


P617 ~ P622→P536 ~ P541。

RoHS



Type			材質	表面処理
L寸指定	3000mm 6本組	4000mm 5本組		
FFA	FFATS	FFAKS	A6N01SS-T5	アルマイト処理
FFAU	FFAUTS	FFAUKS		
FFAS	FFASTS	FFASKS		

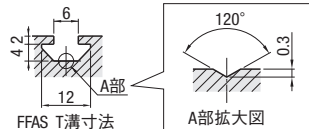


<ノーマルタイプ>

FFA (L寸指定)

FFATS (母材3000mm6本組)

FFAKS (母材4000mm5本組)

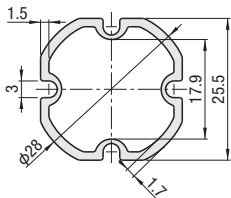


<高剛性タイプ>

FFAU (L寸指定)

FFAUTS (母材3000mm6本組)

FFAUKS (母材4000mm5本組)


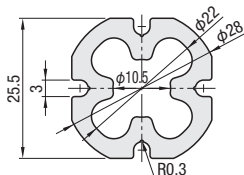


<溝付タイプ>

FFAS (L寸指定)

FFASTS (母材3000mm6本組)

FFASKS (母材4000mm5本組)

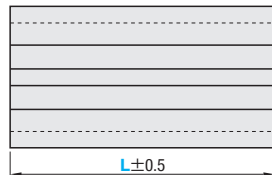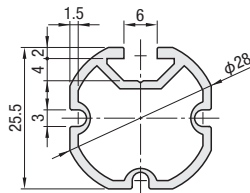

◎溝部に使用するナットはP536~541よりお選びください。

<訂正用>

◎溝部に使用するナットはP536~541よりお選びください。