

- ①外輪用(マイナス公差)の公差の訂正
- ②D56のDs数値訂正

RoHS

適用	L寸公差		材質	表面処理
	マイナス公差	プラス公差		
内輪用	CLBU	CLBP	A5052S	—
	CLBUB	CLBPB	SS400	四三酸化鉄皮膜
	CLBUM	CLBPM	—	無電解ニッケルメッキ
	CLBUS	CLBPS	SUS304	—

適用	L寸公差		材質	表面処理
	マイナス公差	プラス公差		
外輪用	CLBS	CLBT	A5052S	—
	CLBSB	CLBTB	SS400	四三酸化鉄皮膜
	CLBSM	CLBTM	—	無電解ニッケルメッキ
	CLBS S	CLBTS	SUS304	—

■内輪用 (マイナス公差) C0.5


■外輪用 (マイナス公差) ① (25/6.3)

(プラス公差)

※L=3未満 C0.2以下

<訂正用>

①

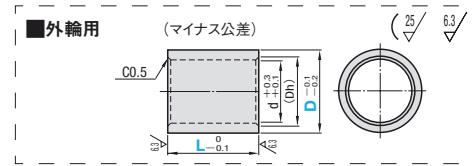

②

54
55
59

型式 Type	d	D	L 指定0.1mm単位	Ds	適用ベアリング	¥単価 1~4コ											
						CLBU・CLBP		CLBUB・CLBPB		CLBUM・CLBPM		CLBUS・CLBPS					
						L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0
内輪用 (マイナス公差) CLBU CLBUB CLBUM CLBUS	3	5	1.0~50.0	4	673ZZ・683ZZ・623ZZ	180	210	—	280	320	—	300	350	—	330	430	—
	4	7		6	674ZZ・694ZZ・624ZZ	210	230	—	320	350	—	350	390	—	390	470	—
	5	8		7	675ZZ・695ZZ・605ZZ・625ZZ	230	250	—	350	380	—	390	420	—	420	510	—
	6	9		8	676ZZ・696ZZ・606ZZ・626ZZ	250	270	—	380	410	—	420	450	—	460	550	—
	8	10		9	678ZZ	—	—	—	460	500	—	500	550	—	—	—	—
	10	11		10	678ZZ・698ZZ・608ZZ・628ZZ	270	290	—	410	440	—	450	490	—	490	580	—
	10	12		11	6700ZZ	—	—	—	460	500	—	500	550	—	—	—	—
	10	13		12	6800ZZ	290	310	410	430	460	580	460	520	680	570	690	900
	10	14		13	6900ZZ・6000ZZ	300	330	430	460	500	650	500	550	720	570	690	900
	10	15		14	6200ZZ・6300ZZ	320	350	460	490	530	700	530	580	770	610	730	960
	12	16	15	6701ZZ・6801ZZ	320	350	460	490	530	700	520	560	760	610	730	960	
	12	17	16	6901ZZ・6001ZZ	320	350	460	490	530	700	530	580	770	610	730	960	
	15	18	17	6201ZZ・6301ZZ	330	360	470	500	550	710	550	600	780	630	750	980	
	15	18	17	6702ZZ・6802ZZ	330	370	480	500	550	720	550	610	790	630	780	1,020	
	15	19	18	6902ZZ・6002ZZ	330	370	490	500	560	740	550	620	820	630	780	1,020	
	15	21	20	6202ZZ	340	380	510	520	580	770	570	630	850	650	790	1,060	
	15	23	22	6302ZZ	—	—	—	590	650	860	650	720	950	—	—	—	
	17	20	19	6803ZZ	340	390	520	520	590	780	570	630	850	650	820	1,080	
	17	22	21	6903ZZ・6003ZZ	340	390	520	520	610	790	570	640	860	650	820	1,080	
	17	24	23	6203ZZ	370	410	550	540	630	810	580	660	870	700	860	1,140	
17	26	25	6303ZZ	—	—	—	590	650	860	650	720	950	—	—	—		
20	23	22	6804ZZ	340	410	540	520	610	790	580	670	870	660	860	1,100		
20	25	24	6904ZZ	350	410	530	530	620	800	580	680	880	660	860	1,100		
20	27	26	6004ZZ・6204ZZ	390	430	570	590	650	860	650	720	950	740	900	1,180		
20	29	28	6304ZZ	—	—	—	610	680	910	670	750	1,000	—	—	—		
25	28	27	6805ZZ	390	440	580	600	660	880	660	730	970	760	940	1,240		
25	29	28	6905ZZ	400	450	600	610	680	910	670	750	1,000	760	940	1,240		
25	31	30	6005ZZ	420	470	620	640	710	940	700	780	1,030	790	980	1,280		
25	33	32	6205ZZ	420	470	620	640	710	940	700	780	1,030	790	980	1,280		
25	36	35	6305ZZ	—	—	—	790	890	1,120	760	990	1,230	—	—	—		
30	33	32	6806ZZ	430	490	640	640	740	960	710	790	1,050	810	1,040	1,360		
30	35	34	6906ZZ	430	500	660	650	760	1,000	720	830	1,100	810	1,040	1,360		
30	38	37	6006ZZ	440	520	670	670	790	1,010	730	860	1,110	830	1,080	1,380		
30	40	39	6206ZZ	450	530	690	680	850	1,120	750	910	1,190	850	1,100	1,420		
30	43	42	6306ZZ	—	—	—	850	1,020	1,230	940	1,120	1,350	—	—	—		
35	38	37	6807ZZ	490	580	720	790	890	1,120	760	990	1,230	970	1,230	1,500		
35	42	41	6907ZZ	520	630	750	790	950	1,130	870	1,050	1,250	1,030	1,300	1,550		
35	44	43	6007ZZ・6207ZZ	550	660	790	830	980	1,190	910	1,080	1,310	1,090	1,360	1,630		
35	46	45	6207ZZ	—	—	—	850	1,020	1,230	940	1,120	1,350	—	—	—		
35	48	47	6307ZZ	—	—	—	890	1,060	1,280	980	1,160	1,400	—	—	—		
40	43	42	6808ZZ	560	670	810	840	990	1,210	930	1,090	1,330	1,120	1,400	1,710		
40	46	45	6908ZZ	570	680	830	850	1,020	1,230	940	1,120	1,350	1,120	1,400	1,710		
40	49	48	6008ZZ・6208ZZ	610	720	880	890	1,060	1,280	980	1,160	1,400	1,200	1,480	1,810		
40	52	51	6208ZZ	—	—	—	940	1,190	1,510	1,020	1,300	1,640	—	—	—		
40	54	53	6308ZZ	—	—	—	1,070	1,380	1,730	1,180	1,520	1,880	—	—	—		
45	53	52	6009ZZ	—	—	—	990	1,280	1,600	1,090	1,410	1,740	—	—	—		
45	55	54	6209ZZ	—	—	—	1,100	1,420	1,780	1,210	1,570	1,930	—	—	—		
50	56	55	610ZZ	—	—	—	1,120	1,440	1,810	1,230	1,600	1,960	—	—	—		
50	60	59	6210ZZ	—	—	—	1,210	1,560	1,950	1,330	1,730	2,120	—	—	—		