

図面下部に注釈を追加

CADデータフォルダ名: Locating_& Guide_Components


■ウレタン付ストップブロック

RoHS



Type	ウレタン	M 材質	S 表面処理
SBUB	ショアA90	S45C	四三酸化鉄皮膜
SBUM	(自然色)	S45C	無電解ニッケルメッキ

- ① ウレタンは焼付けています。
- ② 芯金とウレタンの境目部分の表面処理が2~3mm程度剥離する可能性があります。

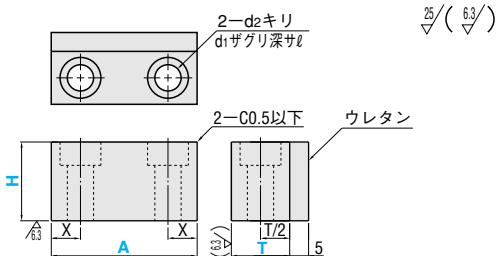

① A ≥ H

Catalog No. Type	A 選択			H 選択				T	X	d1	d2	ℓ	¥単価 1~9コ		
	SBUB	SBUM		SBUB	SBUM		SBUB						SBUM		
SBUB SBUM	30	40	50	20	25	30	40	50	15	7	9.5	5.5	5.5	2,360	2,540
	30	40	50	25	30	40	50	20	8	11	6.5	6.5	2,740	2,970	
	40	50	60	30	40	50	30	10	14	9	9	2,930	3,160		

Order
注文例

Catalog No. - A - H - T
SBUB - 40 - 20 - 15

Delivery
出荷日 5 日発送

ストークB 300円/1本

P.82

① 同一サイズ3本以上は一律810円

Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.81

数量	1~9	10~29	30~49	50~99	②表示数量超えはお見積り
値引率	価格表	5%	10%	15%	

<訂正用>


■ウレタン付ストップブロック

RoHS



Type	ウレタン	M 材質	S 表面処理
SBUB	ショアA90	S45C	四三酸化鉄皮膜
SBUM	(自然色)	S45C	無電解ニッケルメッキ

- ① ウレタンは焼付けています。
- ② 芯金とウレタンの境目部分の表面処理が2~3mm程度剥離する可能性があります。

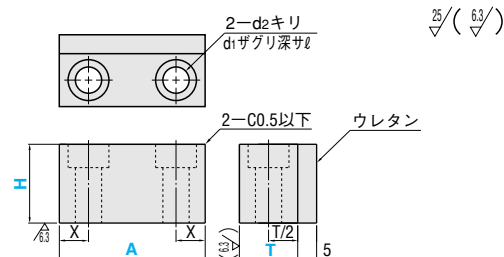

① A ≥ H