

赤枠内 H寸指定単位を変更


■側面取付タイプ



RoHS

T寸スタンダード		T寸スタンダードL型		T寸コンパクト		M 材質	S 表面処理
H寸選択	H寸指定	H寸選択	H寸指定	H寸選択	H寸指定		
AJSC	AJSB	AJSLC	AJSCC	AJSBC		SS400	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
AJSCM	AJSBM	AJSLCM	AJSCCM	AJSBCM			
AJSCS	—	AJSLCS	AJSCCS	—			

- ・T寸スタンダード
- ・T寸コンパクト

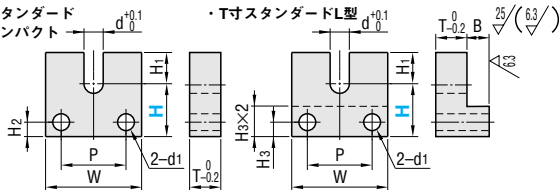

Ⓣ T寸コンパクトタイプ用の適用アジャスタボルトは六角T寸コンパクトタイプになります。

Catalog No.		H				指定タイプ 指定1mm単位	d	T		H ₁	H ₂	H ₃	B	P	W	d ₁
Type	No.	選択タイプ						スタンダード	コンパクト							
●T寸スタンダード (H寸選択) ●L型 (H寸選択) ●T寸コンパクト (H寸選択)	3	15	20			2.5	7	—	5	4	4	5	16	25/26	4	
	4	15	20			3.5										
	5	15	20	25		4.5										
	6	15	20	25	30	5.5	9	5	6	5	6	20	32	6		
	8	20	25	30	40	7.5										
	10	25	30	40		9.5	16	—	8	6	6	8	26	38	7	
	12	25	30	40		11.5										
	16	25	30	40		15.5	19	—	11	12	8	10	40	65	11.5	

<訂正用>

指定タイプ
指定1mm単位

10~40

15~80