


枠内 (微すきま) を (微予圧) に修正

■スライドガイドについて

- 特 長**
- 4 条列 2 点接触で、ボールサイズが大きく高負荷容量。
 - サイドシール・アンダーシール効果で防塵性が高い。
 - ブロックをはずしてもボールが脱落しない構造を採用しています。

予圧と精度基準

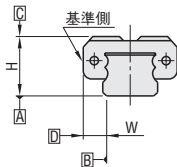

1) 標準予圧タイプ

ラジアルすきま (μm)	
H24	-4~+2
H28	-5~+2
H33	-6~+3

2) 互換・微予圧タイプ (樹脂製保持ピース入り)

ラジアルすきま (μm)	
H24・28	-4~0
H30・33・36・42	-5~0