



BRACKETS FOR SENSOR -WORK PLATE TYPE-

# センサ取付用スタンドブラケットセット

—スタンド樹脂タイプ/スタンド板金タイプ—

プライスタウン  
20%  
:値下げ価格

CADデータフォルダ名: 25\_Sensors

●特長: スタンド・パイプ・ブラケットのセット品なので、購入後すぐにセンサを取付けられます。

**■スタンド樹脂タイプ**

**パイプ1軸** **SENJ** (パイプ目盛付)  
**GSENJ** (パイプ目盛付)

①パイプ軸数 ③ブラケット (A・T・Y)  
②スタンド (G・S)

材質: スタンド ポリアミド, パイプ SUS304

●パイプ軸数2を選択した場合、SENJK(センサ用支柱クランプ)軸数2のとき付属されます。詳細寸法は右ページ参照。  
●各製品の詳細寸法は、右ページ図面をご参照ください。

**パイプ2軸**

①パイプ軸数 ③ブラケット (A・T・Y)  
②スタンド (G・S)

材質: スタンド ポリアミド, パイプ SUS304

●パイプ軸数2を選択した場合、SENJK(センサ用支柱クランプ)軸数2のとき付属されます。詳細寸法は右ページ参照。  
●各製品の詳細寸法は、右ページ図面をご参照ください。

**①パイプ軸数**

**1** **G**(平面取付) **A**(軸直角取付・先端回転) **T**(軸平行取付)

②スタンド

**G**(平面取付) **S**(側面取付)

**③ブラケット**

**A**(軸直角取付・先端回転) **T**(軸平行取付) **Y**(軸直角取付)

●2本とも同じ寸法になります。詳細寸法は右ページ参照。  
●GSENJ(目盛付)の場合は、上記基準準価に+250円となります。

専用ナット、専用ワッシャ、M5の六角穴付ボルトがスタンドとブラケットにそれぞれ付属されます。

型式	パイプ軸数	L 選択	スタンド	ブラケット	¥基準準価									
					スタンドG(平面取付)					スタンドS(側面取付)				
Type	パイプ軸数	L 選択	スタンド	ブラケット	L100	L150	L200	L250	L300	L100	L150	L200	L250	L300
SENJ	1	100 150 200 250 300	G(平面取付)	T(軸平行取付)	1,600	1,630	1,660	1,730	1,750	1,340	1,370	1,400	1,480	1,490
GSENJ	2	100 150 200 250 300	S(側面取付)	Y(軸直角取付)	2,280	2,340	2,400	2,550	2,580	2,020	2,080	2,150	2,290	2,320

●GSENJ(目盛付)の場合は、上記基準準価に+250円となります。

**■スタンド板金タイプ**

**パイプ1軸** **SENR** (パイプ目盛付)  
**GSENR** (パイプ目盛付)

①パイプ軸数 ③ブラケット (A・T・Y)  
②スタンド (G・S)

材質: スタンド・パイプ SUS304

●パイプ軸数2を選択した場合、FLYS12-12(軸数2のとき付属)が付属されます。詳細寸法は、下記図面をご参照ください。

**パイプ2軸**

①パイプ軸数 ③ブラケット (A・T・Y)  
②スタンド (G・S)

材質: スタンド・パイプ SUS304

●パイプ軸数2を選択した場合、FLYS12-12(軸数2のとき付属)が付属されます。詳細寸法は、下記図面をご参照ください。

**①パイプ軸数**

**1** **G**(平面取付) **A**(軸直角取付・先端回転) **T**(軸平行取付)

②スタンド

**G**(平面取付) **S**(側面取付)

**③ブラケット**

**A**(軸直角取付・先端回転) **T**(軸平行取付) **Y**(軸直角取付)

●2本とも同じ寸法になります。詳細寸法は右ページ参照。  
●GSENR(目盛付)の場合は、上記基準準価に+250円となります。

専用ナット、専用ワッシャ、M5の六角穴付ボルトがスタンドとブラケットに各1個ずつ付属されます。

型式	パイプ軸数	L 選択	スタンド	ブラケット	¥基準準価									
					スタンドG(平面取付)					スタンドS(側面取付)				
Type	パイプ軸数	L 選択	スタンド	ブラケット	L100	L150	L200	L250	L300	L100	L150	L200	L250	L300
SENR	1	100 150 200 250 300	G(平面取付)	T(軸平行取付)	2,020	2,050	2,080	2,160	2,170	1,760	1,800	1,830	1,900	1,920
GSENR	2	100 150 200 250 300	S(側面取付)	Y(軸直角取付)	2,960	3,030	3,090	3,240	3,270	2,710	2,770	2,840	2,980	3,010

●GSENR(目盛付)の場合は、上記基準準価に+250円となります。

Order 注文例

型式 - L - スタンド - ブラケット

Type 軸数

GSENJ 2 - 100 - S - A

SENR 1 - 150 - G - Y

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 2009FAカタログ P81


●ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り

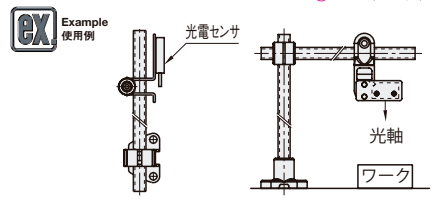

BRACKETS FOR SENSOR -RESIN TYPE-

# センサ取付用スタンドブラケット部品

—パイプ/スタンド/ブラケット/樹脂支柱クランプ—

プライスタウン  
最大25%  
:値下げ価格

CADデータフォルダ名: 25\_Sensors

■センサ取付用パイプ  
センサ取付用パイプ目盛付

**SENJ** (パイプ目盛付) **GSENP** (目盛付)

材質: SUS304

●表示数量を超えは、お見積り

型式	L 選択	¥基準準価				
型式	L 選択	L100	L150	L200	L250	L300
SENJ	100 150 200 250 300	610	640	670	730	740
GSENP	100 150 200 250 300	860	890	920	980	990

Order 注文例: 型式 - L

SENP - 300

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り

■樹脂スタンド  
平面取付/側面取付

**SENJG** (平面取付) **SENJS** (側面取付)

材質: ポリアミド

●表示数量を超えは、お見積り

型式	¥基準準価	¥スライド準価
SENJG	890	610
SENJS	860	590

Order 注文例: 型式

SENJG

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り

■板金スタンド  
平面取付/側面取付

**SENRG** (平面取付) **SENRS** (側面取付)

材質: SUS304

●表示数量を超えは、お見積り

型式	¥基準準価	¥スライド準価
SENRG	1,410	940
SENRS	1,090	720

Order 注文例: 型式

SENRG

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り

■樹脂ブラケット  
軸直角取付・先端回転

**SENJA**

材質: ポリアミド

●表示数量を超えは、お見積り

型式	¥基準準価	¥スライド準価
SENJA	1,060	690

Order 注文例: 型式

SENJA

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り

■板金ブラケット  
軸平行取付・軸直角取付

**SENR** (軸平行取付) **SENR** (軸直角取付)

材質: SUS304

●表示数量を超えは、お見積り

型式	¥基準準価	¥スライド準価
SENR	960	620

Order 注文例: 型式

SENR

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り

■樹脂支柱クランプ

**SENJK**

材質: ポリアミド

●表示数量を超えは、お見積り

型式	¥基準準価	¥スライド準価
SENJK	890	620

Order 注文例: 型式

SENJK

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~19	20~29	30~49
値引率	5%	10%	10%	18%

●表示数量を超えは、お見積り