

新商品

STANDARD PRECISION ROTATION STAGES

【標準】回転すりあわせ式(角型)

－マイクロメータヘッド－

■ステージ関連情報


ステージ選定表 P.1639・P.1640
 新商品告知 P.1641
 標準ステージのご紹介 P.1642
 概要・技術資料 P.1643・P.1644

29 標準ステージ
高精度ステージ

■特長：微小角度の位置決め調整に最適です。



■マイクロメータヘッド式

RoHS

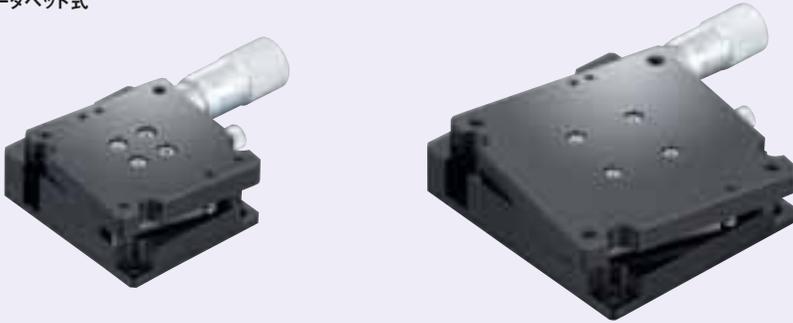

RTSS40

RTSS60

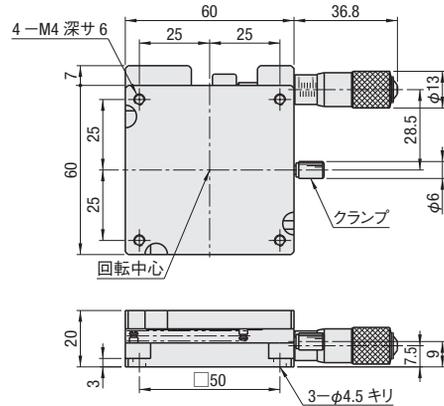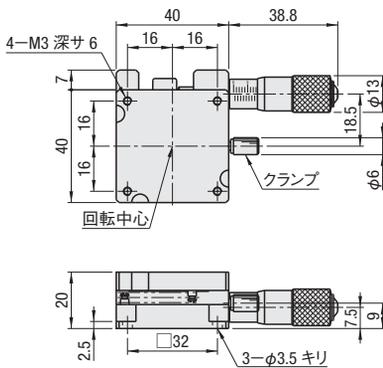

■材 質 アルミ合金
 ■表面処理 黒アルマイト
 ■付属品 SUS六角穴付ボルト RTSS40(M3-6 3本)
 RTSS60(M4-8 3本)

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (°)	耐荷重 (N)	最小読取 ("/目盛)	平行度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価 1~4コ
Type	No.							
RTSS	40	40×40	±10	9.8	≒1'51"	50	0.14	15,500
	60	60×60		29.4	≒1'12"		0.26	17,000

◎表示数量超えはお見積り



Order
注文例

型式

RTSS40



回転ステージ取付け方法
 ステージ面を移動させて取付けます。(3点止め)
 下図をご参照ください。



Delivery
出荷日



在庫品 翌日出荷

◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

