

COVER PANELS / BOARDS カバーパネル/天板

カバーパネル
天板
COVER PANELS
BOARDS

製品名 ページ アルミパネル・アルミ織板 2393 ステンレスパネル 2395

カバープレート(複合板) 2397 樹脂プレート(スタンダードグレード・制電グレード) 2399・2401


焼付塗装板金 2403 一たるま穴加工付タイプ 2403 一換気穴付タイプ 2405

焼付塗装板金(サイドカバータイプ) 2406 一形状選定タイプ 2407


焼付塗装板金(左右扉・両扉タイプ) 2409 パンチングメタル(丸孔60°千鳥タイプ) 2410 一丸孔並列タイプ・長孔タイプ 2411

パンチングメタル(フレーム付タイプ) 2412 一スタンダード円形タイプ 2413 一フレーム付円形タイプ 2413 一L型タイプ 2414 一U型タイプ 2414

メラミン樹脂両面貼付合板・積層合板・パーティクルボード 2415 ゴム片面貼付合板(ノーマルタイプ・帯電防止タイプ) 2417

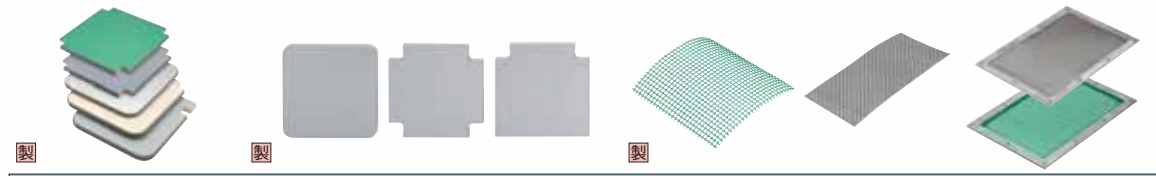

ソフトエッジ付合板 2419 アルミパネル両面貼付合板 2421 ネット 2422

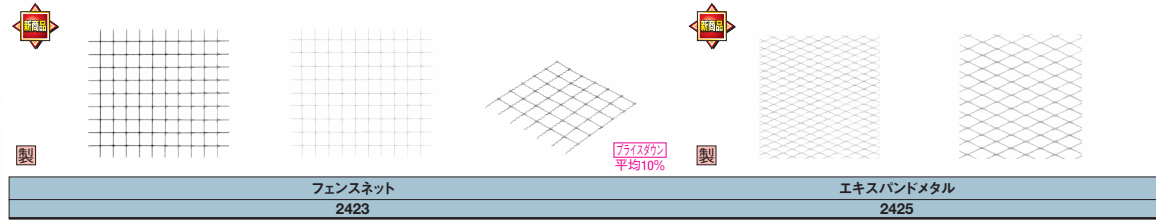

フェンスネット 2423 エキスパンドメタル 2425

■アルミフレームブラインドジョイント用切り欠き加工
・樹脂プレートに、アルミフレームブラインドジョイントに対応した切り欠き加工をします。
この追加加工の対象となるのは、P.2399～2402「樹脂プレート」になります。



型式 AC AE - 800 - 600 - 3 - FS6 - ED6 - JS6 - KD6

5 日目発送

Alterations	アルミフレームブラインドジョイント用切り欠き
Code	F□□・E□□・J□□・K□□
Spec.	アルミフレームのブラインドジョイント用逃げカットを致します。 ① 温度差によるプレートの伸縮に対する遊びを考慮しておられません。 ② 切り欠きの長手方向は全てA寸側となります。 ③ T=8は適用不可
¥/1Code	200/コーナー

ジョイント別 切り欠き 形状	先入れダブルジョイントキット (P.2243)		センタージョイント (P.2239)	後入れダブルジョイント (P.2241)
	シングルジョイントキット (P.2245)、スクルージョイントキット (P.2238) シングルジョイントキット標準タイプ	シングルジョイントキットナロータイプ、スクルージョイントキット		
HFS5 シリーズ 5				
HFS6 シリーズ 6	溝にはめ込まれる部分			
HFS8 シリーズ 8				
HFS8-45 シリーズ 845				※切り欠きは必要ありません。