

BNCコネクタハーネス

片端ストレートプラグ付き 汎用ケーブルタイプ

ミスマ
オリジナル

RoHS

ココが
特長

片端BNCプラグ(オス)付きハーネスです。

- 汎用固定用ケーブルを使ったBNCコネクタハーネスです。
- RG58AU、1.5D2V、1.5C2V、3D2V、3C2V、5D2Vを用意しました。

Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	翌日(当日)
21本~	都度見積


当日出荷は、17時までにご都合をお申し付けください。

在庫品

Order
注文例

型式	全長(m)
BNC-PRG	0.5

外形図

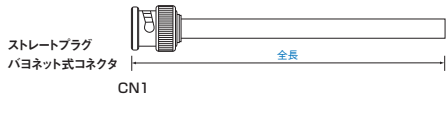

型式	CN1	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)									
					0.5	1	1.5	2	3	5	8	10		
BNC-PRG	BNC ストレートプラグ	RG58AU	黒	50Ω	¥1,240	¥1,310	¥1,379	¥1,458	¥1,528	¥1,746	なし	¥2,500		
BNC-P1.5D		1.5D2V	灰	50Ω	¥1,736	¥1,775	¥1,833	¥1,872	¥1,969	¥2,163	¥2,454	なし		
BNC-P1.5C		1.5C2V	黒	75Ω	¥1,736	¥1,775	¥1,833	¥1,872	¥1,969	¥2,163	なし	なし		
BNC-P3D		3D2V	灰	50Ω	¥1,300	¥1,358	¥1,426	¥1,484	¥1,610	¥1,853	¥2,221	なし		
BNC-P3C		3C2V	黒	75Ω	¥1,426	¥1,474	¥1,533	¥1,581	¥1,688	¥1,901	¥2,221	なし		
BNC-P5D		5D2V	黒	50Ω	¥1,455	¥1,620	¥1,698	¥1,862	¥2,018	¥2,503	なし	¥3,560		


型式	CN1コネクタ仕様			ケーブル仕様								ハーネス全体 使用温度 範囲
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式 (2564ページ相当品)	タイプ	インピー ダンス	外径 (mm)	外皮 材質	波長 短縮率	周波数 帯域	定格電圧 AC/V	
BNC-PRG	BNC ストレートプラグ	黄銅／ ニッケル	黄銅／金メッキ	RG58AU	MIL規格	50Ω	5.5	PVC	67%	DC ↓ 2GHz	500V	-20～ +60℃
BNC-P1.5D				1.5D2V		50Ω	2.9					
BNC-P1.5C				1.5C2V		75Ω	2.9					
BNC-P3D				JIS規格	3D2V	50Ω	5.5					
BNC-P3C					3C2V	75Ω	5.6					
BNC-P5D					5D2V	50Ω	7.3					

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。

片端L型プラグ・ストレートジャック・パネルジャック付き 汎用ケーブルタイプ

ミスマ
オリジナル

RoHS

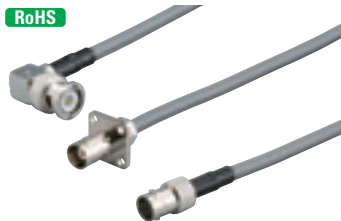ココが
特長

片端BNCコネクタ付きハーネスです。

Delivery
納期

1本から注文OK!


本数条件	出荷日
1~50本	4日目
51本~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

型式	全長(m)
BNC-LPRG	0.5

外形図

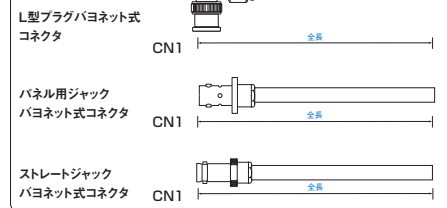

型式	CN1	使用ケーブル	色	インピーダンス	全長(m)									
					0.5	1	1.5	2	3	5	8	10		
BNC-LPRG	BNC L型プラグ	RG58AU	黒	50Ω	¥1,875	¥1,918	¥1,959	¥2,002	¥2,086	¥2,255	¥2,508	¥2,677		
BNC-LP3D		3D2V	灰		¥1,878	¥1,924	¥1,968	¥2,014	¥2,104	¥2,284	¥2,555	¥2,735		
BNC-JRG	BNC ストレートジャック	RG58AU	黒		¥1,584	¥1,627	¥1,668	¥1,711	¥1,795	¥1,964	¥2,217	¥2,386		
BNC-J3D		3D2V	灰		¥1,587	¥1,633	¥1,677	¥1,723	¥1,813	¥1,993	¥2,264	¥2,444		
BNC-PJRG	BNC パネル用ジャック	RG58AU	黒		¥2,040	¥2,083	¥2,124	¥2,167	¥2,251	¥2,420	¥2,673	¥2,842		
BNC-PJ3D		3D2V	灰		¥2,043	¥2,088	¥2,133	¥2,179	¥2,269	¥2,449	¥2,720	¥2,900		

型式	CN1コネクタ仕様			ケーブル仕様									ハーネス全体
	使用コネクタ	本体材質/メッキ	コンタクト材質/メッキ	型式 (2564ページ相当品)	タイプ	インピー ダンス	外径 (mm)	外皮 材質	波長 短縮率	周波数 帯域	定格電圧 AC/V	使用温度 範囲	
BNC-LPRG	BNC	黄銅／ ニッケル	黄銅／ 金メッキ	RG58AU	MIL規格	50Ω	5.0	PVC	67%	DC 2GHz	500V	-20～ +60℃	
BNC-LP3D	L型プラグ			3D2V	JIS規格		5.5						
BNC-JRG	BNC			RG58AU	MIL規格		5.0						
BNC-J3D	ストレートジャック			3D2V	JIS規格		5.5						
BNC-PJRG	BNC			RG58AU	MIL規格		5.0						
BNC-PJ3D	パネル用ジャック			3D2V	JIS規格		5.5						

※全長の公差は、全長と同じ±全長の105%となります。