


FCNコネクタ端子台

PM5DWシリーズ(横挿し・端子間ピッチ5mm)

吉田電機工業(株)

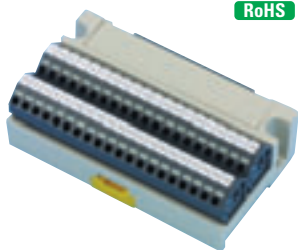

RoHS

ココが
特長

高制限で更に省スペース名FCNコネクタタイプ

- コネクタ部には、三菱電機やオムロンのPLCで幅広く使用されている、富士通高見澤コンポーネント(株)製FCNコネクタFCN-365P040-AU(オス)40芯を搭載しています。
- 端子台のケーブル締め付けがバネ圧結線方式のため、ネジ結線と違い安定した結線力を保持します。
- 端子台のピッチが5mmで2列端子台構造のため、省スペース化がはかれます。
- 35mmDINレールにワンタッチで取付できます。また直取付けにも対応いたします。

基本仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
適合電線	単線 φ1.6mm
	燃線 1.25mm ² /AWG16

その他の仕様は
▶1740ページ

CSA UL 125V 2D CAD

Delivery
納期

1台から注文OK!

出荷日



1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

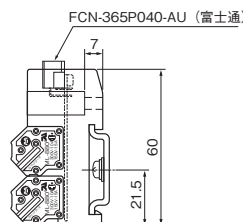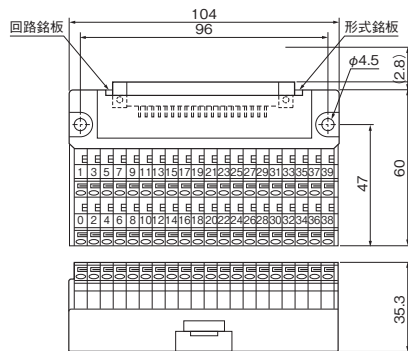

(単位: mm)

 35mmDINレール ▶4713ページ
止め金具 ▶1260ページ

型式	極数	単 価			重量 (g)
		1~19台	20~29台	30~99台	
PM5DW-40H6	40	¥4,100	¥3,900	¥3,510	150

Order
注文例

型式

PM5DW-40H6

PCFBシリーズ(パネル貫通・端子間ピッチ7.62mm)

東洋技研(株)



RoHS

ココが
特長

パネル貫通型でFCNコネクタタイプ

- コネクタ部には、三菱電機(株)、オムロン(株)製シーケンサなどに多く使用されている富士通高見澤コンポーネント(株)製FCN-360シリーズコネクタ40芯(オス)タイプを採用しています。

基本仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
適合電線	1.25mm ² /AWG16

その他の仕様・パネルマウント寸法は ▶1741ページ

125V PLC 2D CAD

Delivery
納期

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

適合ハーネス

極 数	実装済みコネクタ 富士通コンポーネント製	推奨ハーネス
40	FCN-364P040-AU(オス)	NFCNシリーズ(▶1247ページ~)

結線図 (TOP VIEW)

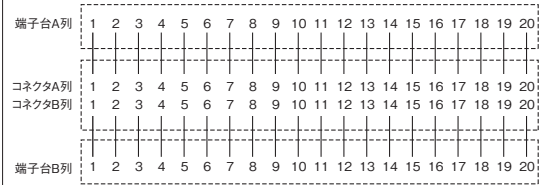

型式	極数	単 価			重量 (g)
		1~29台	30~39台	40台~	
PCFB-4F40	40	¥4,460	¥4,280	¥3,900	186.42

Order
注文例

型式

PCFB-4F40