

アルミ製コントロールボックス

SLタイプ専用アクセサリ

制御ボックス
▼
コントロールボックス

Rシリーズ
ボックス

制御盤ボックス

タッチパネル
ボックス

制御盤ボックス
カラータイプ

ノイズ対策
ボックス

中継ボックス

即出荷ボックス

自立盤ボックス

ステンレス
ボックス

フリーサイズ
コントロール
ボックス

コントロール
ボックス


ラックケース

中継・端子台
ボックス


穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー

ヘアライン化粧パネル

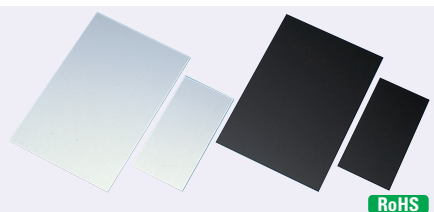

RoHS

 

ヘアラインの向きは
右記の方向に
入ります



型式	W	H
MA	W250	H288

フリー
サイズ 穴加工 アルミ

ココが
特長

SLタイプのパネル交換用に使えます!

- SLシリーズのパネルに使用しているアルミパネルをフリーサイズでカットします。
- 2色から選択が可能です。



出荷日	
1~5個	5日目
6個~	都度見積
非在庫品	

加工範囲

W	30~600mm (1mm単位)	加工公差 ±0.2mm
H	30~400mm (1mm単位)	

仕様

材質	A1050P-H24
板厚	1.5mm




MA(シルバー)価格表

W	H	30~99	100~199	200~299	300~400
30~99		¥340	¥480	¥740	¥1,130
100~199		¥480	¥880	¥1,150	¥1,670
200~299		¥740	¥1,150	¥1,810	¥2,220
300~399		¥1,130	¥1,670	¥2,220	¥2,760
400~499		¥1,260	¥1,940	¥2,620	¥3,300
500~600		¥1,400	¥2,220	¥3,030	¥3,850

MAB(黒)価格表

W	H	30~99	100~199	200~299	300~400
30~99		¥420	¥640	¥1,000	¥1,470
100~199		¥640	¥1,220	¥1,660	¥2,360
200~299		¥1,000	¥1,660	¥2,580	¥3,240
300~399		¥1,470	¥2,360	¥3,240	¥4,120
400~499		¥1,690	¥2,800	¥3,900	¥5,010
500~600		¥1,910	¥3,240	¥4,570	¥5,900

ラックマウントタイプ

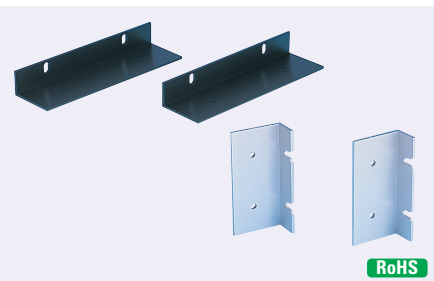

RoHS

ココが
特長

ラックケース用にオススメ!

- JIS規格ラックケースとして使用する場合
A寸430mmで、かつC寸が
49,99,149,199,249mm
- EIA規格ラックケースとして使用する場合
A寸430mmで、かつC寸が
44,88,132.5,177,221.5mm

アルミ



出荷日	
1~5組	3日目
6組~	都度見積
非在庫品	



型式
M-49-S

仕様

タイプ	材質	色・表面処理
Sタイプ	A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
Bタイプ	A6063S-T5	HL黒アルマイト




1組 2個入


型式	タイプ	基準単価		サイズ(単位: mm)						切欠
		1~5組	6~99組	H	a	b	c	e	f	
M-49	B	¥870	¥800	49	24.5	-	-	14.5	20	1
	S	¥820	¥750							
M-99	B	¥1,200	¥1,100	99	24.5	-	50	24.5	50	2
	S	¥1,070	¥980							
M-149	B	¥1,460	¥1,330	149	24.5	-	100	24.5	100	2
	S	¥1,320	¥1,210							
M-199	B	¥1,890	¥1,720	199	24.5	50	50	24.5	150	4
	S	¥1,700	¥1,550							
M-249	B	¥2,220	¥2,030	249	24.5	50	100	24.5	200	4
	S	¥2,010	¥1,830							
M-299	B	¥2,610	¥2,380	299	24.5	50	150	49.5	200	4
	S	¥2,370	¥2,160							

外形図

JISタイプ

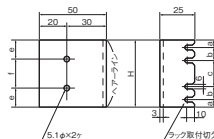

EIAタイプ

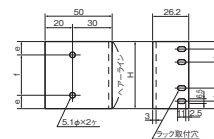

(単位: mm)

型式	タイプ	基準単価		サイズ(単位: mm)						取付穴
		1~5組	6~99組	H	a	b	c	e	f	
M-44	B	¥900	¥820	44	6.1	-	31.8	14	16	2
	S	¥830	¥760							
M-88	B	¥1,160	¥1,060	88	5.9	-	76.2	20	48	2
	S	¥1,060	¥970							
M-133	B	¥1,440	¥1,320	132.5	37.7	-	57.1	37.7	57.1	2
	S	¥1,300	¥1,190							
M-177	B	¥1,740	¥1,590	177	37.7	-	101.6	37.7	101.6	2
	S	¥1,550	¥1,420							
M-222	B	¥2,080	¥1,900	221.5	37.75	-	146	37.75	146	2
	S	¥1,850	¥1,690							
M-266	B	¥2,430	¥2,220	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4
	S	¥2,190	¥2,000							

2010.7
▼
2011.6

6289