



# アルミ製コントロールボックス

## SLタイプ専用アクセサリ

ヘアライン化粧パネル

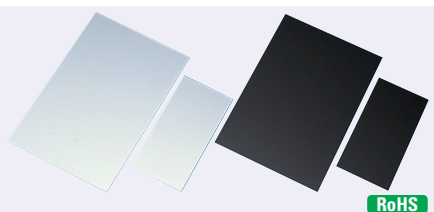

 RoHS



ヘアラインの向きは  
右記の方向に  
入ります

ココが  
特長

### SLタイプのパネル交換用に使えます!

- SLシリーズのパネルに使用しているアルミパネルをフリーサイズでカットします。
- 2色から選択が可能です。

フリーサイズ 穴加工 アルミ



出荷日	
1~5個	5日目
6個~	都度見積
非在庫品	



型式	W	H
MA	W250	H288

### 加工範囲

W	30~600mm (1mm単位)	加工公差 ±0.2mm
H	30~400mm (1mm単位)	

### 仕様

材質	A1050P-H24
板厚	1.5mm




### MA(シルバー)価格表

W	H	30~99	100~199	200~299	300~400
30~99		¥340	¥480	¥740	¥1,130
100~199		¥480	¥880	¥1,150	¥1,670
200~299		¥740	¥1,150	¥1,810	¥2,220
300~399		¥1,130	¥1,670	¥2,220	¥2,760
400~499		¥1,260	¥1,940	¥2,620	¥3,300
500~600		¥1,400	¥2,220	¥3,030	¥3,850

### MAB(黒)価格表

W	H	30~99	100~199	200~299	300~400
30~99		¥420	¥640	¥1,000	¥1,470
100~199		¥640	¥1,220	¥1,660	¥2,360
200~299		¥1,000	¥1,660	¥2,580	¥3,240
300~399		¥1,470	¥2,360	¥3,240	¥4,120
400~499		¥1,690	¥2,800	¥3,900	¥5,010
500~600		¥1,910	¥3,240	¥4,570	¥5,900

ラックマウントタイプ

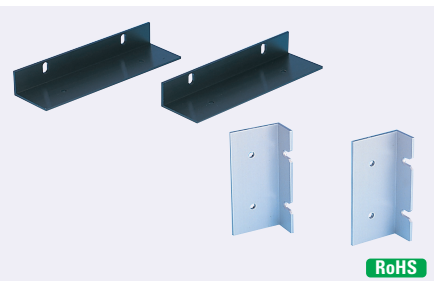

RoHS

ココが  
特長

### ラックケース用にオススメ!

- JIS規格ラックケースとして使用する場合  
A寸430mmで、かつC寸が49,99,149,199,249mm
- EIA規格ラックケースとして使用する場合  
A寸430mmで、かつC寸が44,88,132.5,177,221.5mm

アルミ



出荷日	
1~5組	3日目
6組~	都度見積
非在庫品	



型式
M-49-S

### 仕様

タイプ	材質	色・表面処理
Sタイプ	A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
Bタイプ	A6063S-T5	HL黒アルマイト




1組 2個入


型式	タイプ	基準単価		サイズ(単位: mm)						切欠
		1~5組	6~99組	H	a	b	c	e	f	
M-49	B	¥870	¥800	49	24.5	-	-	14.5	20	1
	S	¥820	¥750							
M-99	B	¥1,200	¥1,100	99	24.5	-	50	24.5	50	2
	S	¥1,070	¥980							
M-149	B	¥1,460	¥1,330	149	24.5	-	100	24.5	100	2
	S	¥1,320	¥1,210							
M-199	B	¥1,890	¥1,720	199	24.5	50	50	24.5	150	4
	S	¥1,700	¥1,550							
M-249	B	¥2,220	¥2,030	249	24.5	50	100	24.5	200	4
	S	¥2,010	¥1,830							
M-299	B	¥2,610	¥2,380	299	24.5	50	150	49.5	200	4
	S	¥2,370	¥2,160							

### 外形図

#### JISタイプ

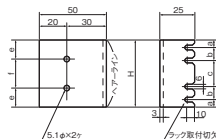

#### EIAタイプ

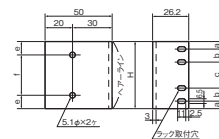

(単位: mm)

型式	タイプ	基準単価		サイズ(単位: mm)						取付穴
		1~5組	6~99組	H	a	b	c	e	f	
M-44	B	¥900	¥820	44	6.1	-	31.8	14	16	2
	S	¥830	¥760							
M-88	B	¥1,160	¥1,060	88	5.9	-	76.2	20	48	2
	S	¥1,060	¥970							
M-133	B	¥1,440	¥1,320	132.5	37.7	-	57.1	37.7	57.1	2
	S	¥1,300	¥1,190							
M-177	B	¥1,740	¥1,590	177	37.7	-	101.6	37.7	101.6	2
	S	¥1,550	¥1,420							
M-222	B	¥2,080	¥1,900	221.5	37.75	-	146	37.75	146	2
	S	¥1,850	¥1,690							
M-266	B	¥2,430	¥2,220	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4
	S	¥2,190	¥2,000							

2010.7  
▼  
2011.6

6289