

小型フロアマウントPC

Pentium4 2.0GHz PCIx4 ISAx1 CFモデル

の
価格は値下げた
商品です
**プライス
ダウン**



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

無料
貸出
3023

ATX
電源

PCI

ISA

CF

Delivery
納期

出荷日

1~5台 **3日目**
6台~ **都度見積**

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長

PCIの拡張性を重視、省スペースディスクレスPC

- コンパクトフラッシュを2枚搭載し、マスタ/スレーブとして使用することができます。
- 最大で、ISAバス1スロット、PCIバス4スロットに拡張カードを搭載できます。
- 前面に12cm×12cm吸込みファン、防塵フィルタを装着し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 付属の取付ブラケットを取り付け、筐体を固定することができます。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。


型式	モデル	単価 (送料無料)
BBC-7200-CF	OSなし	¥95,000
BBC-7200-CF-W2K	Windows2000 インストール	¥135,000
BBC-7200-CF-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥135,000
BBC-7200-CF-XP	WindowsXP インストール	¥134,000
BBC-7200-CF-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥135,000

詳細

12cm吸込みファン
防塵フィルタで粉塵からシステムを守ります

3.5インチFDD
2モード対応
1.44MB/720KB

CFカードスロット
CFブート可能です
最大2枚搭載できます

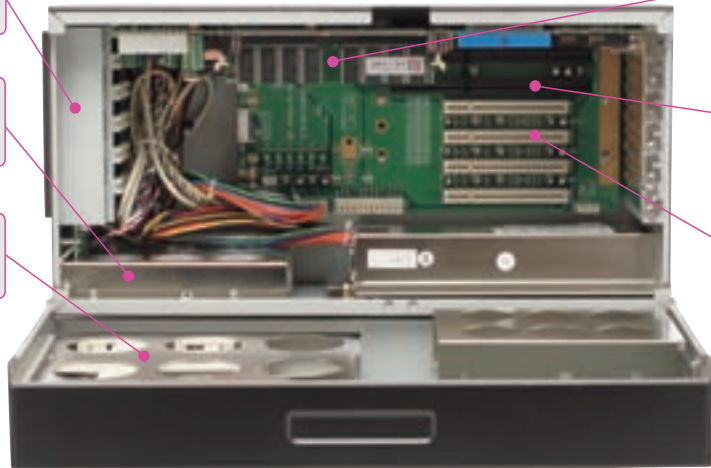

メモリ 512MB
184pin DDR-SDRAM
PC3200

ISA 1スロット
ISAバス×1に拡張カード
を増設できます

PCI 4スロット
PCIバス×4に拡張カード
を増設できます

仕様


システム	項目	仕様
システム	型式	シャーシ:PCBC-AEC206,メインボード:PCPU-FSB860B-VE-R
	CPU	Intel Pentium4 2.0GHz (Northwood / FSB 400MHz / 512KBキャッシュ)
	システムメモリ	512MB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)
	増設メモリ	空きスロット×1 (最大1GB増設可能) 184pin DIMM DDR-SDRAM (ECC不可)
	BIOS	Phoenix-AWARD
	チップセット	Intel 845GV
	CFソケット	TYPE Ix2 (マスタ/スレーブ設定)
	CFカード	4GB (型式: MTS-4GCF100-R) ※OSなしモデルにはCFカードは付属しません。
	DVD	なし
	FDD	3.5インチ 2モード×1
	HDD	なし
	空きドライブベイ	内蔵3.5インチ×2
	拡張バススロット数	PCI(32bit)フルサイズ×4, ISA(16bit)フルサイズ×1
ウォッチドッグタイマ	1~255sec	
AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)	
動作環境	温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)	
外形寸法 (mm)	195.9(W)×395(D)×216.2(H)	

電源	200W ATX 電源	入力						
		AC90~270V (自動切替) (47~63Hz)						
出力	最大負荷電流(ピーク) 最小負荷電流 最大出力電力(ピーク)	+5V	+3.3V	+12V	-5V	-12V	+5Vsb	
		21A	14A	10A	0.5A	1A	3A	
		3A	1A	1A	-	-	-	
		合計200W以下						
効率 (平均)		65%						
規格		IEC, TÜV, CE, EN, FCC						


付属品

①	CPUカードインストールガイド(英語)	1部
②	マニュアル&ドライバディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル(200mm)	1本
④	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本

正面写真

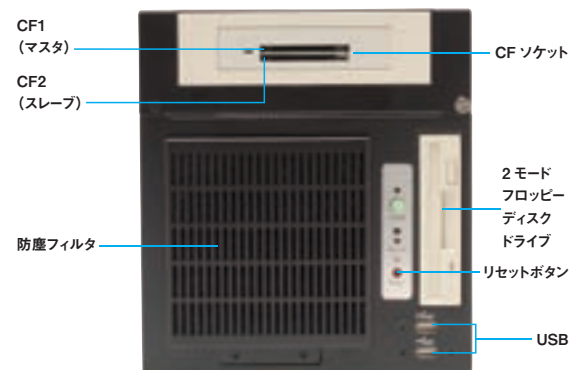

背面写真

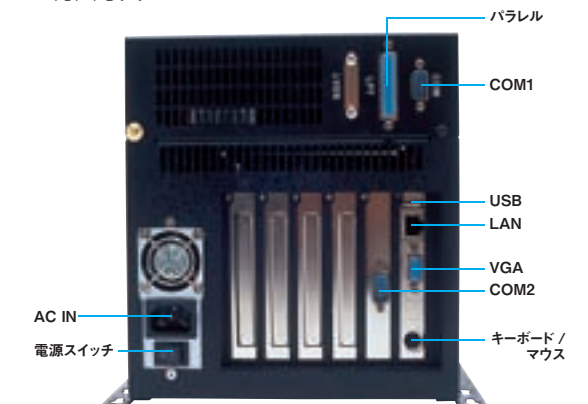

関連情報



産業用CFカード(国内製コントローラ)
256MB **MCF-PIFA256M-R**
512MB **MCF-PIFA512M-R** **08522**ページ



産業用CFカード(大容量)
1GB **MTS-1GCF100-R**
2GB **MTS-2GCF100-R** **08522**ページ
4GB **MTS-4GCF100-R**