

# ステンレス製小型フロアマウントPC

## Core2Duo 3.0GHz PCIx2 PCIex2

新商品



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

無料貸出 3023 SFX電源 PCI Express PCI 3.5" HDD



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

### ココが特長 高品質、高速処理クリーンルーム用PC

- 信頼性の高い国内設計東芝製マザーボードを搭載しています。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
- 最大で、PCIバス2スロット、PCI Expressバス2スロットに拡張カードを搭載できます。
- 付属のL字型ブラケットを取り付け、縦置き・横置きどちらにも固定することができます。
- Core2Duo 3.0GHzとデュアルチャンネル2GBメモリでハイパフォーマンスを実現します。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

DVDマルチタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-SL8000C23G-MLT	OSなし	¥165,000
BBC-SL8000C23G-MLT-XP	WindowsXPインストール	¥190,000
BBC-SL8000C23G-MLT-XP-E	英語WindowsXPインストール	¥190,000

### 詳細



### 仕様


型式	シャーシ：PCBX-SL4、メインボード：PCMB-TEM110-R
CPU	Intel Core2Duo 3.0GHz(Wolfdale.FSB1333MHz.6MBキャッシュ)
システムメモリ	2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel 仕様 ※OSインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
増設メモリ	空きスロット×2 (各スロット2GBまで最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可)
BIOS	Phoenix
チップセット	Intel Q45
DVDマルチ	5.25インチ SATA×1 対応フォーマット：CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA、CD-R、CD-RW、CD+G、CD Extra、CD Text、Photo-CD、Video CD、DVD+RW、DVD+R、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R DL、DVD+R DL
FDD	なし
HDD	3.5インチ SATAⅡ/300 320GB×1
空きドライブベイ	フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1
拡張バススロット数	PCI(32bit)×2、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x4)×1
AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)
動作環境	温度：0~40℃、湿度：0~85%RH(結露なきこと)
外形寸法(mm)	330(W)×340(D)×136(H)

電源	入力	AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)						
	出力	最大負荷電流(連続)	+5V	+3.3V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb
		最大出力電力(連続)	16A	14A	10A	16A	0.5A	2A
		合計	90W		220W		250W	
		最大負荷電流(ピーク)	21A	20A	16A	22A	0.8A	3A
	最大出力電力(ピーク)	120W		270W		350W		
	最小負荷電流	-	-	-	-	-	-	
	効率(平均)	73%						
	規格	UL、CE、CSA、EN、IEC						

### 付属品

①	マザーボードマニュアル&ドライバディスク	1枚	④	マウント用L字型ブラケット	2本
②	2ポートシリアルケーブル(200mm)	1本	⑤	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
③	1ポートシリアルケーブル(200mm)	1本	⑥	OSリカバリディスク	1枚

※BBC-SL8000C23G-MLT、には、⑥番は付属しません。

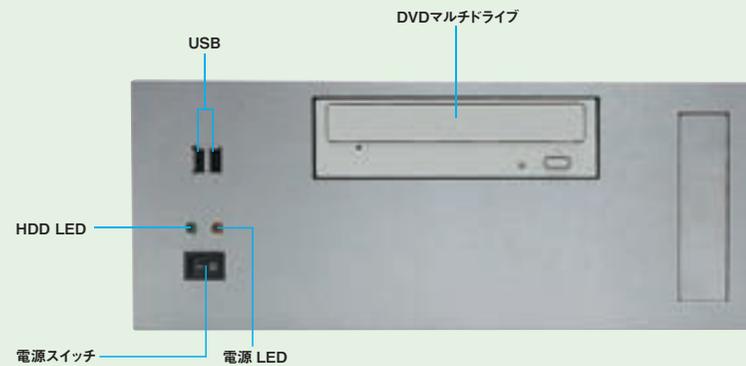

小型フロアマウントPC

フロアマウントPC

ステンレス製小型フロアマウントPC

ステンレス製フロアマウントPC

2U ラックマウントPC

4U ラックマウントPC (PCI/ISA)

4U ラックマウントPC (PCI)

4U ラックマウントPC (PCIe/PCI)

ステンレス製4U ラックマウントPC

4U ラックマウントPC (ファン監視)

小型組込PC