

4U ラックマウントPC (ファン監視)

Core2Duo 2.13GHz PCIX4 PCIeX3

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**



無料
貸出
3023

EIA
4U

ATX
電源

PCI
Express

PCI

Delivery
納期

出荷日

1~5台 **3日目**

6台~ **都度見積**

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが 特長

画像処理ユーザー向け高速処理モデル

- Core2Duo 2.13GHzと2GBメモリでハイパフォーマンスを実現します。
- フロントからHDDの交換を行うことができます。
- 最大で、PCIバス4スロット、PCI Expressバス3スロットに拡張カードを搭載できます。
- フロントに12cm吸込みファン×1、リアに8cm吐出しファン×2を実装し、筐体内を強力に冷却します。
- システムファンの停止をブザー音とLEDでお知らせします。
- フロント全面を防塵フィルタで保護し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 19インチラックに組み込み可能です。
- DVD-ROM搭載タイプ、DVDマルチ搭載タイプからお選びいただけます。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

DVD-ROMタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-9991C2	OSなし	¥170,000
BBC-9991C2-W2K	Windows2000 インストール	¥195,000
BBC-9991C2-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥192,000
BBC-9991C2-XP	WindowsXP インストール	¥194,000
BBC-9991C2-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥192,000

DVDマルチタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-9991C2-MLT	OSなし	¥175,000
BBC-9991C2-MLT-W2K	Windows2000 インストール	¥200,000
BBC-9991C2-MLT-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥197,000
BBC-9991C2-MLT-XP	WindowsXP インストール	¥199,000
BBC-9991C2-MLT-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥197,000

詳細

- 3.5インチベイ×2**
FDD、MO、HDDなどを搭載できます
- 12cm吸込みファン**
防塵フィルタで粉塵からシステムを守ります
- 5インチベイ×3**
12cmファンを取り外すとドライブを3台まで搭載できます
- メモリ 2GB**
240pin DDR2-SDRAM PC2-5300
- リムーバブルHDD**
フロントからHDDの交換ができます
- ファン監視機能**
ファン停止をブザーとLEDでお知らせします
- PCI 4スロット**
PCIバス×4に拡張カードを増設できます
- 500W電源**
信頼性の高い電源を採用
- PCI Express (x16)**
1枚拡張カードを増設できます
- Core2Duo 2.13GHz**
信頼性の高いCPUファンを採用
- PCI Express (x1)**
2枚まで拡張カードを増設できます
- 8cm吐出しファン**
ファンを2個搭載し、筐体内を強力に冷却します

仕様

システム	型式	シャーシ:PCBC-S400-J01-R, メインボード:PCMB-G7B630-B-R
	CPU	Intel Core2Duo 2.13GHz (Conroe, FSB 1066MHz, 2MBキャッシュ)
	システムメモリ	2GB (240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-5300)
	増設メモリ	空きスロット×3 (最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)
	BIOS	Phoenix-AWARD
	チップセット	Intel Q965
DVD	ROM	5.25インチ ATAPI×1
	Multi	5.25インチ SATA×1 対応フォーマット: CD-DA/CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD+G, CD Extra, CD Text, Photo-CD, Video CD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R DL, DVD+R DL
FDD		3.5インチ 2モード×1
HDD		5.25インチ SATAII/300 320GB×1
		※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 フロント5.25インチ×4, フロント3.5インチ×2
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×4, フロント3.5インチ×2
	拡張バススロット数	PCI(32bit)×4, PCI Express(x16)×1, PCI Express(x1)×2
	AC電源自動復旧機能	あり(ジャンプまたはBIOS設定)
	動作環境	温度: 0~40℃, 湿度: 10~85%RH (結露なきこと)
	外形寸法(mm)	482(W)×480(D)×177(H)

電源	入力	AC90~264V(自動切替) (47~63Hz)					
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb	
		最大負荷電流(連続)	22A	20A	22A	0.5A	2A
		合計	160W				
		最大出力電力(連続)	合計 334W				
	出力	合計 350W					
		最大負荷電流(ピーク)	33A	30A	30A	0.5A	2.5A
		合計	200W				
		最大出力電力(ピーク)	合計 482W				
		合計	500.5W				
	最小負荷電流	-	-	-	-	-	
	効率(平均)	73%					
	規格	UL, CE, EN, IEC					

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	シリアル	2	RS-232 (D-Sub 9pinオス)
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス)
	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
USB		2	フロント: USB2.0 タイプA (4pinメス)
		4	リア: USB2.0 タイプA (4pinメス)

VGA	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大384MB (DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,560×1,024 (1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	不可(リソースの解放はできません)	

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Marvell 88E8056
	ポート	RJ45×1
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)	


サウンド	コントローラチップ	Realtek ALC262	
	入出力ポート	ライン IN/OUT	RCAピンジャック×3, 10pinピンヘッダ(フロント/パネル用)
		マイクIN	※1チャンネルオアチャネルマイク用(インストールした場合、ラインはセンターとミッドサブアフェーズローカル、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクINはリアスピーカ用端子となります)
		S/PDF	5pinピンヘッダ
		CD IN	4pinピンヘッダ
サンプリングレート	44.1/48/96/192Hz		
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)		

付属品

①	マザーボードマニュアル(英語)	1部
②	ドライバディスク	1枚
③	鍵	2本

④	3.5インチHDD用5インチベイマウントキット	1式
⑤	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
⑥	OSリカバリディスク	1枚

※BBC-9991C2、BBC-9991C2-MLTには、⑥番は付属しません。

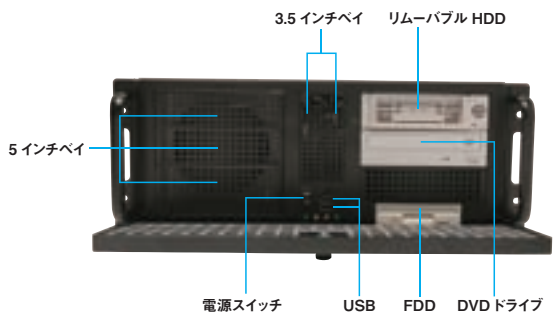

簡単メンテナンス

ハードディスクはフロントから交換ができます。



本ページに掲載のPCには
リモート電源スイッチ付きモデルもあります

くわしくはO8007ページをご覧ください!

