


PCI

シングルエンド16ch/差動8ch入力

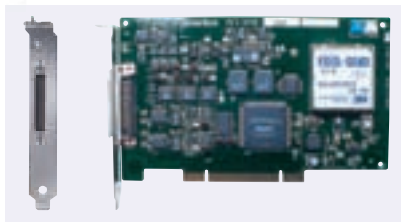

無料貸出 9023 PCI AD

Delivery 納期

ココが特長 PLCでは困難な 16bit高分解能、非絶縁

- 32kサンプルFIFOバッファ搭載高速変換。
- 入力仕様をソフトウェアで設定可能。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDA-PCI3155	¥96,800	¥96,300	¥95,800

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ50pinオス
タイマ	基準クロック:8MHz 用途:タイマ割り込み、サンプリングタイミング発生、ディレイサンプリングタイミング発生
消費電流	DC5V/0.8A
動作環境	温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと)
対応OS	DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP、Linux
外形寸法(mm)	174.6(W)×106.7(H)

アナログ入力部	チャンネル数	非絶縁シングルエンド16ch/差動8ch マルチプレクサ方式
	分解能	16bit
	測定レンジ	バイポーラ:DC±10V、±5V、±2.5V、±1V
	変換時間	チャンネル固定時:10μsec(1ch使用時) チャンネル切替時(高速モード):10μsec(1ch使用時) チャンネル切替時(通常モード):20μsec(1ch使用時)


販売: ミスミ/製造元: (株)インタフェース

PCI
(コンテック)

PCI
(インタフェース)

PCI
(ADLink)

シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

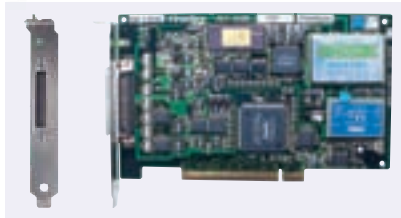

無料貸出 9023 PCI AD

Delivery 納期

ココが特長 PLCでは困難な 16bit高分解能、絶縁

- バス絶縁によりノイズ除去。
- タイマによる周期的サンプリング。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDA-PCI3165	¥68,800	¥68,300	¥67,800

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	ハーフピッチピンタイプ50pinオス
タイマ	基準クロック:8MHz 用途:タイマ割り込み、サンプリングタイミング発生
消費電流	DC5V/1.0A
動作環境	温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと)
対応OS	DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP、Linux

外形寸法(mm)	174.6(W)×106.7(H)	
アナログ入力部	チャンネル数	バス絶縁シングルエンド16ch/差動8ch マルチプレクサ方式
	分解能	16bit
	測定レンジ	バイポーラ:DC±10V、±5V、±2.5V、±1V
	変換時間	チャンネル固定時:20μsec(1ch使用時) チャンネル切替時:110μsec(1ch使用時)

販売: ミスミ/製造元: (株)インタフェース

4ch出力

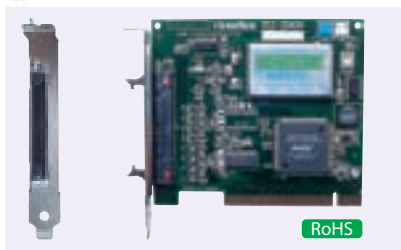

無料貸出 9023 PCI AD

Delivery 納期

ココが特長 配線処理が容易な、フラットケーブル採用

- 出力リセット機能。
- タイマによる周期的なDA変換。



※下記以上の数量をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	単 価		
	1~9台	10~29台	30~49台
PCDA-PCI3342A-R	¥32,000	¥31,700	¥31,400

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

出荷日	
1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

バスインターフェイス	PCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタ	34pinフラットケーブルコネクタオス
タイマ	基準クロック:8MHz 用途:タイマ割り込み、DA変換タイミング
消費電流	DC5V/0.5A
動作環境	温度:0~50℃、湿度:20~90%RH(結露なきこと)

対応OS	DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP、Linux	
外形寸法(mm)	119.9(W)×106.7(H)	
アナログ出力部	チャンネル数	非絶縁4ch
	分解能	12bit
	測定レンジ	ユニポーラ:DC±10V
	変換精度	±1LSB

販売: ミスミ/製造元: (株)インタフェース