

# 小型ターミナルリレー

## PA 1a×8回路 コネクタ接続

RoHS



ココが  
特長

**小型省スペース  
8点ターミナルリレーです**

- パナソニック製PAリレー8個搭載しています。
- LED点灯にて上位回路動作をサポートします。
- DINレールにワンタッチで取り付けられます。



・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上ご使用願います。  
・搭載しているリレーの交換は出来ません。

CE対応 2D CAD 鉛入ス PLC 盤内配線




Delivery  
納期

**1台から注文OK!**


出荷日	
1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積
在庫品	

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

配線図

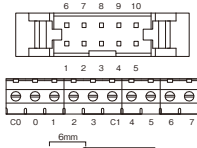


MIL10芯コネクタ

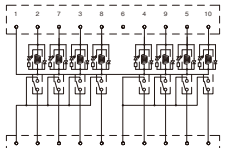

ネジランプ端子台

外形図

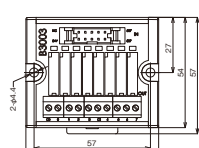

(単位: mm)

仕様

定格電圧・電流	入力 DC24V 1A 出力 AC250V 2A
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	>5000MΩ DC500V
入力コネクタ	MIL規格10芯
ネジ	M2
締め付けトルク	5.0lb~inchi(0.565N・m)
適用電線	AWG16~26
周囲温度範囲	-55℃~+105℃
消費電力	180mW
質量	118g

材質

端子台	ポリアミド66 UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)

リレー仕様

PAリレー	パナソニック製
接点容量	5A AC250V 5A DC30V
コイル電圧	24VDC
機械的寿命	2000回

LED IF=20mAmax

リレー動作時	LED点灯
異常時	LED消灯 上位回路異常



型式	基準単価	スライド単価
MWS-B3003	1~19台 ¥3,620	20~49台 ¥3,250 50台~ ¥3,040



Order  
注文例

型式	MWS-B3003
----	-----------

## PA 1a×8回路 端子台接続

RoHS



ココが  
特長

**小型省スペース  
8点ターミナルリレーです**

- パナソニック製PAリレー8個搭載しています。
- LED点灯にて上位回路動作をサポートします。
- DINレールにワンタッチで取り付けられます。



・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上ご使用願います。  
・搭載しているリレーの交換は出来ません。

CE対応 2D CAD 鉛入ス PLC 盤内配線




Delivery  
納期

**1台から注文OK!**


出荷日	
1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積
在庫品	

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

配線図

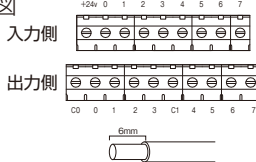


ネジランプ端子台

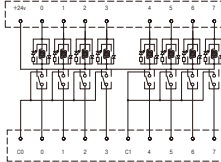

ネジランプ端子台

外形図

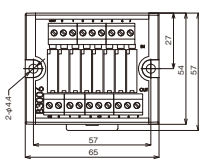

(単位: mm)

●仕様・材質は上記MWS-B3003を参照して下さい。



型式	基準単価	スライド単価
MWS-B3006	1~19台 ¥3,620	20~49台 ¥3,250 50台~ ¥3,040



Order  
注文例

型式	MWS-B3006
----	-----------

## オムロンG7TCターミナルリレー

RoHS



ココが  
特長

**業界標準G7TCシリーズ  
ターミナルリレー**

- オムロン製G7TCシリーズI/Oターミナルリレーです。
- I/O信号動作確認表示のLED付き。
- コイルサージ吸収素子内蔵。
- DINレール取付。



商品に関しては、商品取扱説明書をご覧ください。

●UL No.E95399  
CSA No.LR35535

UL CSA



Delivery  
納期

**1台から注文OK!**

出荷日	
1~3台	翌日(当日)
4台~	都度見積
在庫品	

ご希望により、17時まで当日出荷をお受けします。



型式	I/O	コモン処理	定格電圧	LED色	ラベル色	基準単価	スライド単価	重量 (g)
						1~9台	10~29台	
G7TC-IA16-AC110V	入力用16点	NPN(-コモン)	AC100/110V	赤色	赤色	¥17,940	¥16,630	640
G7TC-IA16-AC220V			AC200/220V			¥17,940	¥16,630	640
G7TC-ID16-DC24V			DC24V			¥17,550	¥16,270	630
G7TC-OC16-DC24V	出力用16点	NPN(+コモン)		¥17,160	¥15,900	653		

●短絡板(4点コモン用)20個/パック

型式	定格電流/基準単価
G78-04-20P	20A ¥3,200
推奨ハーネス	カタログページ
G7TC対応PLC/ハーネス	NRLYシリーズ 2032ページ

**1パック 20個入**



Order  
注文例

型式	G7TC-IA16-AC110V
----	------------------

セクション  
ガイド  
制御盤用  
リレー  
MISUMI  
ターミナル  
リレー  
OMRON  
ターミナル  
リレー  
TOGI  
ターミナル  
リレー  
ソリッド  
ステートリレー  
(SSR)