

## 取付穴φ12 非照光(バリュー品)

RoHS



MPB12-RF\*114



MPB12-SF\*114



MPB12-CP\*114

ココが  
特長

お得な価格の小型押しボタンスイッチです

●海外規格No.は①1152ページ参照

CE対応 CCC



Delivery  
納期

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式	-	色
MPB12-RFM114	-	R




型式		形状	操作部	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格		端子	標準単価		
基本型式	色							CE	CCC		1~4個	5~9個	10~19個
MPB12-RFM114	R 赤	長角方形	14×18	モメンタリ	1C	一体	IP40	●	●	ハンダ	¥410	¥370	¥330
MPB12-RFA114	G 緑			オルタナイト				●	●		¥440	¥400	¥350
MPB12-SPM114	B 黒	正角方形	□14	モメンタリ				●	●		¥410	¥370	¥330
MPB12-SPA114	Y 黄			オルタナイト				●	●		¥440	¥400	¥350
MPB12-CPM114		丸突形	φ14	モメンタリ				●	●		¥410	¥370	¥330
MPB12-CPA114				オルタナイト				●	●		¥440	¥400	¥350


### 詳細仕様

定格絶縁電圧(Ui)	定格通電電流(Ith)	定格使用電圧(Ue)	定格使用電流			使用温度範囲(℃)	絶縁抵抗	耐電圧 AC 1分間 V		耐久性(万回以上)			質量約g
			交流		直流			同極端子間	異極端子間	機械的		電氣的	
			P.F=0.7	P.F=1						モメンタリ	オルタナイト		
250V	3A	24V	-	-	1A	-25 ~ +55	100 MΩ 以上	1000	2000	20	10	5	3~4
		125V	0.7A	1A	0.2A								
		250V	0.5A	0.5A	0.1A								


### 外形図

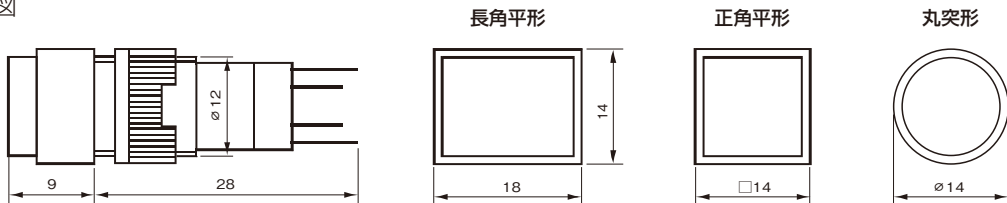

### 端子配列(共通)

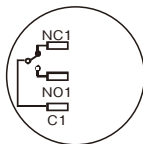

### パネルカット寸法

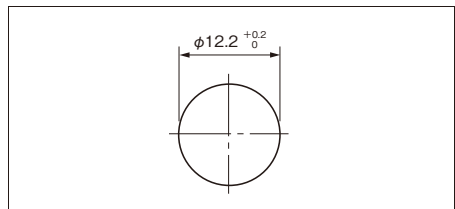

スイッチ  
スイッチボックス  
表示灯・プザー

スイッチ

- セレクションガイド
- 非常停止
- 押しボタン
- セレクト
- 表示灯
- トグル
- ロッカ
- スライドロータリー
- 技術資料
- プザー
- プザー外形図
- フットスイッチ
- インターロックブラグ