

取付穴φ6・φ12・φ40(バリュー品)

RoHS



UL CSA

Delivery 納期

ココが  
特長

お得な価格のトグルスイッチです

- 機動作ON-OFFタイプには銘板が付属します。
- 四極双投を追加しました。
- 海外規格No.は▶1152ページ参照
- キー溝側はOFFになります

注意

銘板は機動作ON-OFFタイプのみ付属します。



Order  
注文文例

型式

MT1211-5P

¥


1パック 5個入

型式	取付穴φ	機動作 (オ尔特ナイト)	回路	機動作および接触端子番号			取得規格		端子	標準単価		スライド単価	
				レバー左倒し (スリワリ反対側)	レバー中央	レバー右倒し (スリワリ側)	UL	CSA		1~4 パック	5~9 パック	10~19 パック	
MT611-5P	φ6	ON-OFF	単極単投	ON 2-3	-	- OFF	●	●	ハンダ	¥681	¥647	¥613	
MT612-5P		ON-ON	単極双投	-	-	1-2 ON	●	●		¥800	¥760	¥720	
MT613-5P		ON-OFF-ON	単極双投	-	OFF	-	●	●		¥918	¥872	¥826	
MT621-5P		ON-OFF	2極単投	ON 2-3 5-6	-	- OFF	●	●		¥918	¥872	¥826	
MT622-5P		ON-ON	2極双投	ON 2-3 5-6	-	1-2 4-5 ON	●	●		¥859	¥816	¥773	
MT623-5P		ON-OFF-ON	2極双投	ON 2-3 5-6	OFF	-	●	●		¥1,037	¥985	¥933	
MT1211-5P	φ12	ON-OFF	単極単投	ON 1-3	-	- OFF	-	-	ハンダ	¥859	¥816	¥773	
MT1212-5P		ON-ON	単極双投	ON 2-3	-	1-2 ON	-	-		¥948	¥900	¥853	
MT1213-5P		ON-OFF-ON	単極双投	ON 2-3	OFF	-	-	-		¥1,007	¥957	¥906	
MT1221-5P		ON-OFF	2極単投	ON 1-3 4-6	-	- OFF	-	-		¥1,362	¥1,294	¥1,226	
MT1222-5P		ON-ON	2極単投	ON 2-3 5-6	-	1-2 4-5 ON	-	-		¥1,451	¥1,379	¥1,306	
MT1223-5P		ON-OFF-ON	2極双投	ON 2-3 5-6	OFF	-	-	-		¥1,534	¥1,458	¥1,381	
MT1243-5P	φ40	ON-OFF-ON	4極双投	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	OFF	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	-	-	¥5,110	¥4,693	¥4,141		


詳細仕様

取付穴φ	定格使用電圧(Ue)	使用電流	使用温度範囲	接触抵抗DC2-4V	絶縁抵抗	耐電圧1分間	耐久性(万回以上)		質量約g
							機械的	電氣的	
φ6	DC28V	5A	-30~+85°C	10mΩ max	1GΩ 以上	1500V	5	5	5~6
	AC125V	5A							
	AC250V	2A							
φ12	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上	1500V	2	1	23~31
	AC250V	10A							
	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上				
φ40	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上	1500V	2	1	35~40
	AC250V	10A							

パネルカット寸法

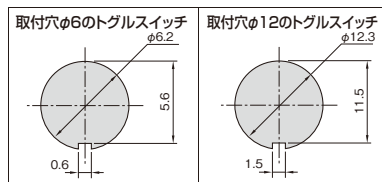

外形図・端子配列

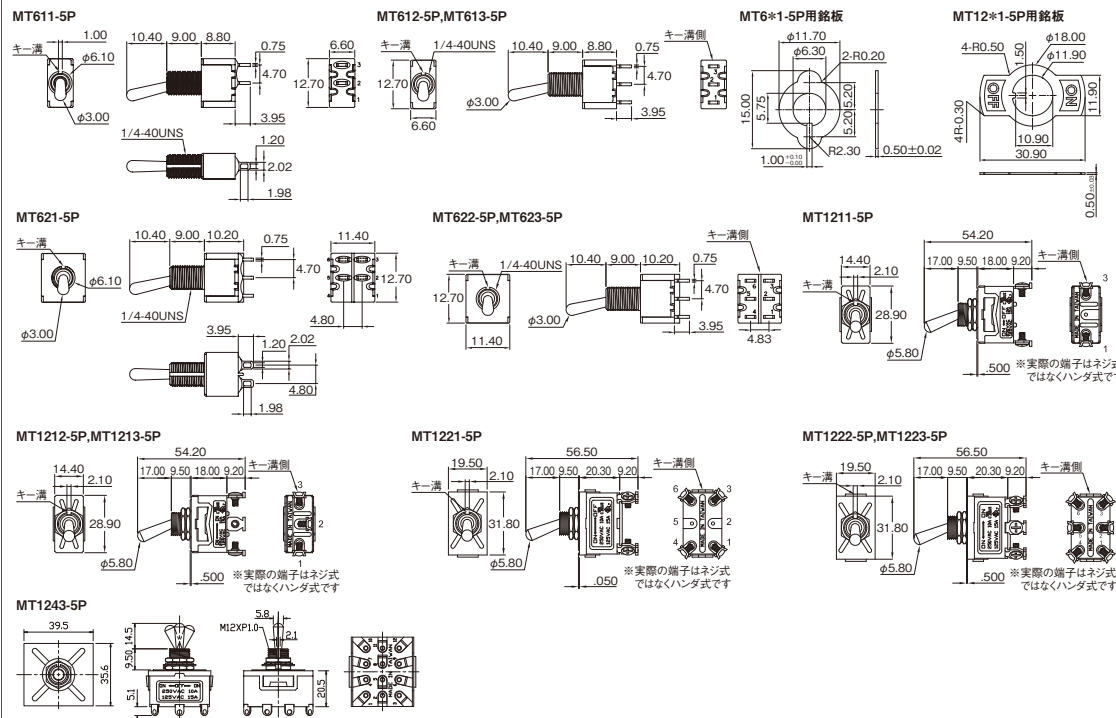

注意：キー溝側はOFFになります。

スイッチ  
スイッチボックス  
表示灯・プザー

スイッチ

FAスイッチ  
ボックス  
(箱単体)  
FAスイッチ  
ボックス組立  
配線加工品