

スチールボックスブラケットタイプ(横向きスイッチ) 組立配線加工品



ココが特長

横スイッチタイプの組立ボックスです。

- 使用部材(スイッチ・電線・ケーブルクランプ)は **01175、1176ページ**
 - ボックスの仕様は **01174ページ**
 - スイッチ単品は **01100ページ**
 - 価格は 基本単価、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m、有料オプション価格の合計です。
- (ご注意) 銘板は、AXXのみ選定可能です。

Delivery
納期

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

ボックス・配線記号	スイッチ記号1	ケーブル長
MSXZS111	EL	0.5

基本型式	塗装色	スイッチ取付穴		配線端未処理記号	ケーブルグラウンド	ケーブル長	基準単価	
		穴数	穴径				基本単価	ケーブル単価
MSXZS111	K クリーム (2.5Y9/1)	1	φ16	VC(端末切り落とし) VY(端末F1.25-M3 Y端子付) VR(端末1.25-3 丸端子付) VC(端末切り落とし)	指示無(OW-Aシリーズ) 06121ページ	0.5 15 (m)	¥2,380	¥150
MSXZS112		1	φ22	VY(端末F1.25-M3 Y端子付) VR(端末1.25-3 丸端子付)			¥2,460	


種類	EL	EB	EE	PA,PB,PC				PD,PE,PF				SA	SB	SC	LA,LB				BZ	
色	-	-	-	1赤	2緑	3乳白	4黄	1赤	2緑	3黒	4黄	-	-	-	1赤	2緑	3乳白	4黄	-	
単価	¥2,990	¥1,330	¥2,910	PA,PB,¥1,180 PC,¥1,330				PD,PE,¥440 PF,¥590				SA,¥590 SB,SC,¥850				LA: ¥750 LB: ¥880				¥3,230
配線数	6	4	4	4				2				2	3	3	2				2	

端子配列

線芯No	1	2	3	4	5	6
絶縁体の色	黒	白	赤	緑	黄	茶
仕上外形	-	5.2	5.9	5.9	7.3	7.3

※ケーブルの仕様は、入手状況により若干変更することがあります。
 <ケーブル>VCTF シリーズ **04119ページ**

取付方法

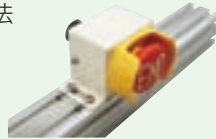

樹脂製 IP65 非常停止スイッチボックス 組立配線加工品



MSP1-ESA-***

ココが特長

IP65保護構造の
耐環境性に優れたボックス

- 配線にはPSE対応の可動ケーブルを採用しています。

Delivery
納期

出荷日

1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

型式	配線記号	ケーブル長	有料オプション
MSP1-ESA	MC	3	銘板記号
			DA

基本型式	配線記号	ケーブル長 (m)	基準単価		オプション 記号	芯数
			基本単価	ケーブル単価		
MSP1-ESA	MC(切り落とし)	0.5	¥3,720	¥400	非常停止銘板 DA~DB: ¥250	4
	MR(丸端子)	?	¥3,850			
	MY(Y端子)	15	¥3,850			
MSP1-ESB ガード・EMO表記	MC(切り落とし)	0.5	¥5,310	¥400	-	4
	MR(丸端子)	?	¥5,440			
	MY(Y端子)	15	¥5,440			

スイッチ一覧



ESAタイプ



ESBタイプ

スイッチ仕様、配線仕様

記号	接点	型式	線芯No.配線色				
ESA	1a1b	EBB2411	01105ページ	黒	白	赤	緑
	1a1b			1	2	3	4
ESB	ガード	IDEW HW9Z-KG3	配線仕上外形: 7.2mm 1NC(b) 2NC(b) 3NO(a) 4NO(a)				

※ガードは、IDEW HW9Z-KG1から変更になりました。
 <ケーブル>NARVCTF-0.5シリーズ **04439ページ**