

Φ100 LED回転灯

RoHS



**ココが特長** 最も汎用的なΦ100の高輝度LED回転灯です  
●配線は便利な底面端子台方式

CE対応



Delivery  
納期

**基本仕様**

定格電圧 : AC100V  
保護等級 : IP23  
仕様電圧範囲 : AC90~110V  
定格消費電力 : 4.0W以下  
定格消費電流 : 0.042A以下  
使用温度範囲 : -10~+50℃  
取付指定 : 屋内:正・逆・横 屋外:正  
耐振動性 : 45m/S2 (JIS D 1601-1990 45段階 3種/B種 合格)  
絶縁抵抗 : 電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上  
耐圧 : 電源充電部と非充電金属部間 AC1500Vにて1分間  
光度 : 赤:3000cd以上 黄:2500cd以上  
閃光数 : 120±25回/分

出荷日

|       |        |
|-------|--------|
| 1~15個 | 翌日(当日) |
| 16個~  | 都度見積   |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式

MRHE-100-R

| 型式         | 色 | スライド単価       |        |        |        | 重量 kg |
|------------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|
|            |   | 基準単価<br>1~4個 | 5~10個  | 11~19個 | 20個~   |       |
| MRHE-100-R | 赤 | ¥7,140       | ¥6,732 | ¥6,500 | ¥6,300 | 0.6   |
| MRHE-100-Y | 黄 | ¥7,140       | ¥6,732 | ¥6,500 | ¥6,300 | 0.6   |


M材料/仕上

| 項目     | 材料/仕上        |
|--------|--------------|
| ケース    | ABS樹脂 ライトグレー |
| グローブ   | PC樹脂         |
| 反射鏡    | PC樹脂 アルミ真空蒸着 |
| 端子台カバー | PC樹脂         |
| Oリング   | Si           |

積層信号灯


回転灯

外形図・配線図

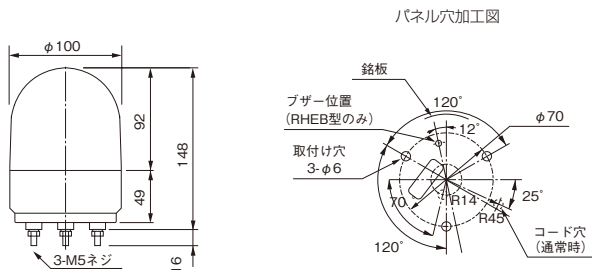

※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外径はφ8mmまで使用可能です。

配線図

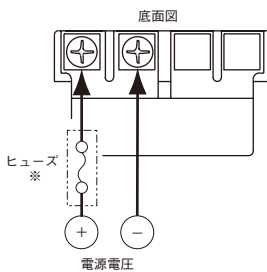

ACタイプは、+-の極性はありません。端子台方式につき配線は付属しません。



Example  
使用方法

