


サーマルリレー

RoHS

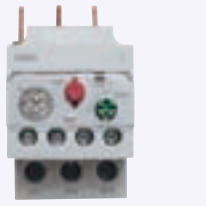

CE対応 VDE BS IEC



1台から注文OK!

出荷日

1~20台 翌日(当日)

21台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

ココが特長 低価格を実現したサーマルリレーです。

- サーマルリレー単品でもとても低価格です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
- 端子カバーは、標準装備されています。



- ・サーマルリレーをご選定の際は、組み合わせる電磁接触器のフレームサイズ(AF)をご確認ください。
- ・2ヒーターとなります。



電磁接触器 フレームサイズ(AF)	モーター容量 (KW)	整定範囲(A)	型式	基準単価			スライド単価		
				1~5台	6~9台	10台~	1~5台	6~9台	10台~
18	0.05	0.4~0.63	SMR-12-0.52	¥514	¥494	¥456			
	0.1	0.63~1	SMR-12-0.82	¥514	¥494	¥456			
	0.2	1~1.6	SMR-12-1.3	¥514	¥494	¥456			
	0.4	1.6~2.5	SMR-12-2.1	¥514	¥494	¥456			
	0.75	2.5~4	SMR-12-3.3	¥514	¥494	¥456			
	1	4~6	SMR-12-5	¥514	¥494	¥456			
	1.5	5~8	SMR-12-6.5	¥514	¥494	¥456			
	1.5	6~9	SMR-12-7.5	¥514	¥494	¥456			
	2.2	7~10	SMR-12-8.5	¥514	¥494	¥456			
	2.2	7~10	SMR-32-0.52	¥708	¥682	¥628			
22/40	0.1	0.63~1	SMR-32-0.82	¥708	¥682	¥628			
	0.2	1~1.6	SMR-32-1.3	¥708	¥682	¥628			
	0.4	1.6~2.5	SMR-32-2.1	¥708	¥682	¥628			
	0.75	2.5~4	SMR-32-3.3	¥708	¥682	¥628			
	1	4~6	SMR-32-5	¥708	¥682	¥628			
	1.5	5~8	SMR-32-6.5	¥708	¥682	¥628			
	1.5	6~9	SMR-32-7.5	¥708	¥682	¥628			
	2.2	7~10	SMR-32-8.5	¥708	¥682	¥628			
	3.7	9~13	SMR-32-11	¥708	¥682	¥628			
	3.7	12~18	SMR-32-15	¥708	¥682	¥628			
65	5.5	16~22	SMR-32-19	¥708	¥682	¥628			
	5.5	18~25	SMR-32-21.5	¥708	¥682	¥628			
	7.5	22~32	SMR-32-27	¥708	¥682	¥628			
	3.7	12~18	SMR-63-15S	¥973	¥937	¥864			
	5.5	16~22	SMR-63-19S	¥973	¥937	¥864			
	5.5	18~25	SMR-63-21.5S	¥973	¥937	¥864			
	7.5	24~36	SMR-63-30S	¥973	¥937	¥864			
	7.5	28~40	SMR-63-34S	¥973	¥937	¥864			
	11	34~50	SMR-63-42S	¥973	¥937	¥864			
	15	45~65	SMR-63-55S	¥973	¥937	¥864			



Order  
注文例

型式

SMR-12-2.1

仕様

型式	SMR12,SMR32,SMR63	
規格	IEC/EN60947-1,IEC/EN60947-4-1	
認証規格	CE	
定格使用電圧	Max.690V	
定格絶縁電圧	690V	
定格周波数	50/60Hz	
保護等級(IEC60529)	IP20	
周囲温度	保存温度範囲	-55~+80℃
	使用温度範囲	-5~+60℃
振動(IEC68-2-6)	6G	
絶縁耐力(IEC255-5)	6kV	
定格インパルス耐電圧(IEC801-5)	6kV	
接点構成	1a1b(1NO+1NC)	
定格サーマル電流	5A	
定格使用電流	AC120V	1.5A
	AC240V	0.75A
	AC380V	0.47A
	AC480V	0.375A
	AC500V	0.35A
	AC600V	0.3A
	DC120V	0.22A
DC240V	0.1A	



外形図

SMR-12





100g

SMR-32

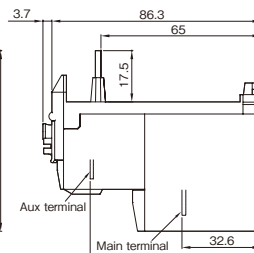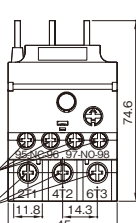

167g

SMR-63

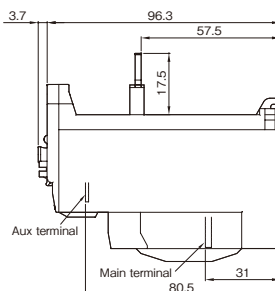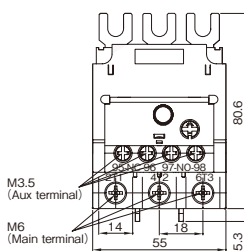

303g

(単位: mm)

[mm]