

ACアダプタ

RoHS



**ココが
特長**

ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ

- PSE規格、c-UL、CE規格を満たす信頼性の高い商品です
- 12~24Wまで、ACアダプタの使用頻度の高いクラスを取り揃え
- AC100~240Vのフリー入力
- AC電源コード(1.8m)が標準で付属
- UL60950-1準拠
- EMI: VCCI class B, FCC class B, CISPR22 class B

c-UL CE対応 電安法 PSE フリー入力

Delivery 納期

出荷日	
1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



・極性はセンターのプラグがプラス極性です。
・小型ディスプレイ用ACアダプタは**09126ページ**をご参照ください。
・付属品のACコードはPSE対応品のみです。



Order 注文例

型式

MACP-1210


型式	出力電圧(V)	出力電流(A)	定格出力電力(W)	DCプラグタイプ	標準単価		
					1~10台	11~29台	30台~
MACP-0520	5	2	12	EIAJ-2	¥1,800	¥1,740	¥1,710
MACP-0530		3	18	PL-03B (5.5x2.1x9.5)	¥1,900	¥1,840	¥1,800
MACP-0540		4	24		¥2,200	¥2,130	¥2,090
MACP-1210	12	1	12	EIAJ-4	¥1,950	¥1,890	¥1,750
MACP-1215		1.5	18		¥2,050	¥1,980	¥1,840
MACP-1220		2	24		¥2,350	¥2,270	¥2,110
MACP-2405	24	0.5	12	PL-03B (5.5x2.1x9.5)	¥1,950	¥1,890	¥1,750
MACP-24075		0.75	18	EIAJ-4	¥2,050	¥1,980	¥1,840
MACP-2410		1	24		¥2,350	¥2,270	¥2,110

DCジャック


型式	電圧範囲(V)	定格電流(A)	DCプラグタイプ	適合ACアダプタ	標準単価		
					1~10個	11~29個	30個~
MACP-MJ-12	DC3.15~6.3	2	Φ4.0×1.7	MACP-0520	¥200	¥170	¥130
MACP-MJ-19	DC10.5~13.5	2	Φ5.5×3.3	MACP-12**	¥210	¥180	¥140

外形図

(単位: mm)

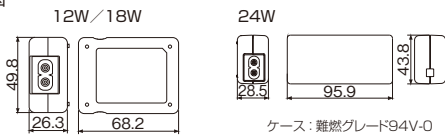

プラグ

 


PLUG NAME	A	B	C	D	PLUG OUTLING
PL-03B	5.5	2.1	-	9.5	
EIAJ-4	5.5	3.3	1.0	9.5	
EIAJ-2	4.0	1.7	-	9.5	

DCジャック

MACP-MJ-12

MACP-MJ-19

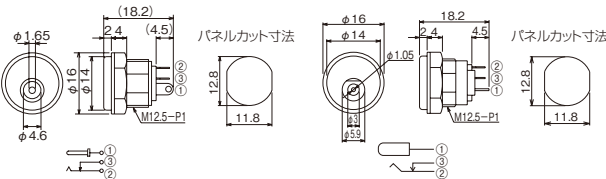


仕様

項目	12W	18W	24W
入力電圧範囲	AC90~264V		
過電流保護	120% Min		
過電圧保護	120% Min		
短絡保護	自動復帰		
使用温度範囲	0~40°C		
相対湿度範囲	5~95%RH		
保存温度範囲	-20~85°C		
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて 100MΩ以上(入力・出力間)		
耐電圧	AC3000V(入力・出力間)、1分間		
効率	70%以上		
重量	約135g	約175g	

項目	MACP-MJ-12	MACP-MJ-19
メーカー型式	MJ-12	MJ-19
プラグタイプ	Φ4.0×1.7	Φ5.5×3.3
電圧範囲(V)	DC3.15~6.3	DC10.5~13.5
定格電流(A)	2	2
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて 100MΩ以上	
耐電圧	AC500V 1分間	
質量	約2g	約2g

付属品

 AC電源コード(1.8m) 定格電圧 AC125V 電流 7A



本ページ掲載のACアダプタ対応のACコードは**02813ページ**に掲載しております。

スイッチング電源
ノイズフィルタ
アレスタ・トランス

ACアダプタ

セクション
ガイド

ケース付き

DINレール
取付

オープン
フレーム

LED照明用
電源

DC/DC
コンバータ

DINレール
取付金具

ACアダプタ