

トランス(ネジ式端子台)・50~500VA

RoHS



ココが
特長

使いやすいスタンダードな電源トランス

- 500VAまで即納可能です。
- 低価格の单相複巻トランスです。
- 周波数50/60Hz共用です。
- 耐電圧AC2000V 1分間



Order
注文例

型式
TP20E-50-R

AC 220V 单相 盤内配線 ネジ取付



Delivery
納期

使用例



出荷日

1~3台	翌日(当日)
4台~	都度見積


当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品



1次電圧(V)	2次電圧(V)	絶縁種別	定格電流(A)	容量(VA)	重量(kg)	型式	基準単価		
							1~3台	4~10台	11台~
0-200-220	0-100-110	B	0.05	50	1.2	TP20E-50-R	¥2,618	¥2,480	¥2,342
			0.1	100	2.4	TP20E-100-R	¥3,161	¥2,995	¥2,828
			0.15	150	3.1	TP20E-150-R	¥3,853	¥3,650	¥3,447
			0.2	200	4	TP20E-200-R	¥5,187	¥4,914	¥4,641
			0.4	400	5.7	TP20E-400-R	¥6,034	¥5,648	¥5,262
			0.5	500	8.9	TP20E-500-R	¥7,360	¥6,973	¥6,585

外形図

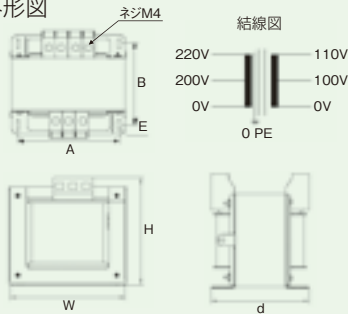

外形寸法(mm)

型式	W	d	H	A	B	E
TP20E-50-R	86	75	90	70	59	5.2×9.5
TP20E-100-R	100	85	100	80	65	6.0×10.5
TP20E-150-R	100	95	100	80	75	6.0×10.5
TP20E-200-R	100	110	100	80	90	6.0×10.5
TP20E-400-R	122	110	120	100	89	6.5×14.0
TP20E-500-R	122	130	120	100	109	6.5×14.0

■推奨圧着端子寸法



※2011年度カタログ日型商品は、在庫無くなり次第販売中止となります。

トランス(ネジ式端子台)・750~7500VA

RoHS



ココが
特長

静電シールド付大容量電源トランス

- 根強い人気の端子台取付タイプです。
- A種絶縁タイプです。
- 周波数50/60Hz共用です。
- 耐電圧AC2000V 1分間
- 单相複巻、静電シールド付です。



Order
注文例

型式
TP20-1000

AC 220V 单相 盤内配線 ネジ取付



Delivery
納期

出荷日

1~2台	7日目
3台~	都度見積


納期に関するお断り
本商品に関する稼働日は土日を含みません。

非在庫品



1次電圧(V)	2次電圧(V)	絶縁種別	定格電流(A)	容量(VA)	重量(kg)	型式	基準単価		
							1~2台	3~10台	11台~
0-200-220	0-100-110	A	7.5	750	9.2	TP20-750	¥13,335	¥12,964	¥12,718
		A	10	1000	12.9	TP20-1000	¥13,100	¥12,600	¥12,300
		A	15	1500	21	TP20-1500	¥19,800	¥19,000	¥18,500
		A	20	2000	24.6	TP20-2000	¥22,859	¥22,203	¥21,766
		A	30	3000	28.5	TP20-3000	¥29,800	¥28,600	¥27,800
		A	40	4000	38	TP20-4000	¥42,760	¥41,507	¥40,672
		A	50	5000	45	TP20-5000	¥48,821	¥47,389	¥46,432
		H	60	6000	55	TP20-6000	¥77,936	¥75,627	¥74,089
		H	75	7500	60	TP20-7500	¥94,600	¥91,792	¥89,920

外形図

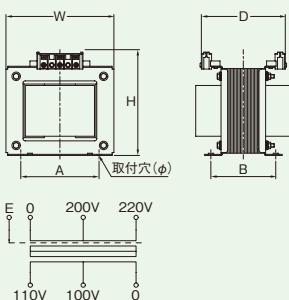

外形寸法(mm)

型式	W	H	D	A	B	取付穴(φ)
TP20-750	153	156	145	111	92	6.5×10
TP20-1000	153	156	175	111	122	6.5×10
TP20-1500	144	212	195	90	150	7×20
TP20-2000	144	212	215	90	170	7×20
TP20-3000	150	220	230	90	175	7×20
TP20-4000	250	250	200	180	147	8×27
TP20-5000	250	250	210	180	162	8×27
TP20-6000	260	310	240	150	175	11.0×22
TP20-7500	260	360	265	150	180	11.0×22

スイッチング電源
ACアダプタ
ノイズフィルタ
アレスタ
トランス