

**ポータブルトランス**

RoHS



TPM-550, 1000, 1500

TPM-2000

**ココが特長** 海外・国内兼用型のポータブルトランス

- 容量内において複数の出力が同時利用できます
- 出力コンセントの形状はA/C両タイプが利用できます
- 2000VAモデルはAC110V、230Vをサポート



ご注意

- ・接続する電源、機器の入出力電圧をご確認の上ご使用ください。
- ・地域によって電圧が不安定な場所では正常に動作しない場合がございます。
- ・本製品は500VA以上の容量になるためPSEの対象外製品となります。(カテゴリ群は変圧器、安定器に属します)
- ・TPM-1500は入力電圧が100, 120Vの場合1200VAまでの使用となります



Order  
注文例

型式
TPM-1000

AC 100/200V 単相



Delivery  
納期

**出荷日**

1~2台	<b>価格表参照</b>
3台~	<b>都度見積</b>

納期に関するお断り  
本商品に関する稼働日は土日を含みません。

非在庫品





型式	入力プラグ形状	入力電圧 AC	出力電圧 AC	容量 (VA)	動作温度	保護装置	重量 (Kg)	基準単価 1~2台	スライド単価 3台~	出荷日
TPM-550	平ピン(A-2) 丸ピン(C-2)付属	100V	100V	550	0~40℃	6Aサーキットプロテクター	5	¥13,800	¥13,000	2日目
TPM-1000		120V	120V	1000		10Aサーキットプロテクター	7.7	¥17,200	¥16,400	
TPM-1500	200V	200V	1500	15Aブレーカー		10	¥20,600	¥19,500	14日目	
TPM-2000	220V	220V	2000	20Aブレーカー		16	¥38,000	¥34,000		
	マルチプラグ付属	240V	240V							

**結線図**

保護装置にそれぞれサーキットプロテクター、ブレーカーを搭載。絶縁種別はB種の単相・単巻キトランスです。


・TPM-550/1000/1500共通

・TPM-2000

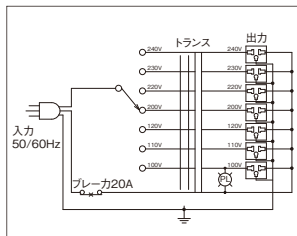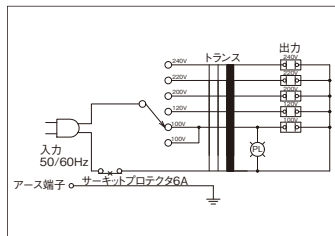

**ロータリースイッチ**


背面のロータリースイッチで使用する地域電圧にあわせて設定後に電源コードのプラグをコンセントに接続して利用します

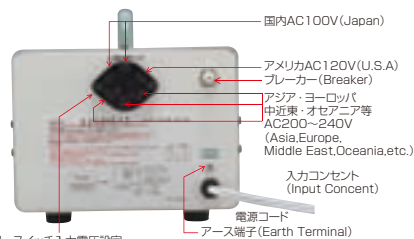

ロータリースイッチ入力電圧設定  
(Fix input Voltage by rotary switch.)

**外形図**


(単位: mm)

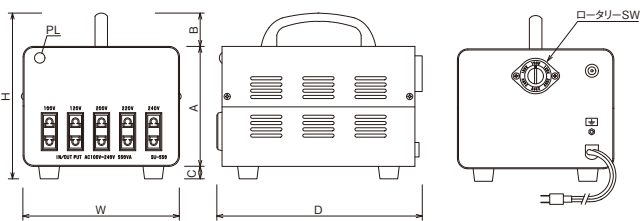


形式	W	D	H	A	B	C	入力コード
TPM-550	165	200	157	115	32	10	1.5m
TPM-1000	165	200	157	115	32	10	
TPM-1500	165	235	177	135	32	10	
TPM-2000	180	240	210	-	-	-	

※TPM-2000は前面に120V、200V、220V、230V、240V、背面に100V、110Vの計7個の出力コンセントがあります。

**付属プラグ**

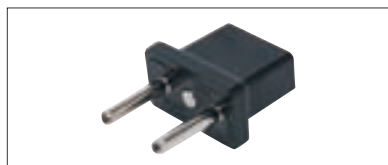

TPM-550, TPM-1000, TPM-1500添付品

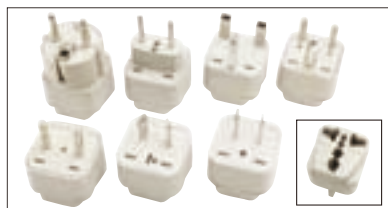

TPM-2000添付品

**新商品のご案内**

**Hanコネクタに新シリーズが登場!**



樹脂ハウジングのHan-ECOシリーズ取り扱い開始しました。  
特徴: 軽量、コネクタモジュールが自由に選択可能です。

◎3087ページ~

スイッチング電源  
ノイズフィルタ  
アレスタ・トランス

トランス

スイッチング電源

ACアダプタ

ノイズフィルタ

アレスタ

トランス