



交流電圧計・交流電流計

RoHS



配電盤等の交流電圧、電流監視に最適な小型サイズ

- 51×49mmサイズの小型横長形メータ
- 交流電圧、電流の計測に最適
- パネル取付は2本止め



ご注意

- ・衝撃を与えないよう取扱いには充分ご注意ください。
- ・SCR波形、サイクル制御波形、ひずみ波形の計測には使用できません。
- ・JIS適合品ではございません。



Delivery  
納期

1台から注文OK!

出荷日

1~4台	翌日(当日)
5台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order  
注文例

型式	計測要素	入力仕様
EAM10	AV	1

型式	計測要素	入力仕様	目盛	基準単価		スライド単価	
				1~2台	3~9台	10台~	10台~
EAM10	AV (交流電圧)	1(150V)	0~150V	¥1,950	¥1,900	¥1,850	
		2(300V)	0~300V	¥2,050	¥2,000	¥1,950	
	AA (交流電流)	1(10A)	0~10~30A(3倍延長)	¥1,950	¥1,900	¥1,850	
		2(20A)	0~20~60A(3倍延長)	¥1,950	¥1,900	¥1,850	


結線図

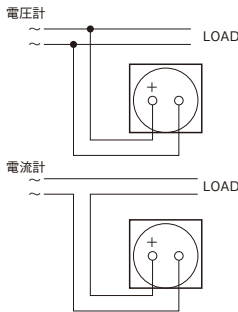

仕様

型式	EAM10-AV-*	EAM10-AA-*
計測要素	交流電圧	交流電流
動作原理	整流形	可動鉄片形
精度	±2.5%	
消費VA	1VA	1VA
最大使用回路電圧	300V	300V
動作環境	温度：-5~+50℃、湿度：30~70%RH(結露なきこと)	
絶縁抵抗	10MΩ以上(DC500Vメガーにて)：電気回路-外箱間	
試験電圧	AC2210V(5秒間)：電気回路-外箱間	
目盛板	白色	
材質	本体	黒色ABS樹脂
	前面カバー	アクリル
質量	60g	60g

目盛

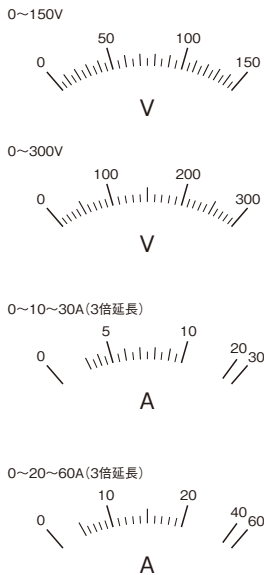

外形図

(単位：mm)

