



調光器

RoHS



ココが
特長

LZシリーズのLED照明を調光可能

- 既存のLZシリーズとスイッチング電源の間に挿入して調光可能
- DC24V入力専用



・ミスLED照明のLZシリーズの中で適合している商品のみ使用可能です。その他の商品にはご使用できません。接続しないでください。



Delivery
納期

1台から注文OK!

出荷日

1~4台 翌日(当日)

5台~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。

在庫品



Order
注文例

型式	-	形状
LZD	-	A1



型式	基準単価	スライド単価	
	1~2台	3~9台	10台~
LZD-A1	¥4,600	¥4,400	¥4,200

仕様

型式		LZ1D-A1	
適合LED照明	LZ11シリーズ	1台接続	○1810ページ
	LZ12シリーズ	1台接続	○1811ページ
	LZ16シリーズ	1台接続	○1810ページ
	LZ20シリーズ	1台接続	○1813ページ
	LZ21シリーズ	1台接続	○1815ページ
入力電圧	DC24V±5%		
入力電流	2A以下		
消費電力	48W以下		
調光範囲	0~100%		
動作環境	温度：-20~+55℃、湿度：40~90%RH(結露なきこと)		
材質	本体	ポリスチレン	
	シャーシ	アルミ	
	ケーブル	NAVC-25-1PS	
	ケーブル曲げ半径	40mm以上	
質量	110g		

角度調整・
フレキシブル
アーム

角度調整・
可動アーム


高照度

電球

調光器

外形図

(単位：mm)

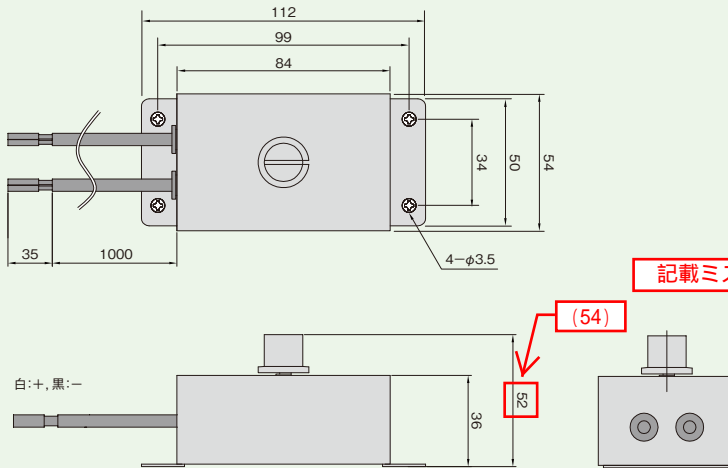

接続例

