


紙フェノール

RoHS

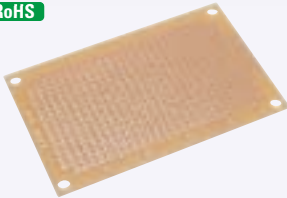

ココが特長

試作で部品実装、動作試験に最適

●片面、2.54mmピッチドット

●部品面白色シルク印刷



・はんだ付け直後は、部品を動かすとランドが剥がれる恐れがあります。
はんだが冷えてから作業してください。

ご注意



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例


型式

EUB-ICB-88


外形図

(単位: mm)


EUB-ICB-88

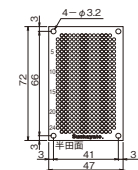

EUB-ICB-96

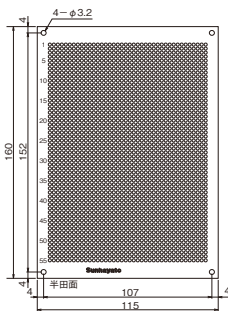

EUB-ICB-93S

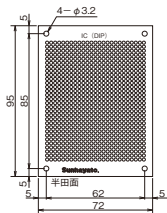

型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~19個	20個~
EUB-ICB-88	¥200	¥150	¥120
EUB-ICB-93S	¥420	¥340	¥310
EUB-ICB-96	¥780	¥700	¥650

販売: ミスミ / 製造元: サンハヤト(株)

¥*** 新価格

適用開始時期に関しては 0101ページ


仕様

型式	EUB-ICB-88	EUB-ICB-93S	EUB-ICB-96
寸法	47×72mm	72×95mm	115×160mm
材質	紙フェノール		
板厚	1.6mm		
タイプ	片面		
仕上処理	フラックス、部品面白色シルク印刷		
パターン	2.54mmピッチドット、穴径φ1.0mm		

規格
拡大

ガラスコンポジット / ガラスエポキシ

RoHS

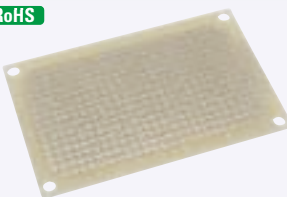

ココが特長

試作回路に最適なガラスコンポジット/ガラエポタイプ

●片面と両面、2.54mmピッチドット

●部品面白色シルク印刷(片面)

●両面・スルホールハンダタイプを追加



・はんだ付け直後は、部品を動かすとランドが剥がれる恐れがあります。
はんだが冷えてから作業してください。

ご注意



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例


型式

EUB-ICB-88G-PBF


外形図

(単位: mm)


EUB-ICB-88G-PBF
EUB-ICB-88GH-PBF

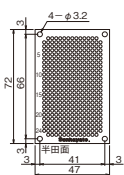

EUB-ICB-96G
EUB-ICB-96GHD-PBF

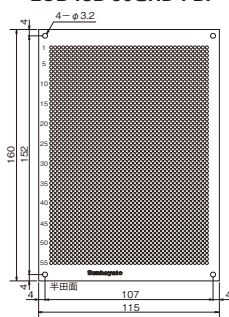

EUB-ICB-93SG-PBF
EUB-ICB-93SGH-PBF

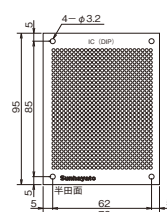

型式	タイプ	基準単価	スライド単価	
		1~9個	10~19個	20個~
EUB-ICB-88G-PBF	片面	¥300	¥250	¥220
EUB-ICB-93SG-PBF		¥540	¥460	¥430
EUB-ICB-96G		¥850	¥770	¥720
EUB-ICB-88GH-PBF	両面	¥650	¥580	¥480
EUB-ICB-93SGH-PBF		¥1,300	¥1,200	¥1,050
EUB-ICB-96GHD-PBF		¥4,200	¥4,050	¥3,700

販売: ミスミ / 製造元: サンハヤト(株)

¥*** 新価格

適用開始時期に関しては 0101ページ

仕様

片面タイプ

型式	EUB-ICB-88G-PBF	EUB-ICB-93SG-PBF	EUB-ICB-96G
寸法	47×72mm	72×95mm	115×160mm
材質	ガラスコンポジット	ガラスエポキシ	ガラスコンポジット
板厚	1.2mm		
タイプ	片面		
仕上処理	ハンダ、部品面白色シルク印刷		フラックス、部品面白色シルク印刷
パターン	2.54mmピッチドット、穴径φ1.0mm		2.54mmピッチドット、穴径φ0.9mm

両面タイプ

型式	EUB-ICB-88GH-PBF	EUB-ICB-93SGH-PBF	EUB-ICB-96GHD-PBF
寸法	47×72mm	72×95mm	115×160mm
材質	ガラスコンポジット	ガラスエポキシ	
板厚	1.2mm		
タイプ	両面		
仕上処理	スルホールハンダ		
パターン	2.54mmピッチドット、穴径φ0.9mm		