

基板実装タイプ

RoHS



ココが  
特長

操作部の長さを選択可能

- 銀メッキ接点を採用
- ライトアングルタイプもラインアップ
- 操作部の長さは4~5タイプ



ご注意

・電流量を超えないようご使用ください。



Order  
注文例

型式  
MTC-15L1P-5P

銀  
メッキ 信号用



Delivery  
納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 5個入

型式	機能動作	極数	長さ (操作部含む)	取得規格		端子形状	基準単価		
				UL	CSA		1~4/パック	5~9/パック	10/パック~
MTC-15L1P-5P	OFF-(ON)	1	4.30	-	-	プリント基板端子	¥300	¥270	¥240
MTC-15L2P-5P			5.00				¥300	¥270	¥240
MTC-15L3P-5P			7.00				¥300	¥270	¥240
MTC-15L4P-5P			9.50				¥300	¥270	¥240
MTC-15L1PH-5P	OFF-(ON)	1	3.15	-	-	プリント基板端子 (ライトアングル)	¥300	¥270	¥240
MTC-15L2PH-5P			3.85				¥300	¥270	¥240
MTC-15L3PH-5P			5.85				¥300	¥270	¥240
MTC-15L4PH-5P			8.35				¥300	¥270	¥240
MTC-15L5PH-5P			11.85				¥300	¥270	¥240


( )はモーターリ

仕様

電流量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電気的耐久性	使用温度範囲	操作量	質量
DC12V max. 50mA max.	100mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	100MΩ以上	AC100V 1分間	1万回以上	-25~+70℃	0.25mm	約1g

外形図

(単位: mm)

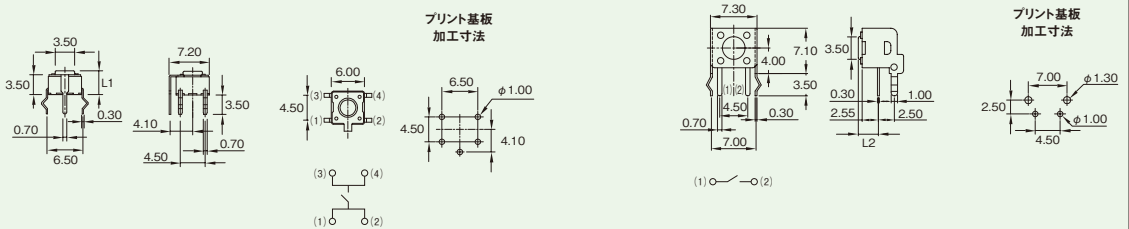

型式	L1
MTC-15L1P-5P	4.30
MTC-15L2P-5P	5.00
MTC-15L3P-5P	7.00
MTC-15L4P-5P	9.50

型式	L2
MTC-15L1PH-5P	3.15
MTC-15L2PH-5P	3.85
MTC-15L3PH-5P	5.85
MTC-15L4PH-5P	8.35
MTC-15L5PH-5P	11.85