


基板実装・レバータイプ

RoHS

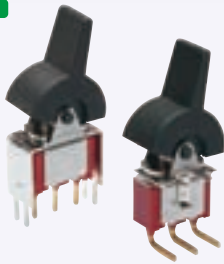

金メッキ 信号用



Delivery  
納期

ココが  
特長

操作用途に合わせてレバータイプをご用意

- 金メッキ接点を採用
- 端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ



ご注意

・電流量を超えないようご使用ください。



Order  
注文例

型式  
MRL-12LPB-5P



1パック 5個入

型式	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格		端子形状	基準単価			
			左	中央	右	UL	CSA		1~4/パック	5~9/パック	10/パック~	
MRL-12LPB-5P	ON-ON	単極双投	ON	-	ON	1-2	-	-	プリント基板端子 (ストレート・ブラケット付)	¥800	¥720	¥640
MRL-15LPB-5P	ON-(ON)		2-3		(ON)					¥850	¥760	¥680
MRL-13LPB-5P	ON-OFF-ON		OFF	ON						¥900	¥810	¥720
MRL-12LPH-5P	ON-ON	単極双投	ON	-	ON	1-2	-	-	プリント基板端子 (ライトアングル)	¥800	¥720	¥640
MRL-15LPH-5P	ON-(ON)		2-3		(ON)					¥850	¥760	¥680
MRL-13LPH-5P	ON-OFF-ON		OFF	ON						¥900	¥810	¥720
MRL-22LPB-5P	ON-ON	2極双投	ON	-	ON	1-2 4-5	-	-	プリント基板端子 (ストレート・ブラケット付)	¥950	¥850	¥760
MRL-25LPB-5P	ON-(ON)		2-3		(ON)					¥1,000	¥900	¥800
MRL-23LPB-5P	ON-OFF-ON		5-6	OFF	ON					¥1,050	¥940	¥840
MRL-22LPH-5P	ON-ON	2極双投	ON	-	ON	1-2 4-5	-	-	プリント基板端子 (ライトアングル)	¥950	¥850	¥760
MRL-25LPH-5P	ON-(ON)		2-3		(ON)					¥1,000	¥900	¥800
MRL-23LPH-5P	ON-OFF-ON		5-6	OFF	ON					¥1,050	¥940	¥840

( )はモーメンタリ

仕様

電流量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電氣的耐久性	使用温度範囲	質量
0.4VA max. 20V max. (AC/DC)	10mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	1000MΩ以上	AC1500V 1分間	5万回以上	-30~+85°C	約5~7g

外形図

(単位: mm)

