


基板実装・小型タイプ

RoHS

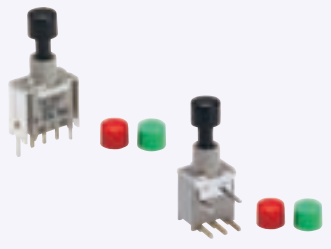

ココが
特長

小型ボックスに最適な小型タイプ

- 金メッキ接点を採用
- 端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ
- 赤、緑のキャップは標準付属
- 色追加用キャップセット(白、黄、青)もご用意



●電流量を超えないようご使用ください。



Order
注文例

型式
MPBS-12PB-5P

金
メッキ
信号用



Delivery
納期

出荷日

1~10/バック	翌日(当日)
11/バック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1バック 5個入

型式	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号		取得規格		端子形状	標準単価		
			開放	押し	UL	CSA		1~4/バック	5~9/バック	10/バック~
MPBS-12PB-5P	ON-(ON)	単極双投	ON	(ON)	-	-	プリント基板端子 (ストレート・ブラケット付)	¥850	¥760	¥680
MPBS-12PH-5P			1-3	1-2	-	-		プリント基板端子 (ライトアングル)	¥850	¥760

()はモーメントリ

色追加用キャップセット

型式	色	標準単価		
		1~4/バック	5~9/バック	10/バック~
MPBS-CAPS-5P	白、黄、青	¥400	¥360	¥320

仕様

電流量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電氣的耐久性	使用温度範囲	質量
0.4VA max. 20V max. (AC/DC)	20mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	1000MΩ以上	AC1500V 1分間	3万回以上	-30~+85°C	約1g

外形図

(単位: mm)

