


三菱電機 FXシリーズ対応ハーネス

自由長

RoHS

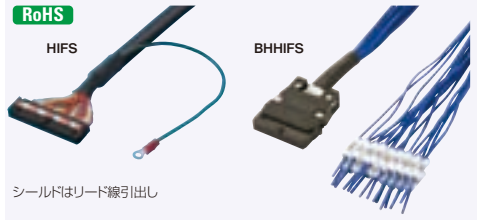

ココが
特長

長さを自由に指定できるハーネスです!

- ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
- 商品詳細は各商品ページをご覧ください。

PLC



本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストックA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望と申し付けください。

非在庫品

- ①下表にてPLCユニット・ハーネス形状から対応ハーネス型式を決定します。
②型式の(長さ)は、①②④は0.2m~50m・③は0.2m~10mまでで、0.1m単位にてご指定ください。
※表中の型式で「X-○○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線または、信号名マークチューブ印字となりますので、必ずお付けください。
(カスタムNo.が無い場合はストレート結線またはピン番号印字)
※マークチューブ印字内容変更をご希望の場合は、別途カスタムNo.を取得してください。

カスタムNo.取得方法 ▶2440ページ



Order
注文例

型式	長さ(m)	カスタムNo.
HIFS-SY-SB-20	5	X - PLC0078

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

①片側切り落とし	②両端コネクタ付き	③対応端子台
<p>イメージ図</p> <p>●アングルタイプ・ケーブル違いタイプは各商品ページをご覧ください。 ●配線色は結線図ページをご覧ください。</p>	<p>イメージ図</p> <p>●アングルタイプ・ケーブル違いタイプは各商品ページをご覧ください。 ●対応端子台と合わせてご使用できます。</p>	<p>イメージ図</p> <p>※両端コネクタタイプに対応 ●推奨コネクタ付き端子台です。</p>

PLC型式	①片側切り落とし		②両端コネクタ付き				③対応端子台			
	型式	基本単価	型式	基本単価	ケーブル種別m	商品ページ	結線図ページ	型式	基準単価	
プログラム転送	FXシリーズCPU		NSDU-SMD8-F-25-(長さ)-X-PLC0303	¥5,120	¥130	02213				
基本ユニット	FX3UC-16MT/D FX3UC-32MT/D FX3UC-64MT/D FX3UC-96MT/D FX3UC-32MT-LT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX2NC-64MT FX2NC-96MT FX1NC-16MT FX1NC-32MT	¥512	HIFS-SS-SB-20-(長さ)	¥1,025	¥167	02233	02231	02516	MWS-M20-HT20	¥1,670
増設ユニット	FX2NC-16EX FX2NC-32EX FX2NC-16EYT FX2NC-32EYT	¥512	HIFS-SS-SB-20-(長さ)	¥1,025	¥167	02233	02231	02516	MWS-M20-HT20	¥1,670
位置決めユニット	FX2N-10GM FX2N-20GM	¥512	HIFS-SS-SB-20-(長さ)	¥1,025	¥167	02233	02231	02516	MWS-M20-HT20	¥1,670
パルス出力ブロック	FX2N-10PG	¥512	HIFS-SS-SB-20-(長さ)	¥1,025	¥167	02233	02231	02516	MWS-M20-HT20	¥1,670

注文方法

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレー・モーター
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モーター
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モーター
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス



ご注意

- ・「X-○○○○○○○」のカスタムNo.を付けるとPLC信号名に準じたマークチューブ印字内容・特殊結線になります。印字内容は結線図ページを参照してください。
- ・アングルタイプ・形状違いタイプの商品をご注文の場合も、「X-○○○○○○○」のカスタムNo.を必ず付けてください。(カスタムNo.を付けない場合は、ストレート結線または、ピン番号印字になります。)
- ・マークチューブ印字内容変更をご希望の場合は、別途カスタムNo.を取得してください。 カスタムNo.取得方法 [▶2440ページ](#)

タイプ説明		④Y端子付き		⑤バラ線・マークチューブ付き	
ST	マークチューブのみ		<ul style="list-style-type: none"> ●PLC信号名入りマークチューブ・Y端子付きのハーネスです。 ●アングルタイプ・形状違いタイプは各商品ページをご覧ください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●PLC信号名入りマークチューブ付きのハーネスです。 ●アングルタイプ・形状違いタイプは各商品ページをご覧ください。
SY	Y端子マークチューブ付				
SR	丸端子マークチューブ付(⑤のみ)				

PLC外形図
▶2011ページ

PLC型式	④Y端子付き					⑤バラ線・マークチューブ付き					結線図ページ		
	型式	基本単価	ケーブル幅m	商品ページスロット	商品ページアングル	型式	基本単価	ケーブル幅m	商品ページスロット	商品ページアングル			
基本ユニット	FX3UC-32MT/D FX3UC-32MT-LT FX2NC-32MT FX1NC-32MT	入力	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0078	¥1,737	¥167	02233	02231	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0078	¥1,917	¥200	02241	-	▶2454
	出力	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0079	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0079										
	FX3UC-16MT/D FX2NC-16MT FX1NC-16MT	入力	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0080					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0080					
	出力	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0081	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0081										
	FX3UC-64MT/D FX2NC-64MT	入力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0082					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0082					
		出力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0083					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0083					
		入力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0084					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0084					
		出力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0085					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0085					
	FX3UC-96MT/D FX2NC-96MT	入力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0086					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0086					
		出力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0087					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0087					
		入力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0088					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0088					
		出力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0089					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0089					
入力3		HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0090	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0090										
出力3		HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0091	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0091										
増設ユニット	FX2NC-16EX	入力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0092	¥1,737	¥167	02233	02231	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0092	¥1,917	¥200	02241	-	▶2455
	FX2NC-32EX	入力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0093					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0093					
		入力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0094					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0094					
	FX2NC-16EYT	出力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0095					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0095					
	FX2NC-32EYT	出力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0096					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0096					
出力2		HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0097	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0097										
位置決めユニット	FX2N-10GM	入出力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0098	¥1,737	¥167	02233	02231	BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0098	¥1,917	¥200	02241	-	▶2455
		入出力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0099					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0099					
	FX2N-20GM	入出力1	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0100					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0100					
		入出力2	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0101					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0101					
		入出力3	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0102					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0102					
		入出力4	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0103					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0103					
	バルス出力ブロック	FX2N-10PG	HIFS-SY-SB-20-(長さ)-X-PLC0104					BHHIFS-ST-B-20-(長さ)-X-PLC0104					

・タイプの変更により、端末加工を選択できます。(選択可能なタイプは上図「タイプ説明」をご覧ください)

例)HIFS-SY-SO-SB-40(長さ)-X-PLC0001(Y端子付き)⇒HIFS-ST-SO-SB-40(長さ)-X-PLC0001(マークチューブのみ)

機器対応
ハーネス

PLC対応
ハーネス

- 三菱電機
PLC
対応ハーネス
- キーエンス
PLC
対応ハーネス
- オムロン
PLC
対応ハーネス
- 横河電機
PLC
対応ハーネス
- 富士電機
PLC
対応ハーネス

2012.9
2013.8

2010