


富士電機 MICREX-SXシリーズ対応ハーネス

自由長

RoHS

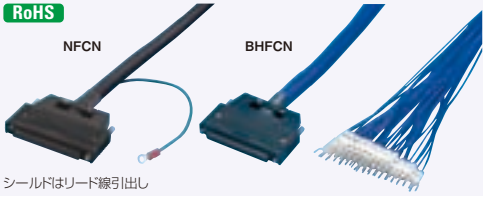

シールドはリード線引出し

ココが特長

長さを自由に指定できるハーネスです!

- ストレータイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。
- 商品詳細は各商品ページをご覧ください。

PLC



Delivery  
納期

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積



ストックA 翌日出荷  
¥500/本

5本まで

翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

本数	基準単価
1~9本	
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

注文方法

- ①下表にてPLCユニット・ハーネス形状から対応ハーネス型式を決定します。
- ②型式の(長さ)は、①②④は0.2m~50m・⑤は0.2m~10mまでで、0.1m単位にてご指定ください。  
※表中の型式で「-X-○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線または、信号名マークチューブ印字となりますので、必ずお付けください。  
(カスタムNo.が無い場合はストレート結線またはピン番号印字)  
※マークチューブ印字内容変更をご希望の場合は、別途カスタムNo.を取得してください。

カスタムNo.取得方法 ②2440ページ



Order  
注文例

型式	長さ(m)	カスタムNo.
NFCN-SY-SO-SB-40	5	X - PLC0282

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

①片側切り落とし		②両端コネクタ付き		③対応端子台	
イメージ図 	●アングルタイプ・ケーブル違いタイプは各商品ページをご覧ください。 ●配線色は結線図ページをご覧ください。	イメージ図 	●アングルタイプ・ケーブル違いタイプは各商品ページをご覧ください。 ●対応端子台と合わせてご使用できます。	イメージ図 ※両端コネクタタイプに対応 	●推奨コネクタ付き端子台です。

PLC型式	①片側切り落とし		②両端コネクタ付き		商品ページ			③対応端子台			
	型式	基本単価	型式	基本単価	ケーブル 巻/巻	ストレート	アングル	結線図 ページ	型式	基準単価	
デジタル 入力	NP1X3206-W NP1X3202-W NP1X3206-A NP1X6406-W	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
デジタル 出力	NP1Y32T09P1-A NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64U09P1	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
デジタル 入出力	NP1W3206T NP1W3206U NP1W6406T NP1W6406U	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
高速 カウンタ	NP1F-HC2 NP1F-HC8 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
2軸パルス列 出力位置決め	NP1F-HP2	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
2軸パルス列 複合位置決め	NP1F-MP2	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
2軸アナログ 複合位置決め	NP1F-MA2	NFCN-S-SO-SB-40-(長さ)	¥1,436	NFCN-SS-SO-SB-40-(長さ)	¥2,811	¥300	02249	02251	02517	MWS-F40-HT40	¥2,100
モーション コントロール	NP1F-MC8P1	NFCN-S-SO-SB-16-(長さ)	¥776	NFCN-SS-SO-SB-16-(長さ)	¥1,712	¥148	02249	0WEB	02517		

機器対応  
ハーネス

PLC対応  
ハーネス

ハーネス  
選定方法

PLC対応  
ハーネス

リレーターミナル  
対応ハーネス

タッチパネル  
対応ハーネス

ACサーボ  
モータ  
対応ハーネス

単軸ロボット  
対応ハーネス

ステッピング  
モータ  
対応ハーネス

RS-232C  
ハーネス

I/Oボード  
対応ハーネス

画像センサ  
対応ハーネス

センサ  
対応ハーネス



ご注意

- ・「X-○○○○○○○」のカスタムNo.を付けるとPLC信号名に準じたマークチューブ印字内容・特殊結線になります。印字内容は結線図ページを参照してください。
- ・アングルタイプ・形状違いタイプの商品をご注文の場合も、「X-○○○○○○○」のカスタムNo.を必ず付けてください。  
(カスタムNo.を付けない場合は、ストレート結線または、ピン番号印字になります。)
- ・マークチューブ印字内容変更をご希望の場合は、別途カスタムNo.を取得してください。 カスタムNo.取得方法 [▶2440ページ](#)

タイプ説明	④Y端子付き	⑤バラ線・マークチューブ付き
ST マークチューブのみ	<p>●PLC信号名入りマークチューブ・Y端子付きのハーネスです。 ●アングルタイプ・形状違いタイプは各商品ページをご覧ください。</p>	<p>●PLC信号名入りマークチューブ付きのハーネスです。 ●アングルタイプ・形状違いタイプは各商品ページをご覧ください。</p>
SY Y端子マークチューブ付		
SR 丸端子マークチューブ付(⑤のみ)		

PLC型式	④Y端子付き				⑤バラ線・マークチューブ付き				結線図ページ			
	型式	基本単価	ケーブル幅mm	商品ページ ストレート アングル	型式	基本単価	ケーブル幅mm	商品ページ ストレート アングル				
デジタル入力	NP1X3206-W NP1X3202-W	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0282	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0282	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2470
	NP1X3206-A	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0283					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0283					
	NP1X6406-W 0/1	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0284					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0284					
	NP1X6406-W 2/3	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0285					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0285					
デジタル出力	NP1Y32T09P1-A	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0286	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0286	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2470
	NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0287					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0287					
	NP1Y64T09P1 0/1 NP1Y64U09P1	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0288					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0288					
	NP1Y64U09P1 2/3	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0289					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0289					
デジタル入出力	NP1W3206T NP1W3206U	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0290	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0290	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2470
	NP1W6406T 0/1 NP1W6406U	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0291					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0291					
	NP1W6406U 2/3	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0292					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0292					
高速カウンタ	NP1F-HC2 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0293	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0293	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2470
	NP1F-HC8	NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0294					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0294					
2軸/16列出力位置決め	NP1F-HP2	CH1 NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0295	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0295	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2471
		CH2 NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0296					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0296					
2軸/16列複合位置決め	NP1F-MP2	CH1 NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0297	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0297	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2471
		CH2 NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0298					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0298					
2軸アナログ複合位置決め	NP1F-MA2	CH1 NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0299	¥4,534	¥300	02249	02251	BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0299	¥2,470	¥400	02255	02254	▶2471
		CH2 NFCN-SY-SO-SB-40-(長さ)-X-PLC0300					BHFCN-ST-B-40-(長さ)-X-PLC0300					
モーションコントロール	NP1F-MC8P1	NFCN-SY-SO-SB-16-(長さ)-X-PLC0301	¥2,080	¥148	02249	0WEB	BHFCN-ST-B-16-(長さ)-X-PLC0301	¥2,472	¥160	02255	-	▶2471

・タイプの変更により、端末加工を選択できます。(選択可能なタイプは上図「タイプ説明」をご覧ください)  
例)NFCN-SY-SO-SB-40(長さ)-X-PLC0001(Y端子付き)⇒NFCN-ST-SO-SB-40(長さ)-X-PLC0001(マークチューブのみ)

PLC外形図

※コネクタが2つ以上ついているユニットのカスタムNo.確認用  
※詳細ピンアサイン・マークチューブの印字内容は [▶2470ページ](#)

