


## キーエンス VT3 VT2対応ハーネス

自由長

RoHS

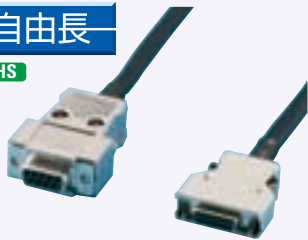

ココが特長

長さを自由に指定できるケーブルです!

- キーエンス製 タッチパネルディスプレイ対応ハーネスを長さ指定するだけで簡単にご注文いただけます。
- アングルタイプのハーネスもございます。詳細ページのアングルをご覧ください。
- ハーネス仕様は詳細ページをご覧ください。



・VT3-W4シリーズには対応しておりませんので、ご注意ください。



本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

☎ ストックA 翌日出荷 ¥500/本  
5本まで  
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。  
**非在庫品**

注文方法  
対応ミスミ型式の(長さ)に、ご希望の長さをm単位でご指定ください。(長さ)は0.2m~50mまで、0.1m単位でご指定ください。  
※型式に「-X-○○○○○○○○」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線となりますので、必ずお付けください。(カスタムNo.を付けない場合はストレート結線になりますので、ご注意ください。)  
※RS-232C通信をご利用の場合は15m以内が推奨です。

お値引き			
1~9本	10~49本	50~99本	100本~
基準単価	5%	10%	15%



Order 注文例

型式	指定長(m)	カスタムNo.
NPCS-SRJ-D-20	5	X - DSP001

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

形状			
① PCS20芯メス⇔RJ11モジュラ	② PCS20芯メス⇔Dsub25芯メス	③ PCS20芯メス⇔マークチューブ付き	④ PCS20芯メス⇔Y端子付き
⑤ PCS20芯メス⇔Dsub9芯メス	⑥ Dsub9芯メス⇔RJ11モジュラ	⑦ Dsub9芯メス⇔Dsub9芯メス	⑧ Dsub9芯メス⇔Y端子
⑨ PCS20芯メス⇔Dsub25芯オス	⑩ PCS20芯メス⇔Dsub9芯オス	⑪ PCS20芯メス⇔miniDIN6芯	⑫ PCS20芯メス⇔miniDIN8芯

シリーズ	接続方法	PLC型式	形状	対応ミスミハーネス型式	基準単価			結線図
					基本単価	ケーブル単価/m	詳細	
キーエンスVT⇔キーエンスPLC	プロコンポート直結(結線図1)	KZ-10/16/24/40/80 KZ-300/350/A500 KV-10/16/24/40/KV-P KV-700/1000/3000	①	NPCS-SRJ-D-20-(長さ)-X-DSP001	¥4,800	¥80		◎2478 ◎2301 ◎2303 ◎2479 ◎2213 ◎2479 ◎2479
	計算機リンク接続(結線図2) PORT1 / RS-232C	KZ-L2	②	NPCS-SD25S-SB-20-(長さ)-X-DSP002	¥5,660	¥167		
	計算機リンク接続(結線図3) PORT2 / RS-232C	KZ-L2/L10	③	NPCS-ST-SB-20-(長さ)-X-DSP003	¥4,290	¥167		
	計算機リンク接続(結線図4) PORT2 / RS-422A	KZ-L2/L10	④	NPCS-SY-SB-20-(長さ)-X-DSP003	¥4,710	¥167		
	計算機リンク接続(結線図4) PORT2 / RS-422A	KZ-L2/L10	④	NPCS-ST-SB-20-(長さ)-X-DSP004	¥4,290	¥167		
	計算機リンク接続(結線図4) PORT2 / RS-422A	KZ-L2/L10	④	NPCS-SY-SB-20-(長さ)-X-DSP004	¥4,710	¥167		
	計算機リンク接続(結線図5) PORT1 / RS-232C	KZ-L10	②	NPCS-SD25S-SB-20-(長さ)-X-DSP005	¥5,660	¥167		
	計算機リンク接続(結線図6) PORT1 / RS-232C	KV-L20R/L20V	⑤	NPCS-SD9S-SB-20-(長さ)-X-DSP006	¥4,910	¥167		
	計算機リンク接続(結線図7) PORT2 / RS-232C	KV-L20R/L20V	③	NPCS-ST-SB-20-(長さ)-X-DSP007	¥4,290	¥167		
	計算機リンク接続(結線図7) PORT2 / RS-232C	KV-L20R/L20V	④	NPCS-SY-SB-20-(長さ)-X-DSP007	¥4,710	¥167		
計算機リンク接続(結線図8) PORT2 / RS-422A	KV-L20R/L20V	③	NPCS-ST-SB-20-(長さ)-X-DSP008	¥4,290	¥167			
計算機リンク接続(結線図8) PORT2 / RS-422A	KV-L20R/L20V	④	NPCS-SY-SB-20-(長さ)-X-DSP008	¥4,710	¥167			
プロコンポート直結PORT3(結線図31)	KV-10/16/24/40/KV-P KV-700/1000/3000/5000	⑥	NSDJ-SRJ-G-9-(長さ)-X-DSP0031	¥3,000	¥80			
計算機リンク接続PORT3(結線図32)	KV-L20R/L20V	⑦	NSDJ-SS-SB-9-(長さ)-X-DSP0032	¥2,790	¥108	◎2213 ◎2479		
計算機リンク接続PORT3(結線図33)	KV-L20R/L20V	⑧	NSDJ-SY-SB-9-(長さ)-X-DSP0033	¥2,090	¥108			
キーエンスVT⇔三菱PLC	プロコンポート直結(VT3マ結線図1)	AnS/AnN/AnA/AnU/QnA CPU FX1/2/2C	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0101	¥5,420	¥167	◎2479	
	計算機リンク接続 RS-232C (VT3マ結線図6)	A1SJ71(U)C24-R2/R4/PRF A1S71QC24/R2 QJ71CMO QJ71C24/C24N/R2/R4	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0106	¥4,870	¥167	◎2479	
	計算機リンク接続 RS-422A (VT3マ結線図5)	A1S71(U)C24-R2/R4/PRF AJ71QC24(N)/R2/R4 A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24-(PRF) QJ71C24/C24N/R2/R4 QJ71CMO	③	NPCS-ST-SB-20-(長さ)-X-DSP0105	¥4,290	¥167	◎2479	
	計算機リンク接続 RS-422A (VT3マ結線図5)	A1S71(U)C24-R2/R4/PRF AJ71QC24(N)/R2/R4 A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24-(PRF) QJ71C24/C24N/R2/R4 QJ71CMO	④	NPCS-SY-SB-20-(長さ)-X-DSP0105	¥4,710	¥167	◎2479	

機器対応  
ハーネス  
タッチパネル  
対応ハーネス

- ハーネス選定方法
- PLC対応ハーネス
- リレーターミナル対応ハーネス
- タッチパネル対応ハーネス
- ACサーボモータ対応ハーネス
- 単軸ロボット対応ハーネス
- ステッピングモータ対応ハーネス
- RS-232Cハーネス
- I/Oボード対応ハーネス
- 画像センサ対応ハーネス
- センサ対応ハーネス

三菱電機  
タッチパネル  
対応ハーネス  
キーエンス  
タッチパネル  
対応ハーネス  
デジタル  
タッチパネル  
対応ハーネス  
オムロン  
タッチパネル  
対応ハーネス

シリーズ	接続方法	PLC型式	形状	対応ミスマハーネス型式	基本単価	ケーブル単価/m	詳細	結線図ページ
キーエンス VT⇕三菱PLC	計算機リンク接続 RS-232C (VT3マ結線図7)	A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24(-PRF)	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0107	¥4,870	¥167		
	計算機リンク接続 RS-232C (VT3マ結線図4)	A0J2-C214-S1 AJ71C24/-S3/-S6/-S8 AJ71UC24 AJ71QC24(N)/R2/R4	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0104	¥5,420	¥167		▶2480
	プロコンポート直結 (VT3マ結線図2)	QシリーズCPU (Qモード)	⑪	NPCS-SMD6-C-20-(長さ)-X-DSP0102	¥4,140	¥100		
	プロコンポート QC30R2経由接続 (VT3マ結線図10)	Q00/01/02/02H/06H (Qモード)	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0110	¥4,870	¥167		▶2481
	プロコンポート QC30R2経由接続 (VT3マ結線図11)	Q02/02H/06H (Aモード)	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0111	¥4,870	¥167		
	プロコンポート直結 (VT3マ結線図3)	FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC	⑫	NPCS-SMD8-C-20-(長さ)-X-DSP0103	¥4,490	¥150	アングル ○2301	▶2480
	プロコンポート FX-20P-CADP経由 FX-422CABO経由 (VT3マ結線図8)	FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0108	¥5,420	¥167	ストレート ○2303	▶2481
	通信ボード接続 RS-232C (VT3マ結線図9)	FX-1N-232BD FX-2N-232BD FX-3U-232BD	⑤	NPCS-SD9S-SB-20-(長さ)-X-DSP0109	¥4,910	¥167		
	通信ボード接続 (VT3マ結線図3)	FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD	⑫	NPCS-SMD8-C-20-(長さ)-X-DSP0103	¥4,490	¥150		▶2480
	通信ボード接続 FX-20P-CADP経由 FX-422CABO経由 RS-422A (VT3マ結線図8)	FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0108	¥5,420	¥167		
	通信アダプタ接続 RS-232C (VT3マ結線図12)	FX0N-232ADP	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0112	¥5,420	¥167		▶2481
通信アダプタ接続 RS-232C (VT3マ結線図9)	FX2NC-232ADP FX3U-232ADP	⑤	NPCS-SD9S-SB-20-(長さ)-X-DSP0109	¥4,910	¥167			
キーエンス VT⇕オムロンPLC	RS-232Cポート接続 (結線図7)	SRM1-C01/C02/C02-V1 CPM2A CQM1 C200H/HS/HE/HG/HX CJ1M/1G/1H CS1G/1H	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0207	¥4,870	¥167		▶2482
	RS-232Cアダプタ接続 (結線図5)	CPM1-CIF01 CPM2C-CIF01	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0205	¥4,870	¥167		
	RS-422Aアダプタ接続 (結線図9)	CPM1-CIF11 CPM2C-CIF11	③ ④	NPCS-ST-SB-20-(長さ)-X-DSP0209 NPCS-SY-SB-20-(長さ)-X-DSP0209	¥4,290 ¥4,710	¥167		
	ペリフェラルポート接続 CQM1-CIF01経由 (結線図10)	CPM2A CQM1 CJ1M/1G/1H CS1G/1H	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0210	¥5,420	¥167		▶2483
	ペリフェラルポート接続 CQM1-CIF02経由 (結線図11)	CPM2A CQM1 CJ1M/1G/1H CS1G/1H	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0211	¥4,870	¥167		
	RS-232Cポート接続 CS1W-CN118経由 (結線図7)	CPM2C CQM1H CJ1M/1G/1H CS1G/1H	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0207	¥4,870	¥167	アングル ○2301	▶2482
	RS-232Cポート接続 CS1W-CN226/626経由 (結線図11)	CPM2C CQM1H CJ1M/1G/1H CS1G/1H	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0211	¥4,870	¥167	ストレート ○2303	▶2483
	RS-232Cポート接続 CPM2C-CN111経由 (結線図5)	CPM2C	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0205	¥4,870	¥167		
	コミュニケーション接続 RS-232C (結線図7)	CQM1H-SCB41 C200HW-COM02/04/05/06 CJ1W-SCU21/41 CS1W-SCB21/41/SCU21	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0207	¥4,870	¥167		▶2482
	コミュニケーション接続 RS-422A (結線図8)	CQM1H-SCB41 C200HW-COM03/06 CJ1W-SCU21/41 CS1W-SCB21/41	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0208	¥4,870	¥167		▶2483
	RS-232Cポート接続 (結線図2)	C20H/C28H/C40H	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0202	¥4,870	¥167		▶2482
	上位リンクユニット接続 RS-232C (結線図1)	C120-LK201-V1 C200H-LK201(-V1)	⑨	NPCS-SD25P-SB-20-(長さ)-X-DSP0201	¥5,420	¥167		▶2481
	上位リンクユニット接続 RS-422A (結線図4)	C120-LK202-V1 C200H-LK202(-V1)	⑩	NPCS-SD9P-SB-20-(長さ)-X-DSP0204	¥4,870	¥167		▶2482