

## 汎用EMI対策タイプ

自由長

RoHS



ココが特長

芯数とネジの組合せが自由に選択できます

●パソコンどうしや制御機器どうし、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信に使用することのできるハーネスケーブルです。

⚠️ ご注意

- ・RS232C通信でご利用の際は最大15m以内でご利用ください。
- ・9芯・25芯の関係の場合、必ずCN1：9芯、CN2：25芯にて型番を組立てて下さい。
- ・本商品はカスタムNo. が必須となります。最下部からご選定下さい。
- ・結線内容が異なる場合、マークラベルをご希望の場合はカスタムNo. を新規にご登録下さい。
- ・CN1：9芯、CN2：15芯の場合は新たにカスタムNo. を取得して下さい。

ハンダ 金メッキ PLC RS 422 盤間接続 RS 232

Delivery 納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

📦 ストックA 翌日出荷 ¥500/本  
5本まで 翌日出荷品(Aストック)はご注文時にAストック希望とお申しつけください。

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

全長(m)	~0.9	1~4	4.1~15
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order 注文例

シリーズ型式	CN1タイプ	CN2タイプ	ケーブルタイプ	シールド処理	全長(m)	カスタムNo.(この商品は必須です)
RS232C	9PM	9PM	E	A	0.2	X - 0000000

シリーズ型式	外形イメージ図	CN1タイプ			CN2タイプ			ケーブルタイプ	シールド処理	全長(m)	結線種別	カスタムNo.
		芯数	オス:メス	フードタイプ	芯数	オス:メス	フードタイプ					
RS232C		9	P (オス)	EMI対策フード M M2.6 ショートネジ付	9	P (オス)	EMI対策フード M M2.6 ショートネジ付	SB 細径ケーブル AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V SS30WS 黒色	A 両端フード内接続	0.2 15 0.1m 毎に 指定可	必ずXを記入ください。	カスタムNo. 下部に記載のあるカスタムNo. 又はお客様から頂いた結線図に対する個別カスタムNo. です。「同一ピン番号接続の場合は0000000を記入ください。」
		15		ML M2.6 ロングネジ付	15		ML M2.6 ロングネジ付					
		25		EMI対策フード #4-40インチ ショートネジ付	25		S (メス)					
			UL #4-40インチ ロングネジ付		UL #4-40インチ ロングネジ付		B AWG22 ツイストペア 1重シールド 90V OTSCVB-0.3 灰色					

コネクタ仕様 03015ページ  
フード仕様 03027ページ

SBケーブル 04329ページ  
Eケーブル 04321ページ  
Bケーブル 04137ページ



CN1とCN2の組み合わせ方	基本単価	基準単価		
		ケーブルm単価	ケーブルm単価	ケーブルm単価
		SBケーブル	Eケーブル	Bケーブル
9芯 9芯	¥3,342	¥108	¥162	¥300
9芯 15芯	¥3,370	¥108	¥162	¥300
9芯 25芯	¥3,361	¥108	¥162	¥300
15芯 15芯	¥4,664	¥148	¥189	¥551
15芯 25芯	¥4,626	¥148	¥189	¥551
25芯 25芯	¥6,064	¥203	¥261	¥761

■単価計算方法

基本単価 + ケーブル料金 = 基準単価

■単価計算例

型式: RS232C-9PM-15PM-E-A-10-X-0000000の場合

基本単価 ¥3,370 + ケーブルm単価×全長 ¥162×10m

基準単価 ¥4,990


\*ケーブル料金の小数点以下は切り捨て

結線図




- ・RS232Cでの結線は組み合わせる機器により全く異なる場合があります。ご使用前にはよく結線図をご確認いただくことをおすすめいたします。
- ・下記結線以外をご希望の場合には、カスタムNo. を取得してください。
- ・同一ピン番号接続の場合は0000000でご入力下さい。


カスタムNo.: 0200001

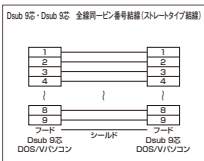


カスタムNo.: 0200002

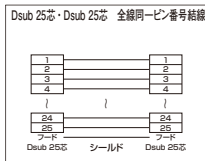

カスタムNo.: 0200003

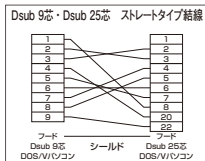

カスタムNo.: 0200004

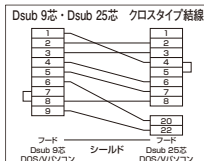

カスタムNo.: 99DOSV4

