

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

RoHS



ココが特長

高性能・高品質でリーズナブルなハーネスです!

- EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
- 高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
- 高EMI対策の2重シールドナイビーケーブル(UL2935)を使用
- EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
- RoHS指令対応の1重シールドナイビーケーブル(UL2464)を使用

ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Delivery
納期

非在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11本~	都度見積

ストックA 翌日出荷
¥500/本5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

 
お値引き

1~19本	基準単価
20~34本	3%
35~49本	5%
50本~	9%


Order
注文例

型式	No.
C09N-25MS-09MS	ES05

外形イメージ図



結線図

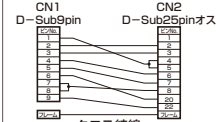

型式	NO.	全長	基準単価
C09N-25MS-09MS (25芯オス・9芯オス・インチネジ) C09N-25MS-09FS (25芯オス・9芯メス・インチネジ) C09N-25MS-09MS-IM (25芯オスマリネジ・9芯オスインチネジ) C09N-25MS-09FS-IM (25芯オスマリネジ・9芯メスインチネジ)	1重シールドケーブル NA2464 紺色 海外製コネクタ使用品	ES05 0.5m ES10 1m ES15 1.5m ES30 3m ES50 5m	¥2,511 ¥2,628 ¥2,700 ¥2,988 ¥3,375
	2重シールドケーブル NA2935-WS 紺色 日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WS15 1.5m WS30 3m WS50 5m WS70 7m WSA1 10m WSA5 15m	¥3,861 ¥4,491 ¥5,364 ¥6,291 ¥7,596 ¥9,801


(NO.ES**)コネクタ:DB-**SP03016相当品 フード:17JE-**H-1* DDK03029 ケーブル:NA2464-** AWG28 300V UL ツイストペアシールド付04321

(NO.WS**)コネクタ:17JE-**3*0-02(D1)DDK03013 フード:17JE-**H-1* DDK03029 ケーブル:NA2935-WS-**AWG28 300V UL ツイストペア2重シールド付0カタログ未掲載

モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ



RoHS

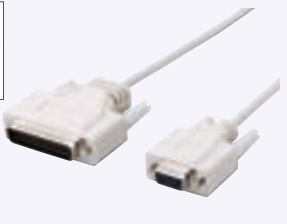

ココが特長

コストを抑えたモールドタイプです

- 延長用、UL材使用タイプもございます。
- 交換用ミリネジが4本付属します。
ネジは強く引っ張ると抜けます。

ご注意

- ・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプを推奨いたします。
- ・RS-232C機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232C機器のピンアサインなどを十分ご確認のうえご発注ください。
- ・ネジは強く引っ張ると抜けます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・ミリネジの付属本数は型式によって異なります。

Delivery
納期

在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	5%
20~49本	10%
50本~	15%


Order
注文例

型式	No.
MRS232-25M-09F-CROSS	1

 外形イメージ図



結線図

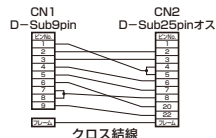

型式	NO.	全長	基準単価
MRS232-25M-09F-CROSS (25芯オス・9芯メス・インチネジ)	1	1m	¥400
	2	2m	¥450
	3	3m	¥560
	5	5m	¥680
	2	2m	¥720
UL材タイプ MRS232UL-25M-09F-CROSS (25芯オス・9芯オス・インチネジ)	3	3m	¥1,000
	5	5m	¥1,180

コネクタ:DB-**SP03016相当品 ケーブル:UL2464 AWG28 300V ツイストペアシールド付04322相当品