

EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

RoHS



ココが特長

高性能・高品質でリーズナブルなハーネスです!

- EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
- 高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
- 高EMI対策の2重シールドナイピーケーブル(UL2935)を使用
- EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
- RoHS指令対応の1重シールドナイピーケーブル(UL2464)を使用



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

非在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11本~	都度見積



ストックA 翌日出荷
¥500/本

5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。



お値引き

本数条件	お値引き
1~19本	基準単価
20~34本	3%
35~49本	5%
50本~	9%



Order
注文例

型式	No.
C03N-25MS-25MS	ES05

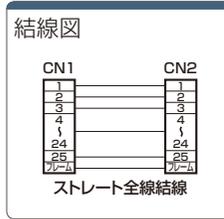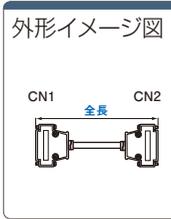

型式	NO.	全長	基準単価
C03N-25MS-25MS (オス・オス・インチネジ) C03N-25MS-25MS-M (オス・オス・ミリネジ) C03N-25MS-25FS (オス・メス・インチネジ) C03N-25MS-25FS-M (オス・メス・ミリネジ)	1重シールドケーブル NA2464 紺色	ES05	0.5m ¥3,195
	海外製コネクタ使用品	ES10	1m ¥3,348
		ES15	1.5m ¥3,492
		ES30	3m ¥3,996
		ES50	5m ¥4,671
C03N-25MS-25FS (オス・メス・インチネジ) C03N-25MS-25FS-M (オス・メス・ミリネジ) C03N-25FS-25FS (メス・メス・インチネジ) C03N-25FS-25FS-M (メス・メス・ミリネジ)	2重シールドケーブル NA2935-WS 紺色	WS15	1.5m ¥4,761
	日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WS30	3m ¥5,580
		WS50	5m ¥6,687
		WS70	7m ¥7,821
		WSA1	10m ¥9,477
WSA5	15m ¥12,276		

(NO.ES**)コネクタ:DB-**SP03016相当品 フード:17JE-**H-1* DDK03029 ケーブル:NA2464** AWG28 300V UL ツイストペアシールド付04321

(NO.WS**)コネクタ:17JE-*3**O-02(D1)DDK03013 フード:17JE-**H-1* DDK03029 ケーブル:NA2935-WS**AWG28 300V UL ツイストペア2重シールド付0カタログ未掲載

モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

RoHS



ココが特長

コストを抑えたモールドタイプです

- 延長用、UL材使用タイプもございます。
- 交換用ミリネジが4本付属します。
- ネジは強く引つ張ると抜けます。



- ・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプを推奨いたします。
- ・RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんが、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認ください。
- ・ネジは強く引つ張ると抜けます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までにて都度お申し付けください。



お値引き

本数条件	お値引き
1~9本	基準単価
10~19本	5%
20~49本	10%
50本~	15%



Order
注文例

型式	No.
MRS232-25M-25M	1

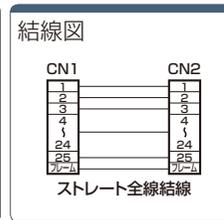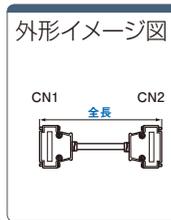

型式	NO.	全長	基準単価
MRS232-25M-25M (オス・オス・インチネジ)	1	1m	¥290
	2	2m	¥380
	3	3m	¥490
	5	5m	¥650
	2	2m	¥630
MRS232-25M-25F(オス・メス・インチネジ) MRS232-25F-25F(メス・メス・インチネジ)	3	3m	¥780
	5	5m	¥850
	1	1m	¥470
延長用(付属ネジ:インチ2本) MRS232-25MM-25F4N (オスミリネジ・メスインチネジ メス側延長用ロックナット付)	2	2m	¥610
	3	3m	¥800
	5	5m	¥1,040
	2	2m	¥830
UL材タイプ MRS232UL-25M-25M(オス・オス・インチネジ) MRS232UL-25M-25F(オス・メス・インチネジ)	3	3m	¥980

コネクタ:DB-**SP03016相当品 ケーブル:UL2464 AWG28 300V ツイストペアシールド付04322相当品

機器対応
ハーネス

RS-232C
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス