


## EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

RoHS

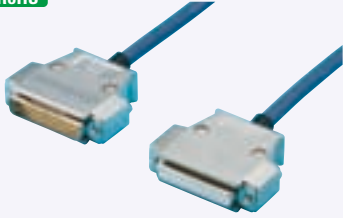

**ココが特長** 高性能・高品質でリーズナブルなハーネスです!

- EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
- 高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
- 高EMI対策の2重シールドナイピーケーブル(UL2935)を使用
- EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
- RoHS指令対応の1重シールドナイピーケーブル(UL2464)を使用



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Delivery  
納期

非在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11本~	都度見積

ストックA 翌日出荷  
¥500/本5本まで  
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

 
## お値引き

本数条件	基準単価
1~19本	基準単価
20~34本	3%
35~49本	5%
50本~	9%


Order  
注文例

型式	No.
C09N-25MS-25MS	ES05

## 外形イメージ図



## 結線図

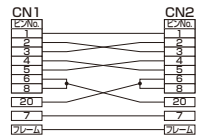


型式	RoHS指令対応	NO.	全長	基準単価
C09N-25MS-25MS (オス・オス・インチネジ) C09N-25MS-25MS-M (オス・オス・ミリネジ) C09N-25MS-25FS (オス・メス・インチネジ) C09N-25MS-25FS-M (オス・メス・ミリネジ)	RoHS指令対応 1重シールドケーブル	ES05	0.5m	¥2,826
		ES10	1m	¥2,934
		ES15	1.5m	¥3,123
		ES30	3m	¥3,483
	海外製コネクタ使用品	ES50	5m	¥3,960
		WS15	1.5m	¥4,257
		WS30	3m	¥4,923
		WS50	5m	¥5,787
		WS70	7m	¥6,723
		WSA1	10m	¥8,028
RoHS指令対応 2重シールドケーブル	日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WSA5	15m	¥10,251

(NO.ES\*\*)コネクタ: DB-\*\*SP03016相当品 フード: 17JE-\*\*H-1\* DDK03029 ケーブル: NA2464-\*\* AWG28 300V UL ツイストペアシールド付04321

(NO.WS\*\*)コネクタ: 17JE-\*3\*\*0-02(D1)DDK03013 フード: 17JE-\*\*H-1\* DDK03029 ケーブル: NA2935-WS-\*\*AWG28 300V UL ツイストペア2重シールド付0カタログ未掲載

## モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

RoHS

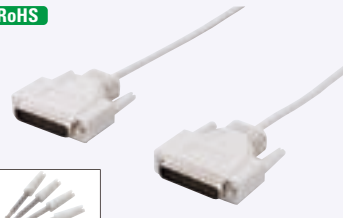

ミリネジ4本(付属品)

**ココが特長** コストを抑えたモールドタイプです

- 交換用ネジが4本付属します。
- ネジは強く引っ張ると抜けます。



ご注意

- ・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプを推奨いたします。
- ・RS-232C機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232C機器のピンアサインなどを十分ご確認のうえご発注ください。
- ・ネジは強く引っ張ると抜けます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Delivery  
納期

在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


## お値引き

 本数条件	基準単価
1~9本	基準単価
10~19本	5%
20~49本	10%
50本~	15%


Order  
注文例

型式	No.
MRS232-25M-25M-CROSS	1

## 外形イメージ図



## 結線図(EMI・モールドタイプ共通)

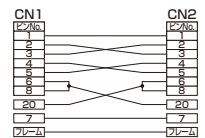

型式	NO.	全長	基準単価
MRS232-25M-25M-CROSS(オス・オス・インチネジ)	2	2m	¥850
MRS232-25M-25F-CROSS(オス・メス・インチネジ)	3	3m	¥1,140
	5	5m	¥1,200

コネクタ: DB-\*\*SP03016相当品 ケーブル: UL2464 AWG28 300V ツイストペアシールド付04322相当品