

XG7000・CV5000.3000.2000対応ハーネス

機器対応
ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

自由長

RoHS



ココが
特長

長さ指定ができる画像センサ用ハーネスです!

- 拡張I/O、RS232C、ディスプレイ、USBハーネスもご用意。
- カメラハーネスは固定・可動ケーブルから選択可能。
- 拡張I/Oハーネスは両端コネクタ付、片端Y端子から選択可能。



ご注意

- ・カメラハーネスの結線図、部材情報は公開しておりません。
- ・使用部材についてはメーカー相当品を使用しております。
- ・7倍速以上の高速カメラにはご使用になれません。
- ・コントローラのCAMERA-1には接続可能ですが、CAMERA-2には接続不可です。



Delivery
納期

出荷日

1~5本 3日目

※6本以上は都度見積いたします。

お値引き

数量	基準単価
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%


※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

型式 CAME-C5	ケーブルタイプ A	指定長(m):0.2~10 1.5
----------------------	---------------------	-----------------------------

外形イメージ図

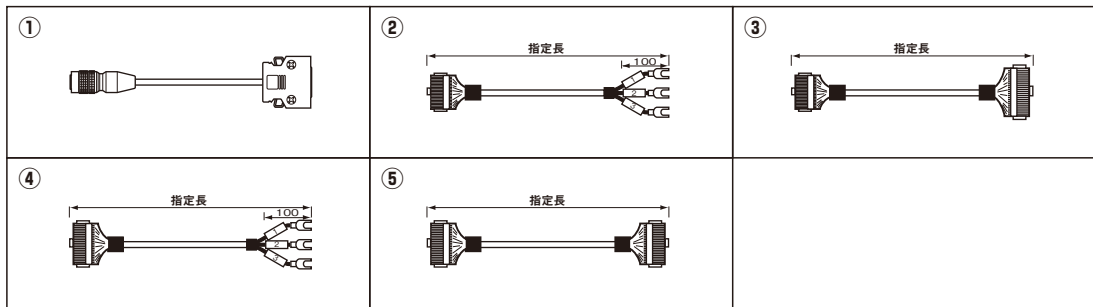

カメラハーネス

対応コントローラ	対応カメラ	外形イメージ	型式	ケーブルタイプ	基準単価		
					基本単価	Aケーブル単価/m	Bケーブル単価/m
XG-7000 XG-7500 XG-7700 CAMERA-1 のみ対応	XG-200C XG-200M XG-S200C XG-S200M XG-035C XG-035M XG-S035C XG-S035M	①	CAME-C5	A (固定用) 0.2~10m	¥7,290	¥750	¥850
	B (可動用) 0.2~10m						
CV-5000 CV-5500 CV-5700 CAMERA-1 のみ対応	CV-200C CV-200M CV-S200C CV-S200M CV-035C CV-035M CV-S035C CV-S035M	①	CAME-C3	0.1m毎に 指定可	¥7,290	¥750	¥850
	CV-3000 CV-3500 CAMERA-1 のみ対応			CV-200C CV-035C CV-S200C CV-S035C CV-200M CV-035M CV-S200M CV-S035M			
CV-2000	CV-020						

拡張I/Oハーネス

対応コントローラ	外形イメージ	型式	ケーブルタイプ	基準単価		
				基本単価	SBケーブル単価/m	Eケーブル単価/m
XG-7000 CV-5000 CV-3000	②FX2B-40SA-1.27R Y端子	CAME-C5PS	SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	¥3,315	¥300	¥424
	③FX2B-40SA-1.27R HIF3BA-40D-2.54R	CAME-C5PSS		¥1,465	¥300	¥424
CV-2000	④HIF3BA-34D-2.54R Y端子	CAME-C2PS	E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色	¥2,839	¥254	¥424
	⑤両端HIF3BA-34D-2.54R	CAME-C2PSS		¥1,436	¥254	¥424

拡張 I/Oハーネス結線図

SBケーブル(SS30WS)

HIF3BA-40D-2.54R側(CN2)
40P(メス)

線色	ドット	Pin No.
橙	黒1	A1
橙	黒3	A2
橙	赤1	A3
橙	赤3	A4
灰	黒1	A5
灰	黒3	A6
灰	赤1	A7
灰	赤3	A8
白	黒1	A9
白	黒3	A10
白	赤1	A11
白	赤3	A12
黄	黒1	A13
黄	黒3	A14
黄	赤1	A15
黄	赤3	A16
桃	黒1	A17
桃	黒3	A18
桃	赤1	A19
桃	赤3	A20
橙	黒2	B1
橙	黒4	B2
橙	赤2	B3
橙	赤4	B4
灰	黒2	B5
灰	黒4	B6
灰	赤2	B7
灰	赤4	B8
白	黒2	B9
白	黒4	B10
白	赤2	B11
白	赤4	B12
黄	黒2	B13
黄	黒4	B14
黄	赤2	B15
黄	赤4	B16
桃	黒2	B17
桃	黒4	B18
桃	赤2	B19
桃	赤4	B20

線色	ドット	Pin No.
橙	黒1	1
橙	黒2	2
橙	黒3	3
橙	黒4	4
橙	赤1	5
橙	赤2	6
橙	赤3	7
橙	赤4	8
灰	黒1	9
灰	黒2	10
灰	黒3	11
灰	黒4	12
灰	赤1	13
灰	赤2	14
灰	赤3	15
灰	赤4	16
白	黒1	17
白	黒2	18
白	黒3	19
白	黒4	20
白	赤1	21
白	赤2	22
白	赤3	23
白	赤4	24
黄	黒1	25
黄	黒2	26
黄	黒3	27
黄	黒4	28
黄	赤1	29
黄	赤2	30
黄	赤3	31
黄	赤4	32
桃	黒1	33
桃	黒2	34
桃	黒3	35
桃	黒4	36
桃	赤1	37
桃	赤2	38
桃	赤3	39
桃	赤4	40

Eケーブル(NA2464)

40P(メス)

線色	ドット	Pin No.
橙	黒1	A1
橙	黒3	A2
橙	赤1	A3
橙	赤3	A4
黄	黒1	A5
黄	黒3	A6
黄	赤1	A7
黄	赤3	A8
若草	黒1	A9
若草	黒3	A10
若草	赤1	A11
若草	赤3	A12
灰	黒1	A13
灰	黒3	A14
灰	赤1	A15
灰	赤3	A16
白	黒1	A17
白	黒3	A18
白	赤1	A19
白	赤3	A20
橙	黒2	B1
橙	黒4	B2
橙	赤2	B3
橙	赤4	B4
黄	黒2	B5
黄	黒4	B6
黄	赤2	B7
黄	赤4	B8
若草	黒2	B9
若草	黒4	B10
若草	赤2	B11
若草	赤4	B12
灰	黒2	B13
灰	黒4	B14
灰	赤2	B15
灰	赤4	B16
白	黒2	B17
白	黒4	B18
白	赤2	B19
白	赤4	B20

HIF3BA-40D-2.54R側(CN2)
40P(メス)

線色	ドット	Pin No.
橙	黒1	1
橙	黒2	2
橙	黒3	3
橙	黒4	4
橙	赤1	5
橙	赤2	6
橙	赤3	7
橙	赤4	8
黄	黒1	9
黄	黒2	10
黄	黒3	11
黄	黒4	12
黄	赤1	13
黄	赤2	14
黄	赤3	15
黄	赤4	16
若草	黒1	17
若草	黒2	18
若草	黒3	19
若草	黒4	20
若草	赤1	21
若草	赤2	22
若草	赤3	23
若草	赤4	24
灰	黒1	25
灰	黒2	26
灰	黒3	27
灰	黒4	28
灰	赤1	29
灰	赤2	30
灰	赤3	31
灰	赤4	32
白	黒1	33
白	黒2	34
白	黒3	35
白	黒4	36
白	赤1	37
白	赤2	38
白	赤3	39
白	赤4	40

ケーブル仕様詳細 Eケーブル **○4321**
SBケーブル **○4329**

キーエンス
CV・XG

オムロン
FZ-3

カメラ・画像・
音声ハーネス