


## センサ対応 M8・M12コネクタハーネス

自由長

RoHS

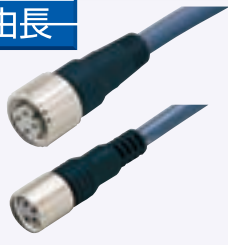

ココが特長

オプションケーブルにない長さにも対応

- 電線を固定用耐油・耐屈曲耐油の2種類からお選びいただけます。
- ハーネスの相手側(センサ側引出コード)に専用工具なしで取り付けられるM8、M12コネクタもセットでご購入いただけます。詳細は○2152ページ

センサ



Delivery  
納期

出荷日

1~10本	3日目
11~20本	5日目
21本~	都度見積

価格表に○印のないもの

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~20本	3%
21本~	都度見積

結線・線色ページ ○2151

部材ページ ○2155

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order  
注文例

コネクタタイプ  
**FSC9**

CN2側形状  
**CUT**

ケーブルタイプ  
**B**

指定長(m) 0.1m毎に指定可  
**2.8**

有料オプション(コネクタセット)は  
型式末尾にお付けください



コネクタタイプ	CN2側形状	外形イメージ図	ケーブルタイプ	指定長(m)
FSC9	CUT 切落し		<b>B</b> 固定用 耐油ケーブル VW-1 難燃 FSC9_10 NA3SEU-23* AWG23 30V UL20276 紺色 FSC11 NA3SEU-21* AWG21 300V UL2464 紺色	0.2 } 10 0.1m毎に指定可  但し FSC10は 1 . 2 . 3 . 5 . 10m のみ
	YT Y端子付			
FSC10	-		<b>C</b> 耐屈曲 耐油ケーブル VW-1 難燃 FSC9_10 NA3SER-23* AWG23 30V UL20276 紺色 FSC11 NA3SER-21* AWG21 300V UL2464 紺色	
FSC12 4芯ケーブル 使用タイプ	CUT 切落し		<b>B</b> 固定用 耐油ケーブル VW-1 難燃 NA3SEU-21* AWG21 300V UL2464 紺色 ミスミオリジナル	0.2 } 10 0.1m毎に指定可  但し FSC13は 1 . 2 . 3 . 5 . 10m のみ
	YT Y端子付			
FSC13	-		<b>C</b> 耐屈曲 耐油ケーブル VW-1 難燃 NA3SER-21* AWG21 300V UL2464 紺色 ミスミオリジナル	

注) 上図はイメージ図であり、結線仕様を示すものではありません。結線仕様は○2151ページの結線図でご確認ください。

センサ対応  
ナイロン  
コネクタハーネス

センサ対応  
M8・M9  
コネクタハーネス

センサ対応  
M8・M12  
コネクタハーネス

センサ  
対応ハーネス

## センサ対応ハーネス 価格表

コネクタ タイプ	CN2側 形状	電線 タイプ	指定長 (m)										
			0.2~0.9	1	1.1~1.9	2	2.1~2.9	3	3.1~4.9	5	5.1~8	8.1~9.9	10
FSC9	CUT	B	¥960	¥810	¥1,040	¥870	¥1,190	¥1,030	¥1,380	¥1,220	¥1,940	¥1,960	¥1,850
		C	¥1,260	¥1,070	¥1,620	¥1,470	¥2,030	¥1,880	¥2,760	¥2,620	¥4,690	¥4,710	¥4,570
	YT	B	¥1,290	¥990	¥1,410	¥1,110	¥1,520	¥1,220	¥1,750	¥1,440	¥2,290	¥2,310	¥1,990
		C	¥1,450	¥1,120	¥1,830	¥1,520	¥2,210	¥1,930	¥2,980	¥2,670	¥4,890	¥4,910	¥4,620
FSC10	—	B	—	¥1,240	—	¥1,390	—	¥1,490	—	¥1,690	—	—	¥2,290
		C	—	¥1,550	—	¥1,890	—	¥2,340	—	¥3,080	—	—	¥5,030
FSC12	CUT	B	¥1,090	¥950	¥1,290	¥1,080	¥1,490	¥1,350	¥1,890	¥1,550	¥2,890	¥2,910	¥2,790
		C	¥1,290	¥1,150	¥1,680	¥1,540	¥2,070	¥1,930	¥2,840	¥2,690	¥4,770	¥4,790	¥4,630
	YT	B	¥1,430	¥1,140	¥1,630	¥1,340	¥1,830	¥1,530	¥2,230	¥1,930	¥3,220	¥3,240	¥2,990
		C	¥1,630	¥1,300	¥2,020	¥1,690	¥2,380	¥2,050	¥3,250	¥2,850	¥5,130	¥5,150	¥4,800
FSC13	—	B	—	¥1,400	—	¥1,640	—	¥1,810	—	¥2,150	—	—	¥3,290
		C	—	¥1,890	—	¥2,090	—	¥2,390	—	¥3,160	—	—	¥5,090


## センサ対応ハーネス 結線図

### FSC9-CUT, YT

CN1	線色
1	茶
2	白
3	青
4	黒


### FSC9-ECON

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

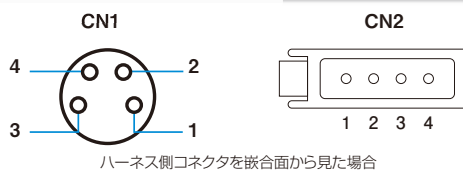

### FSC10

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

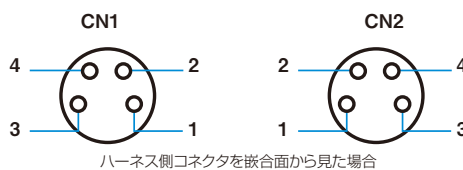


### FSC12-CUT, YT

CN1	線色
1	茶
2	白
3	青
4	黒


### FSC6-ECON

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

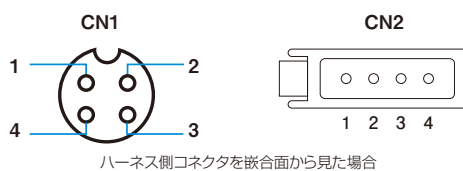

### FSC13

CN1	線色	CN2
1	茶	1
2	白	2
3	青	3
4	黒	4

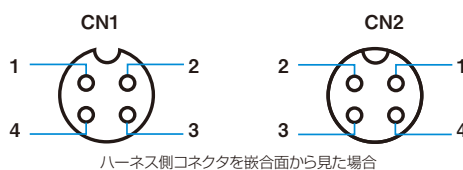

・オムロン社のM12コネクタはDC用とAC用で嵌合面が異なります(弊社製品はDC用相当)。なお、5極タイプはございません。

ご注意