


ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ

自由長

RoHS

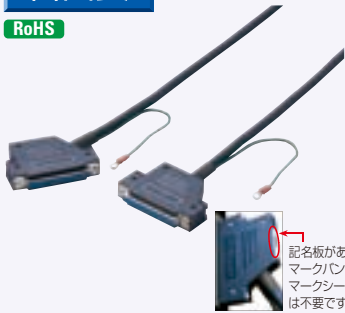

ココが特長

PLC接続用オリジナルフードでスッキリ配線!

- ケーブルはストレート・アングル引出ダブラ対応。
- 記名板標準装備でマークバンド・マークシール不要。
- 従来比35%の細径ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと結線変更やマークチューブ印字文字指定等簡単なカスタムが可能です。指定方法は[▶2205ページ](#)



- ・RS232C通信でご利用の際は15m以内でご利用ください。
- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・片端切り落としの場合は、必ず[▶2513ページ](#)の結線図をご確認ください。
- ・CN2アース線長さはコネクタ付の場合のみとなります。
- ・固定用のネジはローレットタイプになりました。

結線・線色ページ [▶2513](#)
部材ページ [▶2224](#)

細径 新入品 ハンダ 金メッキ PLC 信号用




1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。
非在庫品

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

 ※指定長の公差は上記の通りになります。



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	指定長(m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m SBケーブル	Eケーブル
NA37DM Dsub37芯メス ローレットネジ ミスミオリジナル	S (メス)	—	ストレート引出 指定長 メス	SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	0.2 5 50 0.1m毎に 指定可	¥2,630	¥300	¥356
	SS (メス・メス)	—	ストレート引出 指定長 メス メス			¥5,260	¥300	¥356
	SA (アングルメス)	ピンNo. 1	アングル引出 指定長 メス			¥2,630	¥300	¥356
	SB (アングルメス)	ピンNo. 1	アングル引出 指定長 メス			¥2,630	¥300	¥356
	SAS (アングルメス・メス)	ピンNo. 1	アングル引出 指定長 メス メス			¥5,260	¥300	¥356
	SBS (アングルメス・メス)	ピンNo. 1	アングル引出 指定長 メス メス			¥5,260	¥300	¥356

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料