


バラ線・薄型フードタイプ

自由長

RoHS

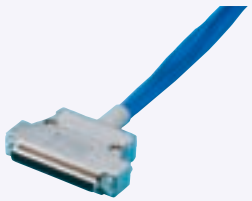

部材ページ 2224

ハンダ 金メッキ PLC 盤内配線



ココが特長

薄型のオムロン製フードを使用しております

- フードが薄いため機器と干渉しにくくなっております。PLC等の接続に適しています。
- 制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに多目的に赤、白、黒の計5色を用意。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は2205ページ



・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン番号印字になります。
 ・バラ線の一部線色変更は「Web設計ハーネスプラス」で対応できます。
 ・（※マークチューブのみを除く）詳しくは2420ページ

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。


非在庫品

L(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き

本数	標準単価	割引率
1~9本		
10~49本		5%
50~99本		10%
100~299本		15%

 

無料カスタムNo.は 型式末尾にお付けください

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	電線タイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	電線(単価/m)
BSDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ オムロン	PT (オス) ピン番入り マークチューブ付		A 黄色	9	0.2	¥1,845	¥90
				15			
				25			
				37			
	ST (メス) ピン番入り マークチューブ付		B 青色	9			
				15			
				25			
				37			
	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		C 白色	9			
				15			
				25			
				37			
BSDU EMI対策型 #4-40ショートネジ オムロン	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		D 黒色	9	0.1m 毎に 指定可	¥2,075	¥90
				15			
				25			
				37			
	PR (オス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付		E 赤色	9			
				15			
				25			
				37			
	SR (メス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付		UL1007 AWG24 同等品	9			
				15			
				25			
				37			

Dsub

コネクタハーネス

MILシケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロックス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス