

部材級ハーネス(フラットケーブルタイプ)

自由長

RoHS



圧接 PLC 盤内配線



ココが特長

オリジナル部材の使用により、低価格を実現しました
 ●プログラマブルコントローラやI/Oターミナル用として幅広く使用されている、MILソケットコネクタ(C-83503準拠)を利用したハーネスケーブルです。



・コネクタのバリエーションは下記芯数が全てとなります。
 ・50芯60芯はガイドキー中央1つタイプになります。左右各1つ(合計2つ)タイプの取り扱いはありませんのでご注意ください。
 ・オスコネクタの色はグレーになります。

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

☑ ストックA 翌日出荷 ¥500/本
 5本まで

 
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

部材ページ ▶2243
 即出荷ハーネス ▶2228

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	ケーブル単価/m A、B、Cケーブル
MILFT	S (メス)		A AWG28 ブリッジ型フラットケーブル 300V 標準色	10	0.2 ~ 30 0.1m 毎に 指定可	¥194	¥58
				20		¥204	¥113
				26		¥200	¥146
				34		¥204	¥191
				40		¥208	¥224
				50		¥210	¥281
	SS (メス・メス)		B AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V UL 標準色	10		¥248	¥58
				20		¥265	¥113
				26		¥258	¥146
				34		¥265	¥191
				40		¥269	¥224
				50		¥275	¥281
	PS (オス・メス)		C AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V UL カラー	60		¥313	¥336
				10		¥362	¥58
				20		¥377	¥113
				26		¥392	¥146
				34		¥400	¥191
				40		¥410	¥224
			50	¥450	¥281		
			60	¥481	¥336		

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法
角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料

Order
注文例コネクタタイプ
MILFT形状仕様タイプ
Sケーブルタイプ
A芯数
20指定長(m)
1.5

コネクタ タイプ	形状仕様 タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m A, B, Cケーブル	
MILFT	P (オス)		A AWG28 ブリッジ型フラットケーブル 300V 標準色	10	0.2	¥306	¥58	
				20		¥315	¥113	
				26		¥333	¥146	
				34		¥337	¥191	
				40		¥342	¥224	
				50		¥385	¥281	
	PP (オス・オス)		B AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V 標準色	60	}	¥396	¥336	
				10		0.1m 毎に 指定可	¥473	¥58
							20	¥492
				26			¥527	¥146
				34			¥537	¥191
				40			¥546	¥224
50	¥627	¥281						
			C AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V カラー	60		¥646	¥336	

結線図

全線ストレート結線


1	1
2	2
5	5
49	49
50	50

コネクタ配列表



ご注意

こちらの商品は、右記のコネクタ配列表に基づいて結線しております。
使用される機器メーカーによりコネクタ配列の考え方が異なる場合がありますのでご注意ください。

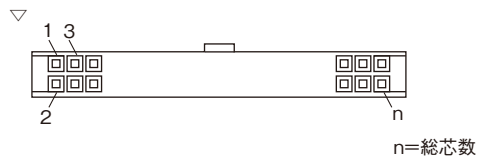

ソケット(メス)コネクタを結合面より見た図です。

Dsub
コネクタハーネスMILソケット
コネクタハーネスFCN
コネクタハーネスコネクタ変換・分岐
ハーネスセントロニクス
コネクタハーネスIEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネスMR
コネクタハーネスPCR
ハーフピッチ
コネクタハーネスPCS
ハーフピッチ
コネクタハーネスHDRA・HDR
コネクタハーネスDX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス8840
ハーフピッチ
コネクタハーネスHand防水
コネクタハーネス