


薄型圧接コネクタタイプ

自由長

RoHS

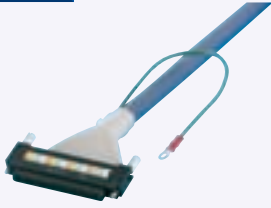

結線・線色ページ ①2517
部材ページ ①2256

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

薄型圧接コネクタを使用

- FCN360コネクタを採用したハーネスです。厚さ8.3mmの薄型圧式コネクタを採用することにより狭いスペースでも配線することが可能です。
- 従来比35%の細径ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。指定方法は①2440ページ
- FCNコネクタと他のコネクタの組合せハーネスは「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは①2420ページ



ご注意

- ・圧接部保護チューブは24芯と40芯のみ取り付けております。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意下さい。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・シールドはリード線引きし出です。

細径 鉛入 圧接 金メッキ PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

5本まで 翌日出荷 ¥500/本

5本まで 翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



Order 注文例



無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価												
						基本単価	ケーブル単価/m											
							KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Fケーブル	FFケーブル							
NFCN 圧接式コネクタ M2.6ネジ ロックタイプ 富士通コンポーネント	S-ID (メス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	8	0.1m毎に 指定可	¥900	¥151	¥184	¥108	¥180	-							
				16								¥1,156	¥238	¥293	¥148	¥180	-	
				24								¥1,331	¥325	¥398	¥203	¥247	-	
				32								¥1,889	¥440	¥542	¥254	¥347	-	
				40								¥1,779	¥440	¥542	¥300	¥366	-	
				48								¥2,237	-	-	¥367	¥450	-	
	SS-ID (メス・メス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震 (低速移動用) 黒色	8		0.2 } 50	¥1,800	¥151	¥184	¥108	¥180	-						
				16									¥2,092	¥238	¥293	¥148	¥180	-
				24									¥2,466	¥325	¥398	¥203	¥247	-
				32									¥3,124	¥440	¥542	¥254	¥347	-
				40									¥3,154	¥440	¥542	¥300	¥366	-
				48									¥3,763	-	-	¥367	¥450	-
SY-ID (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	8	FFのみ 0.5 } 5.0	¥2,150	¥151	¥184	¥108	¥180	¥500								
			16								¥2,460	¥238	¥293	¥148	¥180	¥500		
			24								¥3,190	¥325	¥398	¥203	¥247	¥575		
			32								¥4,497	¥440	¥542	¥254	¥347	¥685		
			40								¥4,877	¥440	¥542	¥300	¥366	¥695		
			48								¥5,955	-	-	¥367	¥450	¥800		
ST-ID (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		F 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	8	0.1m毎に 指定可	¥1,612	¥151	¥184	¥108	¥180	¥500								
			16								¥1,807	¥238	¥293	¥148	¥180	¥500		
			24								¥2,402	¥325	¥398	¥203	¥247	¥575		
			32								¥2,753	¥440	¥542	¥254	¥347	¥685		
			40								¥3,226	¥440	¥542	¥300	¥366	¥695		
			48								¥4,032	-	-	¥367	¥450	¥800		

コネクタ
ハーネス
ハニ型
ハーネス

- Dsub コネクタハーネス
- MLI/ケット コネクタハーネス
- FCN コネクタハーネス
- コネクタ変換・分岐 ハーネス
- セントロニクス コネクタハーネス
- IEEE1284 ハーフピッチ コネクタハーネス
- MR コネクタハーネス
- PCR ハーフピッチ コネクタハーネス
- PCS ハーフピッチ コネクタハーネス
- HDRA・HOR コネクタハーネス
- DX31 ハーフピッチ コネクタハーネス
- 8840 ハーフピッチ コネクタハーネス
- Hand防水 コネクタハーネス

2012.9
2013.8