


# 1対2接続タイプ

## 自由長

RoHS

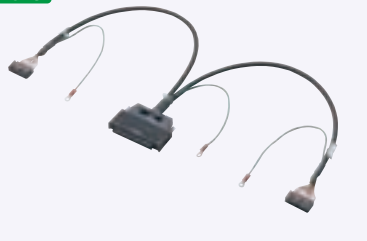

結線・線色ページ **2560**  
部材ページ **2260**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order  
注文例

形状仕様タイプ  
**FCN48-2FCN24**

ケーブルタイプ  
**SB**

指定長(m)  
**0.5**

無料追加加工・カスタムNo.は  
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

細径 PLC



Delivery  
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	<b>2日目</b>
21~50本	<b>7日目</b>
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷  
¥500/本  
5本まで  
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にA  
ストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	<b>5%</b>
50~99本	<b>10%</b>
100~299本	<b>15%</b>

ココが  
特長

異種コネクタへの変換・分岐が可能です

- PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ハーネスです。
- コネクタ端子台を各種ご用意しております。併せてご利用頂けます。価格表の下を参照ください。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**2440ページ**
- 追加加工をご利用頂きますと、アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は**2440ページ**
- 分岐のそれぞれのケーブル長さを変更することが「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**2420ページ**



ご注意

- ・標準型式はストレート結線です。必ず結線図を御確認ください。
- ・ケーブルは定格30V対応です。
- ・Dsubコネクタ側はアース線長さ指定が出来ません。
- ・リレーターミナル用ハーネスは **2032ページ**

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数			外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	指定長(m)	基準単価		
		CN1	CN2	CN3				基本単価	ケーブル単価/m	SBケーブル
FCNコネクタ	FCN48-2FCN24 (メス) (メス)	48	24	24		SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可	¥5,995	¥406	¥710
	FCN40-2MIL20 (メス) (メス)	40	20	20				¥3,413	¥334	¥710
	FCN40-2FCN24 (メス) (メス)	40	24	24				¥5,152	¥406	¥710
MILコネクタ	MIL40-2MIL20 (メス) (メス)	40	20	20				¥2,293	¥334	¥710
	MIL34-2MIL20 (メス) (メス)	34	20	20				¥2,220	¥334	¥710
Dsubコネクタ	DSUB37-2MIL20 (メス) (メス)	37	20	20		NA20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 紺色	¥4,563	¥334	¥710	

## コネクタ端子台も一式で

MILコネクタ端子台	MILコネクタ端子台	ブロックCOMMON端子台	G7TCリレーターミナル
20芯: MWS-M20-HT20 <b>5009ページ</b>	20芯: MWS-B3104 <b>5025ページ</b>	ESAW-TCM310-5P <b>5042ページ</b>	G7TC-OC16-DC24V <b>1020ページ</b>

コネクタ  
ハーネス

角型  
ハーネス

ハーネス  
選定方法  
角型  
ハーネス

同軸  
ハーネス

丸型  
ハーネス

ナイロン  
ハーネス

カスタム  
ハーネス

ハーネス資料

2012.9

2013.8

2259