


高EMI対策タイプ ストレートタイプ

自由長

RoHS

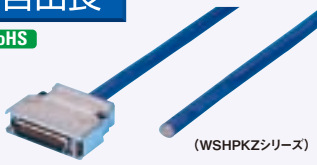

(WSHPKZシリーズ)



(WSHPTシリーズ)



(WSHPFシリーズ)

2重シールド 圧接 金メッキ EMI対策 PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

本数	基準単価
1~9本	
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

ココが特長

2重シールドケーブル採用の高EMI対策型です

●サーボドライバ等の各種制御機器に対応したIEEE1284コネクタを使用したハーネスです。ケーブルには2重シールドツイストペアケーブルを利用して高EMI対策をしております。

●無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やマークチューブ印字指定等のカスタムが可能です。

指定方法▶2441ページ

●IEEEで太い導体を使用したハーネス(ハンダタイプコネクタ)は「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは▶2420ページ



ご注意

・シールドはフード接続です。
・ケーブルは定格30V対応です。

結線・線色ページ▶2524

部材ページ▶2285

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order 注文例

コネクタタイプ
WSHPK

形状仕様タイプ
PY

芯数
14

指定長(m)
0.2

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	芯数	指定長(m)	基準単価		
					基本単価	ケーブル単価/m	
WSHPKZ ダイキャストフード付 EMI対策型 WSHPT プラスチックフード付 EMI対策型 WSHPF プラスチックフード付 ※40芯は取り扱いなし 住友スリーエム ケーブル NA28WSH ミスマオリジナル	P (オス)		14	0.2 50	0.1m毎に 指定可	¥1,572	¥490
			20			¥1,797	¥490
			26			¥1,957	¥820
			36			¥2,242	¥920
			40			¥2,459	¥1,290
	PP (オス・オス)		14			¥3,104	¥490
			20			¥3,423	¥490
			26			¥3,915	¥820
			36			¥4,176	¥920
			40			¥4,576	¥1,290
	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		14			¥1,772	¥490
			20			¥2,083	¥490
			26			¥2,329	¥820
			36			¥2,759	¥920
			40			¥3,031	¥1,290
PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		14	¥1,595	¥490			
		20	¥1,875	¥490			
		26	¥2,096	¥820			
		36	¥2,483	¥920			
		40	¥2,728	¥1,290			
			50	¥2,988	¥1,290		

コネクタ
ハーネス

八角型
ハーネス

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HOR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス