


## パネルマウントタイプ

自由長

RoHS

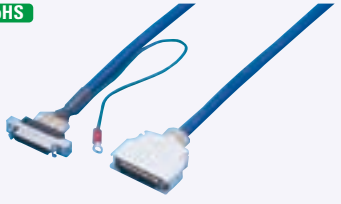

ココが  
特長

パネルマウント向け対プラグ用ハーネスです

- IEEE1284ハーブピッチコネクタのパネルマウント型を採用したハーネスです。機器に取付けたり、中継用途でご利用いただけます。ケーブルにはノイズに強い2重シールドケーブルを使用しております。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やマークチューブ印字指定等のカスタムが可能です。  
指定方法▶2441ページ
- 推奨パネルカット寸法は▶3075ページをご参照下さい。

結線・線色ページ▶2524  
部材ページ▶2285



- ・シールドにはリード線引出しです。(形状仕様タイプSPのCN2はフード内接続)
- ・ケーブルは定格30V対応です。

圧接 金メッキ EMI対策 PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本  
5本まで  
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

 
指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
本数	基準単価
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

無料追加加工・カスタムNo.は  
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル Bケーブル	
ESHPT パネルマウント型 住友スリーエム	S (パネル用メス)		A	20	0.2	¥1,970	¥355	¥490
				26		¥2,288	¥355	¥820
				36		¥2,625	¥485	¥920
				40		¥2,633	¥485	¥1,290
				50		¥3,113	¥535	¥1,290
				68		¥3,680	¥695	-
	SP (パネル用メス・ プラグオス)		A	20		¥3,933	¥355	¥490
				26		¥4,807	¥355	¥820
				36		¥5,133	¥485	¥920
				40		¥5,467	¥485	¥1,290
				50		¥6,583	¥535	¥1,290
				68		¥6,750	¥695	-
	SY (パネル用メス・ Y端子) マークチューブ付		B	20	0.1m毎 に 指定可	¥2,588	¥355	¥490
				26		¥3,093	¥355	¥820
				36		¥3,740	¥485	¥920
				40		¥3,872	¥485	¥1,290
				50		¥4,662	¥535	¥1,290
				68		¥4,730	¥695	-
	ST (パネル用メス・ バラ線) ピン番入り マークチューブ付		B	20		¥2,123	¥355	¥490
				26		¥2,490	¥355	¥820
				36		¥2,903	¥485	¥920
				40		¥2,940	¥485	¥1,290
				50		¥3,497	¥535	¥1,290
				68		¥5,270	¥695	-

コネクタ  
ハーネス

角型  
ハーネス

ハーネス  
選定方法  
角型  
ハーネス

同軸  
ハーネス

丸型  
ハーネス

ナイロン  
ハーネス

カスタム  
ハーネス

ハーネス資料