


## バラ線フード付タイプ

自由長

RoHS

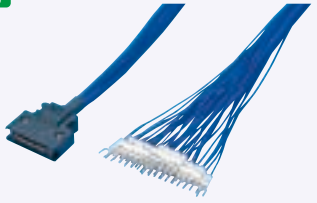

部材ページ ②285

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

盤内配線 DI/O ハンダ 金メッキ PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	3日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本  
5本まで 翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

ココが特長

バラ線で盤内配線らくらく!

- 制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに多目的に赤、白、黒の計5色を用意。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は②2441ページ
- バラ線の一部線色変更は「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。(※マークチューブのみを除く)詳しくは②2420ページ



・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合コネクタピン配列番号が印字されます。



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	電線タイプ	芯数	指定長(m)
BHHPT	PT	A	14	0.2

無料カスタムNo.は 型式末尾にお付けください

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	電線タイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	電線単価/m
BHHPT プラスチックフード付 ハンダ式 ワンタッチロックコネクタ 住友スリーエム	PT (オス) ピン番入り マークチューブ付		A 黄色	14	0.2 5 10 0.1m毎に 指定可	¥2,630	¥110
				20		¥3,020	¥160
				26		¥3,590	¥210
				36		¥4,090	¥290
				50		¥5,440	¥400
	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		C 白色	14		¥3,010	¥110
				20		¥3,560	¥160
				26		¥4,290	¥210
				36		¥5,060	¥290
				50		¥6,800	¥400
	PR (オス・丸端子) ピン番入り マークチューブ付		E 赤色	14		¥3,010	¥110
				20		¥3,560	¥160
				26		¥4,290	¥210
				36		¥5,060	¥290
				50		¥6,790	¥400
			UL1007 AWG24 同等品				

コネクタ  
ハーネス

八角型  
ハーネス

Dsub  
コネクタハーネス

MILソケット  
コネクタハーネス

FCN  
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐  
ハーネス

セントロニクス  
コネクタハーネス

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

MR  
コネクタハーネス

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

PCS  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

HDR A・HDR  
コネクタハーネス

DX31  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

8840  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

Hand防水  
コネクタハーネス