


延長用タイプ

自由長

RoHS

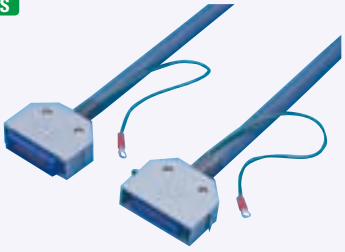

結線・線色ページ▶2523
部材ページ▶2292

細径 柔軟 中継 ハンダ PLC モーター 盤間接続



1本から注文OK!

| 本数条件 | 出荷日 |
|--------|------|
| 1~20本 | 2日目 |
| 21~50本 | 7日目 |
| 51本~ | 都度見積 |

☑ ストックA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にCA
ストック希望とお申し付けください。
非在庫品

ココが特長 ARシリーズのハーネスを延長できます

- サーボドライバや各種制御機器用として幅広く利用されているMRコネクタを取付けたハーネスケーブルです。MRコネクタハーネスの延長用としてご利用頂けます。
- 従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更・アース線長さ指定等のカスタムが可能です。指定方法▶2441ページ



- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・中継用のオス・メスコネクタの接続は出来ません。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意下さい。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・ストレートコネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
- ・シールドはリード線引き出しです。

| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
|--------|-------|-------|---------|
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |

※指定長の公差は上記の通りになります。

| お値引き | |
|----------|------|
| 1~9本 | 基準単価 |
| 10~49本 | 5% |
| 50~99本 | 10% |
| 100~299本 | 15% |



| | | | | |
|---------|---------|---------|----|--------|
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| EAR | JSY | E | 16 | 0.2 |

無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基準単価 | | | | |
|---|-------------------|--|---|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 基本単価 | SBケーブル | Eケーブル | JSケーブル | MSケーブル |
| EAR 中継用 フード付 ハンダ式 コネクタ スクリュー ロックタイプ 本多通信工業 | JS (中継用 メス) | | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 | 8 | 0.2 } 50 0.1m毎に 指定可 | ¥610 | ¥108 | ¥388 | ¥154 | ¥216 |
| | | | | 16 | | ¥1,097 | ¥148 | ¥499 | ¥238 | ¥346 |
| | | | | 20 | | ¥1,274 | ¥167 | ¥664 | ¥305 | ¥434 |
| | | | | 25 | | ¥1,510 | ¥203 | ¥664 | ¥360 | ¥518 |
| | | | | 34 | | ¥1,875 | ¥254 | ¥928 | ¥495 | ¥722 |
| | | | | 50 | | ¥2,516 | ¥367 | ¥1,163 | — | — |
| | JP (中継用 オス) | | E NA28WSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300V(8~34芯まで) | 8 | | ¥610 | ¥108 | ¥388 | ¥154 | ¥216 |
| | | | | 16 | | ¥1,097 | ¥148 | ¥499 | ¥238 | ¥346 |
| | | | | 20 | | ¥1,274 | ¥167 | ¥664 | ¥305 | ¥434 |
| | | | | 25 | | ¥1,510 | ¥203 | ¥664 | ¥360 | ¥518 |
| | | | | 34 | | ¥1,875 | ¥254 | ¥928 | ¥495 | ¥722 |
| | | | | 50 | | ¥2,516 | ¥367 | ¥1,163 | — | — |
| JSS (中継用 メス・ 通常用メス) | | E NA28WSH 30V(50芯) UL 紺色 | 8 | ¥1,221 | ¥108 | ¥388 | ¥154 | ¥216 | | |
| | | | 16 | ¥2,195 | ¥148 | ¥499 | ¥238 | ¥346 | | |
| | | | 20 | ¥2,549 | ¥167 | ¥664 | ¥305 | ¥434 | | |
| | | | 25 | ¥3,020 | ¥203 | ¥664 | ¥360 | ¥518 | | |
| | | | 34 | ¥3,750 | ¥254 | ¥928 | ¥495 | ¥722 | | |
| | | | 50 | ¥5,033 | ¥367 | ¥1,163 | — | — | | |
| JPP (中継用 オス・ 通常用オス) | | JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油柔軟 黒色 | 8 | ¥1,221 | ¥108 | ¥388 | ¥154 | ¥216 | | |
| | | | 16 | ¥2,195 | ¥148 | ¥499 | ¥238 | ¥346 | | |
| | | | 20 | ¥2,549 | ¥167 | ¥664 | ¥305 | ¥434 | | |
| | | | 25 | ¥3,020 | ¥203 | ¥664 | ¥360 | ¥518 | | |
| | | | 34 | ¥3,750 | ¥254 | ¥928 | ¥495 | ¥722 | | |
| | | | 50 | ¥5,033 | ¥367 | ¥1,163 | — | — | | |
| JPS (中継用 オス・ 通常用メス) | | MS SS300RSB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油可動 黒色 | 8 | ¥1,221 | ¥108 | ¥388 | ¥154 | ¥216 | | |
| | | | 16 | ¥2,195 | ¥148 | ¥499 | ¥238 | ¥346 | | |
| | | | 20 | ¥2,549 | ¥167 | ¥664 | ¥305 | ¥434 | | |
| | | | 25 | ¥3,020 | ¥203 | ¥664 | ¥360 | ¥518 | | |
| | | | 34 | ¥3,750 | ¥254 | ¥928 | ¥495 | ¥722 | | |
| | | | 50 | ¥5,033 | ¥367 | ¥1,163 | — | — | | |



Order
注文例

コネクタタイプ
EAR

形状仕様タイプ
JSY

ケーブルタイプ
E

芯数
16

指定長(m)
0.2

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

| コネクタ タイプ | 形状仕様 タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長 (m) | 基準単価 | | | | |
|--|--|----------------|---|---------------------------------|---------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 基本単価 | ケーブル単価/m | | | |
| | | | | | | | SBケーブル | Eケーブル | JSケーブル | MSケーブル |
| EAR 中継用 フード付 ハンダ式 コネクタ スクリュー ロックタイプ 本多通信工業 | JSY (中継用メ ス・Y端子) ピン番入り マーク チューブ付 | | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 | 8 16 20 25 34 50 | 0.2 | ¥980 | ¥108 | ¥239 | ¥154 | ¥216 |
| | | | | | | ¥1,853 | ¥148 | ¥496 | ¥238 | ¥346 |
| | | | | | | ¥2,219 | ¥167 | ¥496 | ¥305 | ¥434 |
| | | | | | | ¥2,690 | ¥203 | ¥685 | ¥360 | ¥518 |
| | | | | | | ¥3,480 | ¥254 | ¥802 | ¥495 | ¥722 |
| | | | | | | ¥4,878 | ¥367 | ¥1,050 | — | — |
| | JPY (中継用オ ス・Y端子) ピン番入り マーク | | E NA28WSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300V(8~34芯まで) | 8 16 20 25 34 50 | 50 | ¥980 | ¥108 | ¥239 | ¥154 | ¥216 |
| | | | | | | ¥1,853 | ¥148 | ¥496 | ¥238 | ¥346 |
| | | | | | | ¥2,219 | ¥167 | ¥496 | ¥305 | ¥434 |
| | | | | | | ¥2,690 | ¥203 | ¥685 | ¥360 | ¥518 |
| | | | | | | ¥3,480 | ¥254 | ¥802 | ¥495 | ¥722 |
| | | | | | | ¥4,878 | ¥367 | ¥1,050 | — | — |
| | JST (中継用メ ス・バラ線) ピン番入り マーク チューブ付 | | JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色 | 8 16 20 25 34 50 | 0.1m毎に 指定可 | ¥892 | ¥108 | ¥239 | ¥154 | ¥216 |
| | | | | | | ¥1,585 | ¥148 | ¥496 | ¥238 | ¥346 |
| | | | | | | ¥1,800 | ¥167 | ¥496 | ¥305 | ¥434 |
| | | | | | | ¥2,077 | ¥203 | ¥685 | ¥360 | ¥518 |
| | | | | | | ¥2,523 | ¥254 | ¥802 | ¥495 | ¥722 |
| | | | | | | ¥3,338 | ¥367 | ¥1,050 | — | — |
| | JPT (中継用オ ス・バラ線) ピン番入り マーク チューブ付 | | MS SS300RSB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油可動 黒色 | 8 16 20 25 34 50 | 0.1m毎に 指定可 | ¥892 | ¥108 | ¥239 | ¥154 | ¥216 |
| | | | | | | ¥1,585 | ¥148 | ¥496 | ¥238 | ¥346 |
| ¥1,800 | | | | | | ¥167 | ¥496 | ¥305 | ¥434 | |
| ¥2,077 | | | | | | ¥203 | ¥685 | ¥360 | ¥518 | |
| ¥2,523 | | | | | | ¥254 | ¥802 | ¥495 | ¥722 | |
| ¥3,338 | | | | | | ¥367 | ¥1,050 | — | — | |

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

- Dsub
コネクタハーネス
- MILソケット
コネクタハーネス
- FCN
コネクタハーネス
- コネクタ変換・分岐
ハーネス
- セントロニクス
コネクタハーネス
- IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- MR**
コネクタハーネス
- PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- HDRA・HDR
コネクタハーネス
- DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- 8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス
- Hand防水
コネクタハーネス

2012.9
2013.8

2290