


汎用EMI対策タイプ

自由長

RoHS

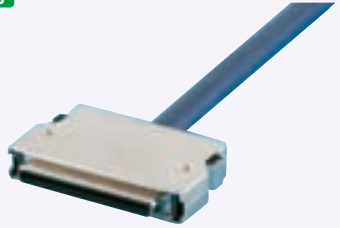

結線・線色ページ **2552**
部材ページ **2314**

細径 DI/O 圧接 金メッキ 盤間接続



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	3日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストックA 翌日出荷 ¥500/本

5本まで 翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

ココが特長

インターフェース製I/Oカードに対応商品です

- インターフェース製I/Oカードに対応したハーネスです。コネクタにはケル製オリジナルハーフピッチコネクタの8840シリーズを使用しております。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチュープ印字の指定が可能です。指定方法は**2441ページ**
- 追加加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は**2441ページ**



- ・他のシリーズのハーフピッチコネクタとは結合できません。ケル社独自の規格で作られております。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチュープ付のみとなります。
- ・シールドはフード内接続です。

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m	SBケーブル
8840 EMI対策金属 フード付 ケル	H (メス)	CN1メス CN2切り落とし 	SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	68	0.2	¥4,500	¥621	¥695
	HH (メス・メス)	CN1メス CN2メス 						
	HY (メス・Y端子)	CN1メス CN2Y端子 	A NA20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 紺色		50	¥5,940	¥621	¥695
	HT (メス・バラ線) ピン番入りマーク チュープ付	CN1メス CN2マークチュープのみ 						

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料



Order
注文例

コネクタタイプ
8840

形状仕様タイプ
HY

ケーブルタイプ
A

芯数
68

指定長(m)
0.2

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m	
						SBケーブル	Aケーブル	
8840 EMI対策金属 フード付 ケル	HM34SB (メス・MIL34芯 コネクタメス)		SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 A NA20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 紺色	68	1 5 50 0.1m毎に 指定可	¥6,920	¥621	¥710
	HU (メス・融着)					¥5,670	¥621	¥710
	HI68P (メス・IEEE1284 68芯オスコネクタ)					¥7,130	¥621	¥710

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロコックス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス

2012.9

2013.8

2312